

(迷彩・OD色)保護具

(迷彩・OD色)野営作業用品

(迷彩・OD色)バッグ、リュックサック

(OD色)コンテナ、ケース

(迷彩・OD色)屋外作業用品

[OD色]PP製平織バンド・バックルセット




●材質…ポリプロピレン
●経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。

品番	幅	長さ	厚み	価格	税込価格(10%)
EA628PT-525	25mm	50m	1.2mm	7,020円	7,722円
EA628PT-530	30mm	50m	1.2mm	8,530円	9,383円
EA628PT-530B	30mm	50m	1.7mm	10,700円	11,770円
EA628PT-548	48mm	50m	1.7mm	19,200円	21,120円

※バックル・アジャスター15個付

[PP製]平織バンド・バックルセット

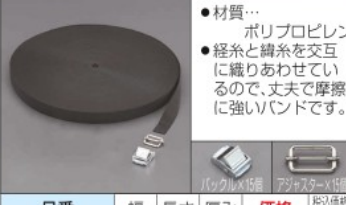

●材質…ポリプロピレン
●経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。

品番	幅	長さ	厚み	価格	税込価格(10%)
EA628PT-620	20mm	50m	1.2mm	5,330円	5,863円

※バックル・アジャスター15個付

[PP製]平織バンド・バックルセット



●材質…ポリプロピレン
●経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。

品番	幅	長さ	厚み	価格	税込価格(10%)
EA628PT-625	25mm	50m	1.2mm	7,710円	8,481円

※バックル・アジャスター15個付

[PP製]平織バンド・バックルセット




●材質…ポリプロピレン
●経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。

品番	幅	長さ	厚み	価格	税込価格(10%)
EA628PT-638	38mm	50m	1.7mm	11,700円	12,870円

※バックル・アジャスター15個付

 [OD色]荷締機用ベルト




●バックルと組み合わせると荷締機が作成できます
(使用例)

品番	幅	長さ	厚み	価格	税込価格(10%)
EA628PT-651	25mm	30m	1.8mm	5,840円	6,424円
EA628PT-661	35mm	10m	2.0mm	2,950円	3,245円
EA628PT-671	50mm	10m	3.0mm	5,760円	6,336円

●材質…ポリエチレン
●引張強度…651:1500kgf
661:2200kgf
671:5000kgf


ラチェット式バックル

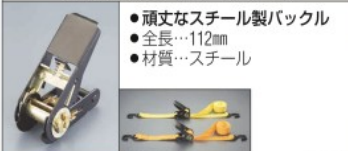

●頑丈なスチール製バックル
●全長…112mm
●材質…スチール

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-501	25mm	230kg	360円	396円

[OD色]PP製綾織平バンド

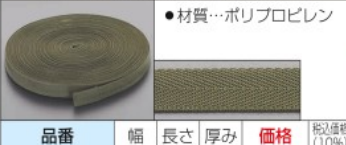

●材質…ポリプロピレン

品番	幅	長さ	厚み	価格	税込価格(10%)
EA628PT-9	20mm	50m	1.0mm	2,970円	3,267円

●経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。

ラチェット式バックル



●頑丈なスチール製バックル
●全長…120mm
●材質…スチール

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-502	25mm	500kg	520円	572円

ラチェット式バックル



●頑丈なスチール製バックル
●全長…152mm
●材質…スチール

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-503	38mm	1000kg	1,120円	1,232円

カムバックル




●樹脂製なのでベルトを傷つけません

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-225	25mm	10kg	350円	385円

●全長…36mm
●材質…ポリアセタール樹脂

[亜鉛ダイカスト製]カムバックル

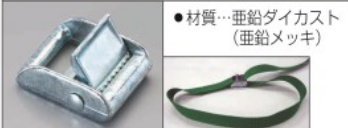


●材質…亜鉛ダイカスト(亜鉛メッキ)

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-125	25mm	80kg	1,030円	1,133円

●全長…41mm (5個価格)

●全長…41mm (5個価格)


[スチール製]アジャスター

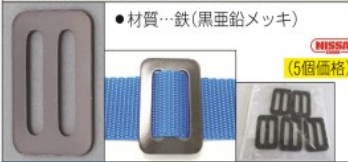

●材質…鉄(黒亜鉛メッキ)

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA628RR-451	20mm	28×19.1	140円	154円
EA628RR-452	25mm	37×25.3	240円	264円
EA628RR-453	30mm	39.1×29.1	290円	319円

[スチール製]アジャスター

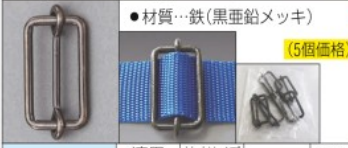

●材質…鉄(黒亜鉛メッキ)

品番	適用バンド幅	外寸サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA628RR-551	20mm	33×20.2	160円	176円
EA628RR-552	25mm	40.2×21.2	170円	187円
EA628RR-553	30mm	45.3×22.8	190円	209円

(5個価格)

平ゴムロープ用具の取り付け方




EA628RY-1、-1A：連結用具



EA628RY-2～5：フック




[スチール製]Sフック

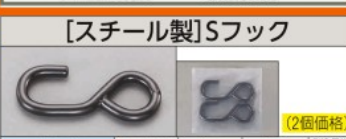

品番	適用バンド幅	全長	価格	税込価格(10%)
EA638E-51	25mm	106mm	250円	275円
EA638E-52	35mm	106mm	280円	308円
EA638E-53	50mm	117mm	400円	440円

●フックは樹脂コーティングされています
●材質…スチール

 [OD色]PP製平織バンド




●材質…ポリプロピレン

品番	幅	長さ	厚み	価格	税込価格(10%)
EA628PT-35	20mm	10m	1.2mm	990円	1,089円
EA628PT-37	20mm	50m	1.2mm	4,620円	5,082円
EA628PT-65	25mm	10m	1.2mm	1,170円	1,287円
EA628PT-66A	25mm	25m	1.2mm	2,750円	3,025円
EA628PT-67	25mm	50m	1.2mm	5,280円	5,808円
EA628PT-95	30mm	10m	1.2mm	1,430円	1,573円
EA628PT-97	30mm	50m	1.2mm	6,160円	6,776円
EA628PT-127	30mm	50m	1.7mm	8,350円	9,185円
EA628PT-155	38mm	10m	1.7mm	2,160円	2,376円
EA628PT-157	38mm	50m	1.7mm	10,300円	11,330円
EA628PT-185	48mm	10m	1.7mm	2,970円	3,267円
EA628PT-187	48mm	50m	1.7mm	14,700円	16,170円

●経糸と緯糸を交互に織りあわせているので、丈夫で摩擦に強いバンドです。
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。

ラチェット式バックル

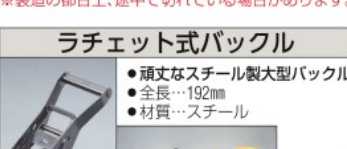

●頑丈なスチール製大型バックル
●全長…192mm
●材質…スチール

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-504	48mm	1650kg	1,460円	1,606円

[亜鉛ダイカスト製]カムバックル



●材質…亜鉛ダイカスト
●全長…42mm (5個価格)

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-325	25mm	80kg	1,050円	1,155円

エクステンションネクネ



●独特な形状で作業が短縮できます

品番	フック内径	価格	税込価格(10%)
EA628RY-1	27mm	180円	198円

●材質…スチール(樹脂コーティング)
●外寸サイズ…64×35mm ●線径…4mm

エスカンクネクネ



●独特な形状で作業が短縮できます

品番	フック内径	価格	税込価格(10%)
EA628RY-2	27mm	140円	154円

●材質…スチール(樹脂コーティング)
●外寸サイズ…65×35mm ●線径…4mm

ツイストクネクネ



●独特な形状で作業が短縮できます

品番	フック内径	価格	税込価格(10%)
EA628RY-4	17.3mm	360円	396円

●材質…スチール(樹脂コーティング)
●外寸サイズ…84×35mm ●線径…4mm

[OD色]片面マジックストラップ



●強力結束タイプ
●材質…ポリエステル
●樹脂アジャスター1個付

品番	幅	長さ	使用範囲	価格	税込価格(10%)
EA944MA-401	20mm	200m	120mm	220円	242円
EA944MA-402	20mm	300m	220mm	240円	264円
EA944MA-403	20mm	400m	300mm	260円	286円
EA944MA-404	20mm	500m	400mm	280円	308円
EA944MA-405	20mm	600m	500mm	310円	341円
EA944MA-406	20mm	750m	650mm	340円	374円
EA944MA-407	20mm	1000m	850mm	400円	440円
EA944MA-408	25mm	1000m	850mm	430円	473円
EA944MA-409	25mm	1300m	1150mm	500円	550円
EA944MA-410	25mm	1600m	1450mm	600円	660円
EA944MA-411	25mm	2000m	1850mm	730円	803円

ラチェット式バックル



●樹脂製なのでベルトを傷つけません

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-802	25mm	60kg	720円	792円

●全長…105mm ●材質…ポリアセタール樹脂

カムバックル



●樹脂製なのでベルトを傷つけません

品番	適用バンド幅	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA982B-801	25mm	50kg	540円	594円

●全長…65mm ●材質…ポリアセタール樹脂

エクステンションネクネ



●独特な形状で作業が短縮できます

品番	フック内径	価格	税込価格(10%)
EA628RY-1A	27mm	380円	418円

●材質…スチール(樹脂コーティング)
●外寸サイズ…74×35mm ●線径…4mm

エスカンクネクネ



●独特な形状で作業が短縮できます

品番	フック内径	価格	税込価格(10%)
EA628RY-3	61.3mm	390円	429円

●材質…スチール(樹脂コーティング)
●外寸サイズ…136×69.3mm ●線径…4mm

ツイストクネクネ



●独特な形状で作業が短縮できます

品番	フック内径	価格	税込価格(10%)
EA628RY-5	37.8mm	360円	396円

●材質…スチール(樹脂コーティング)
●外寸サイズ…112×35mm ●線径…4mm