

低床トロリージャッキ

- 幅…263mm
- ハンドル長…1100mm
- 収納サイズ…645(W)×345(D)×160(H)mm
- 重量…33.6kg
- 純正ローダウン車のジャッキアップに最適です。



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LC-103	3t	90~465	26,500円

専用ラバーパット



品番 EA993LC-100 税抜価格 1,450円

- 材質…ゴム
- サイズ…140×19mm
- ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。

低床トロリージャッキ

- 幅…175mm
- ハンドル長…500mm
- 収納サイズ…568(W)×212(D)×150(H)mm
- 重量…12.5kg
- 純正ローダウン車から大型乗用車まで対応できます。



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LB-2L	2t	85~370	12,400円

ジャッキ用アダプター(オプション)



- ボディサイドのジャッキポイントでジャッキアップや保持ができるようになります。
- サイズ…φ60×54(H)mm
- 満幅…13mm
- 満深さ…22mm
- スナップピン付

品番 EA993LB-100 税抜価格 1,260円

- 材質…スチール(樹脂コーティング)

低床トロリージャッキ

- 幅…135mm
- ハンドル長…500mm
- 収納サイズ…530(W)×214(D)×140(H)mm
- 重量…11kg
- サイドジャッキアップ用アタッチメント付
- 30mmサドルアダプター付
- 純正ローダウン車のジャッキアップに最適



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LC-2A	2t	85~365	9,330円

超低床トロリージャッキ

- 幅…372mm
- ハンドル長…1200mm
- 収納サイズ…915(W)×372(D)×160(H)mm
- 重量…46.5kg
- 超低床にてあらゆる車種に対応できます。
- ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできます。



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LC-7	2t	75~615	47,600円

トロリージャッキ

- 幅…160mm
- ハンドル長…620mm
- 収納サイズ…635(W)×255(D)×158(H)mm
- 重量…17.7kg
- 普通乗用車から大型乗用車まで対応できます。



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LB-3E	3t	140~430	15,500円

ジャッキ用アダプター(オプション)



- ボディサイドのジャッキポイントでジャッキアップや保持ができるようになります。
- サイズ…φ60×54(H)mm
- 満幅…13mm
- 満深さ…22mm
- スナップピン付
- 材質…スチール(樹脂コーティング)

品番 EA993LB-100 税抜価格 1,260円

低床トロリージャッキ

(アメリカ)

- 頑丈に作られており高い耐久性があります
- 低床タイプ
- 幅…175mm
- ハンドル長…500mm
- 収納サイズ…565(W)×220(D)×135(H)mm
- 重量…13.2kg



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LD-202	2t	86~381	16,000円

低床トロリージャッキ

(アメリカ)

- オーバーボンプによる損傷を保護するアメリカ特許を取得しているので安全です
- 低床タイプ
- 幅…275mm



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LD-11	3t	89~470	32,400円

- ハンドル長…1200mm
- 収納サイズ…650(W)×350(D)×200(H)mm
- 重量…36.3kg

[アルミ製]低床トロリージャッキ(スピーディー型)

(アメリカ)

- 1ストロークでサドルをスピーディーに上昇させます
- 軽量で持ち運びに便利です。
- 幅…130mm
- ハンドル長…950mm



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LD-21	1.5t	90~356	31,400円

- 収納サイズ…240(W)×540(D)×130(H)mm
- 重量…15kg

トロリージャッキ

(アメリカ)

- 頑丈に作られており高い耐久性があります
- 幅…135mm
- ハンドル長…420mm
- 収納サイズ…440(W)×200(D)×125(H)mm
- 重量…8.6kg



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LD-201	2t	133~330	10,200円

トロリージャッキ


- 幅…175mm
- ハンドル長…545mm
- 収納サイズ…705(W)×185(D)×180(H)mm
- 重量…18kg
- 軽自動車〜SUV・ミニバンに最適です。



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LC-3B	3t	148~530	15,300円

低床トロリージャッキ(手動式)

- 安全弁付
- 足踏みペダル付

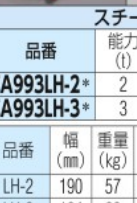


品番	能力(t)	揚高(mm)	税抜価格
EA993LH-2*	2	98~508	78,000円
EA993LH-3*	3	98~613	99,500円

品番	幅(mm)	重量(kg)	サイズ(mm) W×D×H	ハンドル長(mm)
LH-2	190	57	379×961×120	955
LH-3	164	80	361×1367×135	1050

トロリージャッキ&スタンドセット

(アメリカ)

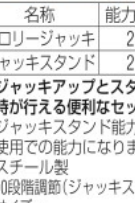


品番 EA993LD-200 税抜価格 18,100円

名称	能力(t)	揚高(mm)	重量(kg)
トロリージャッキ	2	133~330	8.2
ジャッキスタンド	2	267~425	2.3

- ジャッキアップとスタンド保持が出来る便利なセットです
- ジャッキスタンド能力は2台使用での能力になります。
- スチール製
- 10段階調節(ジャッキスタンド)
- サイズ…トロリージャッキ:440(W)×200(D)×130(H)mm(収納時)
- ジャッキスタンド:180(W)×160(D)×267(H)mm
- ハンドル長…420mm
- ケース付
- ケースサイズ…760(W)×180(D)×220(H)mm

ジャッキアップの手順

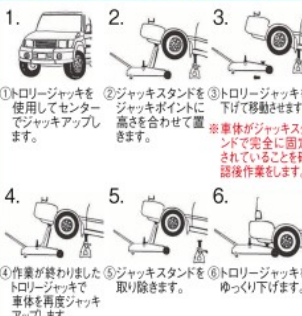

- ①トロリージャッキを使用してセンターでジャッキアップします。
- ②ジャッキスタンドをジャッキポイントに高さを合わせて置きます。
- ③トロリージャッキを②の下で移動させます。※車体がジャッキスタンドで完全に固定されていることを確認後作業をします。
- ④作業が終わりました。
- ⑤ジャッキスタンドを取り除きます。
- ⑥トロリージャッキをゆっくり下げます。

トロリージャッキ(スピーディー型)

(アメリカ)

- 1ストロークでサドルをスピーディーに上昇させます
- 幅…275mm
- ハンドル長…1275mm
- 収納サイズ…720(W)×350(D)×170(H)mm
- 重量…40.8kg
- マグネットトレー付
- トレーサイズ…105×170mm



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LD-213	3.5t	140~559	47,500円

トロリージャッキ(手動式)

- 安全弁付
- ハンドル2本連結式(能力2tのみ)
- ※能力3・5tはT型ハンドルになります。
- 足踏みペダル付(能力3t・5tのみ)



品番	能力(t)	揚高(mm)	税抜価格
EA993LG-2	2	113~473	41,000円
EA993LG-3*	3	126~606	66,000円
EA993LG-5*	5	150~560	96,000円

品番	幅(mm)	重量(kg)	サイズ(mm) W×D×H	ハンドル長(mm)
LG-2	160	33	350×655×174	1033
LG-3	132	65	325×1310×190	1048
LG-5	120	85	365×1415×200	1045

[アルミ製]トロリージャッキ

- 軽量で持ち運びに便利です。



品番	能力	揚高(mm)	税抜価格
EA993LP-2	2t	86~469	51,000円

幅(mm)	重量(kg)	サイズ(mm) W×D×H	ハンドル長(mm)
285	20.4	320×697×155	1210