

ドラム缶カッター

(アメリカ)



品番	全長	税抜価格
EA990XR-1	610mm	16,400円
EA990XR-18	替刃	3,080円

- 頑丈な本体で素早く簡単にドラム缶をカットできます
- 重量…4kg
- 材質…本体:鉄鋳物
ハンドル:スチール
- 切断能力…0.9~1.5mm(スチール)

防爆ドラム缶カッター

(アメリカ)



品番	全長	税抜価格
EA990XR-2	500mm	59,500円
EA990XR-28	替刃	18,850円

- 耐久性と強度に優れたベリリウム銅合金製
- タイヘッドドラム用(緑の薄いもの)
- 重量…2.9kg
- 材質…ベリリウム合金
- ドラム缶用オープナー
- 切断能力…0.9~1.2mm(スチール)

セーフティドラム缶バルブ

(アメリカ)



品番 EA991JL 税抜価格 8,200円

フレキシブルエクステンション

品番	全長	税抜価格
EA991JL-1	153mm	8,160円

- 口は自動的に閉まります
- ねじサイズ…3/4" NPT
- 内部火災防止器付 材質…真鍮
- レバーを押している間、流体が出ます。レバーを離すとストップします。
- フィルター付 FM規格適合品

フレキシブルエクステンション

(アメリカ)



品番	全長	税抜価格
EA991JL-2	83mm	3,670円
EA991JL-3	200mm	4,570円

- EA991JL-JL-25、IC(EA991JL-21)用
- 液体をこぼさず、正確に吐出できます
- 材質…真鍮

ドラム缶バルブ(アジャスト付)



- ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます
- ねじサイズ…3/4" NPT
- 内部火災防止装置付
- 材質…真鍮
- 口は自動的に閉まります。

品番 EA991JL-11 税抜価格 5,300円

- レバーを押している間、流体が出ます。レバーを離すとストップします。

セーフティドラム缶バルブ(高粘度用)

(アメリカ)



- 粘性の高い液体に最適です
- ねじサイズ…3/4" NPT
- 内部火災防止器付
- 材質…真鍮

品番 EA991JL-25 税抜価格 8,840円

- レバーを押している間、流体が出ます。レバーを離すとストップします。
- FM規格適合品

セーフティドラム缶ゲートバルブ

(アメリカ)



- 2" NPTねじ対応の大型サイズ
- ねじサイズ…2" NPT
- 内部火災防止器付
- 材質…真鍮
- レバーを倒している間、流体が出ます。レバーを離すと閉じます。

品番 EA991JL-30 税抜価格 21,750円

- FM規格適合品

ドラム缶コック

(アメリカ)



- ニッケルメッキ仕上げ
- ねじサイズ…3/4" NPT
- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)

品番 EA991JL-41 税抜価格 3,240円

ドラム缶コック

(アメリカ)



- 丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
- ねじサイズ…3/4" NPT
- 材質…ポリエチレン
- ゴムパッキン付

品番 EA991JL-51 税抜価格 630円

ドラム缶コック

(アメリカ)



- 丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
- ねじサイズ…2" NPT
- 材質…ポリエチレン
- ゴムパッキン付

品番 EA991JL-52 税抜価格 3,650円

セーフティドラム缶バルブ

(アメリカ)



- 2" NPTねじ対応の大型サイズ
- ねじサイズ…2" NPT
- プッシュボタン式
- 材質…ダイキャストアルミニウム

品番 EA991JL-56 税抜価格 3,650円

- ボタンを押している間、流体が出ます。

ドラムベント

(アメリカ)



品番 EA991JG 税抜価格 17,750円

- 30~50kPa(0.306~0.51kg/cm²)の間でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアル不可)
- ねじサイズ…2" NPS
- 材質…真鍮
- FM規格適合品

ドラムベント

(アメリカ)



- 34.5kPa(0.35kg/cm²)でオートマチックリリーフバルブが作動します(マニュアルもOK)
- ねじサイズ…2" NPS
- 材質…真鍮
- 火災防止装置付

品番 EA991JG-1 税抜価格 5,150円

ドラムベント

(アメリカ)



- 安全チェーン付
- ねじサイズ…2" NPT
- 材質…真鍮
- 火災防止装置付
- FM規格適合品

品番 EA991JG-2 税抜価格 20,700円

ドラム缶ロックセット

(アメリカ)



品番 EA991JG-5 税抜価格 9,950円

- 南京錠と組み合わせてドラム缶の口栓部をロックできます
- 適合サイズ…2" NPT、3/4" NPT
- 材質…亜鉛ダイキャスト
- 南京錠取付穴径…φ7.13mm

ドラム缶用液面計

(アメリカ)



品番 EA991JG-10 税抜価格 14,050円

- 蛇口(内部火災防止装置付)付
- 取付ねじ…3/4" NPT
- 全長…519mm
- 3/4" T型フィッティング付
- ガラス製パイプにスチール製構造

フロートゲージ

(アメリカ)



品番	全長	税抜価格
EA991JG-21	127mm	1,880円
EA991JG-22	280mm	2,530円

- ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です
- 適合サイズ…3/4" NPS-14LJ
- 材質…ポリエチレン
- ポップ長…42mm
- ドラム缶への過剰注入を防ぎます。

アースクリップワイヤー

(アメリカ)



品番	仕様	税抜価格
EA991JP-1	両端ワニ口クリップ(5%)	6,170円
EA991JP-2	Cクリップ(5%)・ワニ口クリップ(5%)	9,270円

- 静電気によるスパークを防ぎます
- ワイヤー長…900mm
- ドラム缶に取り付けアースして下さい。静電気によるスパークを防ぎます。

ドラム缶カバー(感熱自閉式)

(アメリカ)



品番	サイズ	税抜価格
EA991JN-3	φ660×102mm	29,650円

- 出火の際はヒューズブリックが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
- 55ガロンドラム缶用
- 材質…スチール
- パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。
- ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。
- FM規格適合品


ドラム缶用カバー

(アメリカ)




品番	サイズ	税抜価格
EA992B-600	φ597×35mm	2,930円

- 200Lスチール製クローズドラム缶用
- 材質…ポリエチレン
- ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
- 耐候性、耐薬品性に優れています。

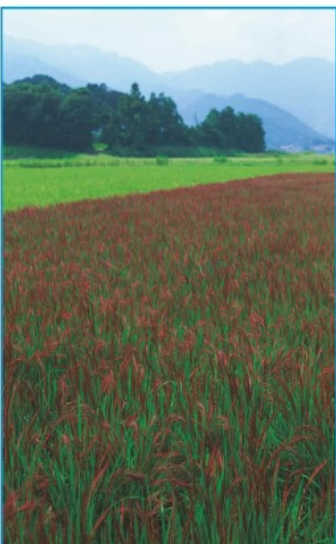

参考寸法(目安)



55ガロン(208L)ドラム缶 φ580×890mm
30ガロン(113L)ドラム缶 φ460×700mm

FM規格

Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。

アルミニウム青銅

銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

[防爆] 工具の使い分け方

防爆工具にはAl-Br(アルミニウム青銅)とCu-Be(ベリリウム銅合金)の2種類の材質のものがあります。ここではそれぞれの材質の比較をしています。

	Al-Br アルミニウム青銅	Cu-Be ベリリウム銅合金
非磁性	多少鉄を含むがほぼ非磁性*	鉄を含み非磁性*
起爆性	一般的なガスでは発火しない	アセチレン以外のガスに対応(ほとんどのガスに対応)
硬度	HRC25-30	HRC35-40
引張強度	800N/mm ²	1250N/mm ²
耐久性	優れている	非常に優れている
安全面	優れている	非常に優れている
価格	比較的安価	高価

*完全な非磁性をお求めの場合はチタン製工具をご使用下さい。

ドラム缶用
運搬具
ドラム缶用
レンチ・
カッター
ドラム缶用
バルブ、
安全カバー
ドラム缶用
ポンプ
燃料
換行缶
オイル用
ジョッキ、
じょうご、
オイル
グリースガン、
ニッケル、
グリース