


クォラントホースキット

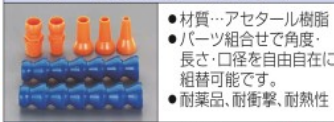

- 材質…アセタール樹脂
- パーツ組合せて角度・長さ・口径を自由自在に組替可能です。
- 耐薬品、耐衝撃、耐熱性

品番	接続径	税抜価格
EA991EA-2	1/4"	2,140円
EA991EA-3	3/8"	2,580円
EA991EA-4	1/2"	2,600円

品番	セット明細		
	コネクター(各1個)	ノズル(各1本)	ホース(2本)
EA991EA-2(1/4")	EH-1A-2A	EL-1.6A-3-6A	EB-2
EA991EA-3(3/8")	EJ-3A-4	EM-6-9-13	EB-3
EA991EA-4(1/2")	EK-3-4	EN-6-9A-13	EB-4

クォラントホースセット



品番	接続径	税抜価格
EA991DE-2	1/4"	1,520円

- ＜セット内容＞
- コネクター…1/4"・1/8"(各1個)
 - ノズル…1/4"・1/8"・1/16"(各1個)
 - ホース…150mm(2本)
 - フレアノズル(1個)

クォラントホース用着脱ツール



品番	適応ホース径	税抜価格
EA991EZ-2	1/4"	5,830円
EA991EZ-3	3/8"	5,830円
EA991EZ-4	1/2"	5,830円

- 長さ…205mm
- ホースとコネクターやノズルが簡単に着脱できます。
- 適応ホース類…EA991E-1、-3、(同負) EA・EB・ECシリーズ(P649)


クォラントノズル(マグネット固定式)



品番 EA991E-1 税抜価格 3,300円

- 使用圧力…0~0.2MPa
- サイズ…ホース長:225mm スプレーユニット全長:295mm
- 接続口…R1/8"(9mmホースニップル付)
- 重量…1kg
- 放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に

ボール盤用バイス

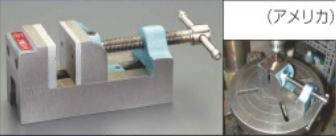

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AD-75A	64	65	2.8	14,300円

- 前頸部分に90°V字クロス溝付
- 鋳鉄製

ドリルプレスバイス



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525DA-1	35	35	0.9	16,000円
EA525DA-2	60	75	2.7	17,650円
EA525DA-4	100	100	8.6	42,400円
EA525DA-5	150	150	16.3	80,000円

- 鋳鉄製 ●側面フラット


ドリルプレスバイス(クイックリリース)



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525FD-21	100	90	1.5	2,750円

- クイックリリースボタン付
- ジョー部分にはゴム製パッド付
- クイックリリース付きの為、手前に奥に一気に押し引きができます。

クォラントホースセット

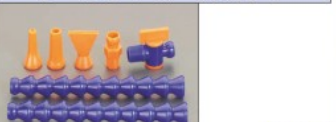

品番	接続径	税抜価格
EA991DE-3	1/4"	1,700円

- ＜セット内容＞
- コネクター…1/4"(1個)
 - ノズル…1/4"・1/8"(各2本)
 - ホース…150mm(2本)
 - 1/4"バルブ(オス)(1個)
 - 1"フレアノズル(1個)

クォラントノズル(マグネット固定式)



品番 EA991DA-1 税抜価格 8,200円

- 使用液圧力…0.2~0.34MPa
- スプレーユニット全長…320mm
- 先端ノズル径…1/4"・1/8"・1/16"(各1個付)
- 接続口…1/4" NPT(13.5mmホースニップル付)
- マグネット+マニホールドサイズ…32×36×60mm
- 切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
- ボール盤・フライス盤・旋盤等に。

クォラントノズル(マグネット固定式)



品番 EA991E-3 税抜価格 22,000円

- 使用圧力…0~0.2MPa
- サイズ…各ホース長さ(3本):375mm スプレーユニット全長:520mm
- 接続口…R1/8"(9mmホースニップル付)
- 重量…1.5kg
- 放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に

ドリルプレスバイス



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AP-1	100	114	3.2	7,870円

- 溝付きの口金は材料をしっかり保持します。
- 合金鋼製


マシンバイス



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525MP-12	63	50	1.6	7,180円
EA525MP-13	80	70	2.2	9,820円

- 鋳鉄製
- V溝付
- ボール盤、フライス盤、施盤などでの穴あけ、加工用に

クォラントホースセット

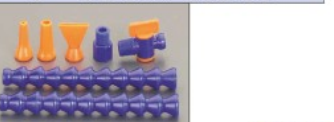

品番	接続径	税抜価格
EA991DE-4	1/4"	1,700円

- ＜セット内容＞
- コネクター…1/4"(1個)
 - ノズル…1/4"・1/8"(各1本)
 - ホース…150mm(2本)
 - 1/4"バルブ(オス)
 - 1"フレアノズル

クォラントノズル(マグネット固定式)



品番 EA991DA-3 税抜価格 8,850円

- 使用液圧力…0.2~0.34MPa
- スプレーユニット全長…320mm
- 先端ノズル径…1/4"・1/8"・1/16"(各1個付)
- 接続口…1/4" NPT(13.5mmホースニップル付)
- マグネット+マニホールドサイズ…41×48×58(H)mm

クォラント用バルブ



品番 EA991ED-2 税抜価格 1,940円

品番 EA991ED-4 税抜価格 2,420円

品番 EA991EE-2 税抜価格 1,940円

品番 EA991EE-3 税抜価格 1,870円

品番 EA991EE-4 税抜価格 2,420円

品番 EA991EF-2 税抜価格 2,060円

品番 EA991EF-4 税抜価格 2,550円

クォラントホースセット



品番	接続径	税抜価格
EA991DE-5	1/4"	2,180円

- ＜セット内容＞
- コネクター…1/4"・1/8"(各1個)
 - ノズル…1/4"・1/8"(各1個)
 - ホース…150mm(2本)
 - 1/4"バルブ(オス)(2個)

クォラントノズル(マグネット固定式)



品番 EA991DE-6 税抜価格 2,840円

- 使用液圧力…0.2~0.36MPa
- スプレーユニット…φ1/4"×300mm
- 吸着力…33kgf
- 重量…約260g
- 接続口…1/4"
- サイズ…クォラントホース:300mm ノズル:1/4"・1/8"バルブ:1/4"(オス)コネクター(六角):1/4"1"フレアノズル

ボール盤用バイス



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525AG-75	75	64	2.7	17,000円
EA525AG-100	100	95	5.4	24,600円
EA525AG-125	125	124	10.9	33,700円

ドリルプレスバイス



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525BH-1	100	100	5.0	5,060円

- 溝付きジョーで対象物をしっかり固定
- 鋳鉄製

ドリルプレスバイス



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	税抜価格
	口幅	最大開口		
EA525FD-1	78	78	2.0	2,050円
EA525FD-2	100	110	3.0	3,030円
EA525FD-3	125	128	5.25	4,460円
EA525FD-4	150	138	6.0	5,200円


- 溝付きジョー付きで、リースナブル価格です。

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

精密バイス

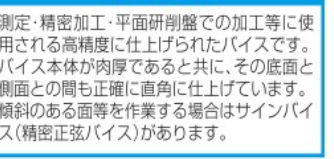

測定・精密加工・平面研削盤での加工等に使用される高精度に仕上げられたバイスです。バイス本体が肉厚であると共に、その底面と側面との間も正確に直角に仕上げられています。傾斜のある面等を作業する場合はサインバイス(精密正弦バイス)があります。