 



### プレーンクランプ



品番	サイズ(mm)					税抜価格
	適合ねじ	A	B	C	D	
EA637CA-10	M10	15	30	80	15	1,360円
EA637CA-12A	M12-M14	20	40	100	21	1,350円
EA637CA-12B	M12-M14	20	40	125	21	1,510円
EA637CA-16A	M16-M18	25	50	125	26	1,880円
EA637CA-16B	M16-M18	25	50	160	26	2,350円
EA637CA-20A	M20-M22	30	60	160	30	3,400円
EA637CA-20B	M20-M22	30	60	200	30	4,360円
EA637CA-24A	M24	30	70	200	35	4,860円
EA637CA-24B	M24	35	70	250	35	6,900円

●平行を保つので、精度を要す精密治具に  
●材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)  
●ステップブロックと組み合わせて使用できます。

### サポートスクリュー付テーパークランプ

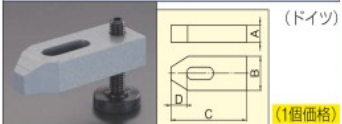

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	C	D	
EA637BA-10	15	30	80	11	2,970円
EA637BA-12	20	40	100	14	3,380円
EA637BA-16	25	50	125	18	5,010円
EA637BA-20	30	60	160	22	8,050円
EA637BA-24	30	70	200	26	11,700円
EA637BA-24B	35	70	250	26	11,750円

品番	サポートスクリュー
BA-10	M10×39
BA-12	M12×49
BA-16	M16×55
BA-20	M20×69
BA-24	M24×87
BA-24B	M24×87

●材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)  
●サポートスクリュー付

### サポートスクリュー付クランプ(メインスクリュー付)



 
品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	C	H	
EA637BG-10	20	30	100	8~37	5,910円
EA637BG-12	25	40	125	10~48	6,410円
EA637BG-14	25	40	125	10~45	6,470円
EA637BG-16	30	50	160	13~58	9,230円
EA637BG-18	30	50	160	13~56	9,300円
EA637BG-20	40	60	200	16~77	13,800円
EA637BG-22	40	60	200	16~75	13,800円

●塗装された焼戻し鋼です  
●材質…焼入鋼  
●サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。  
●薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	E	I	
EA637CK-12	20	35	110	21.5	5,110円
EA637CK-16	30	40	142	28.0	7,200円
EA637CK-20	40	50	200	38.0	14,850円

●塗装された焼戻し鋼です  
●材質…焼入鋼  
●サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。  
●薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。

### ステップクランプ



品番	サイズ(mm)					税抜価格
	適合ねじ	A	B	C	D	
EA637CB-10	M10	15	30	80	15	2,280円
EA637CB-12	M12-M14	20	40	100	21	2,350円
EA637CB-16	M16-M18	25	50	125	26	3,300円
EA637CB-20	M20-M22	30	60	160	30	5,270円
EA637CB-24	M24	30	70	200	35	8,340円

●ステップブロックとの併用に。耐摩耗仕上げ  
●材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)  
●ステップブロックと組み合わせて使用できます。


### サポートスクリュー付ステップクランプ



 品番	サイズ(mm)			税抜価格
	A	B	C	
EA637BB-10	20	30	100	4,560円

●材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)  
●サポートスクリュー付


### サポートスクリュー付クランプ(メインスクリュー付)



品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	C	H	
EA637BF-12	20	40	100	10~48	5,180円
EA637BF-14	20	40	100	10~46	5,180円
EA637BF-16	25	50	125	13~58	7,230円
EA637BF-18	25	50	125	13~56	7,230円
EA637BF-20	30	60	160	16~77	11,900円
EA637BF-22	30	60	160	16~77	11,900円

●塗装された焼戻し鋼です  
●材質…焼入鋼  
●サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。  
●薄いワークをクランプする時はクランプを上下逆にして下さい。

### [ねじ穴付]クランプ

 

品番	サイズ(mm)					税抜価格
	A	B	E	I	N	
EA637CK-12	20	35	110	21.5	82	5,110円
EA637CK-16	30	40	142	28.0	107	7,200円
EA637CK-20	40	50	200	38.0	150	14,850円

●材質…焼入鋼


### クランククランプ



品番	サイズ(mm)						税抜価格
	適合ねじ	A	B	C	D	H	
EA637CF-6	M6	10	20	60	8	9	2,040円
EA637CF-8	M8	12	25	80	9	11	2,170円
EA637CF-10	M10	15	30	100	12	14	2,320円
EA637CF-12	M12-M14	20	40	125	16	18	2,360円
EA637CF-16	M16-M18	25	50	160	20	23	3,440円
EA637CF-20	M20-M22	30	60	200	24	27	5,600円
EA637CF-24	M24	35	70	250	25	32	10,500円
EA637CF-30	M30	50	80	315	40	45	23,800円

●焼き入れ処理で強度を向上  
●材質…焼入鋼

### サポートスクリュー付テーパークランプ(メインスクリュー付)

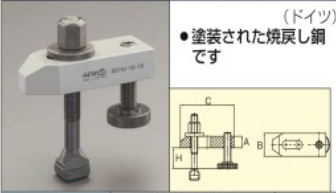

●塗装された焼戻し鋼です

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	C	H	
EA637BD-10	15	30	80	8~32	4,110円
EA637BD-12	20	40	100	10~40	4,750円
EA637BD-12B	20	40	100	24~92	5,490円
EA637BD-14	20	40	100	10~38	4,750円
EA637BD-14B	20	40	100	23~92	5,480円
EA637BD-16	25	50	125	13~48	6,530円
EA637BD-16B	25	50	125	15~83	7,380円
EA637BD-18	25	50	125	13~46	6,810円
EA637BD-18B	25	50	125	13~81	7,380円
EA637BD-20	30	60	160	16~65	10,700円
EA637BD-20B	30	60	160	21~105	11,400円
EA637BD-22	30	60	160	16~65	10,800円
EA637BD-22B	30	60	160	19~105	11,450円

●塗装された焼戻し鋼です  
●材質…焼入鋼  
●サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。


### [ねじ穴付]ロングクランプ



 品番	サイズ(mm)					税抜価格
	A	B	E	I	N	
EA637CL-12	20	35	156	30	106	7,120円
EA637CL-16	30	45.5	196	35	136	11,750円
EA637CL-20	40	60	298	47	221	21,350円

●材質…焼入鋼


### テーパークランプ



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	適合ねじ	A	B	
EA637CC-10	M10	20	31	1,320円
EA637CC-12A	M12-M14	25	38	1,550円
EA637CC-12B	M12-M14	25	38	1,770円
EA637CC-12C	M12-M14	25	38	2,260円
EA637CC-16A	M16-M18	30	48	2,140円
EA637CC-16B	M16-M18	30	48	2,470円
EA637CC-16C	M16-M18	40	48	3,550円
EA637CC-20A	M20-M22	40	52	3,340円
EA637CC-20B	M20-M22	40	62	2,500円
EA637CC-20C	M20-M22	40	62	5,830円
EA637CC-24A	M24	40	66	2,020円
EA637CC-24B	M24	40	66	4,710円
EA637CC-24C	M24	40	66	6,940円
EA637CC-24D	M24	50	66	9,450円

●プレス加工での取り付けに。耐摩耗仕上げ  
●材質…焼入鋼(耐摩耗仕上)

### サポートスクリュー付クランククランプ(メインスクリュー付)

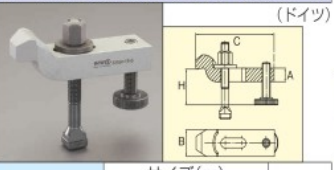

品番	サイズ(mm)				税抜価格
	A	B	C	H	
EA637BE-10	15	30	100	22~46	5,540円
EA637BE-12	20	40	125	28~58	6,380円
EA637BE-14	20	40	125	28~56	6,410円
EA637BE-16	25	50	160	36~71	8,640円
EA637BE-18	25	50	160	36~69	8,710円
EA637BE-20	30	60	200	43~92	13,750円
EA637BE-22	30	60	200	43~92	13,800円

●塗装された焼戻し鋼です  
●材質…焼入鋼  
●サイズHは溝の深さや固定ナットの位置により異なります。

### アウトサイドクランプユニット



品番	適合T溝	サイズ(mm)			税抜価格
		H	A	L	
EA637CH-18	18	20~35	105	125	16,600円
EA637CH-22	22	30~45	168	165	20,450円
EA637CH-28	28	40~53	206	255	36,750円

\*の商品はチャーター便の為、2~3日 余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡し基本となっております。

### クランプパーツ使用例



●ボルトやナット、クランプバーを状況に応じて組み合わせることにより、ワークを締付けたりする部品です。左記の写真のようにステップブロックを使用したり、クランプバーによってはサポートスクリューやジャッキ等自由な組み合わせが可能です。