

ペンシル型オイラー



品番 EA990DG 税抜価格 1,850円

- 先端サイズ…2mm
- 容量…約5ml
- 全長…143mm
- 材質…本体:アルミ
- 正しく作業箇所に点滴注油

[極細繊維]ポリッシュクロス



71(ホワイト) 72(グリーン) kuraray

品番	サイズ	材質	税抜価格
EA929DB-71	330×600mm	ポリエステル ナイロン	1,080円
EA929DB-72	330×600mm	ポリエステル ナイロン	1,080円

- シルバー磨き、ガラス磨き、食器拭きに
- 織物タイプなので丈夫で耐久性が高く、長時間使用することができます。
- 洗って繰り返し使用可能。

マイクロファイバークロス



(アメリカ) 3枚組価格

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DB-504A	305×406	ポリエステル80%、 ポリアミド20%	940円

- 耐久性があり、糸くずがでにくいクロスです
- ワックスがけや窓ふき、車のケア等にお使いください。

マイクロファイバークロス



- 洗剤を使わずに少量の水で汚れを落とせます。
- 乾拭き・水拭きOKです。

(2枚組価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DC-4	220×330	ポリエステル70%、 ポリアミド30%	550円

マイクロファイバークロス




- 汚れをよく引き付け、吸収し離しません

(アメリカ)

品番	サイズ	材質	入数	税抜価格
EA929DY-11	406×406mm	マイクロファイバー (ポリエステル70%、 ポリアミド30%)	12枚	1,670円
EA929DY-31	406mm		2枚	310円

ワイピングクロス[クリーンルーム用]

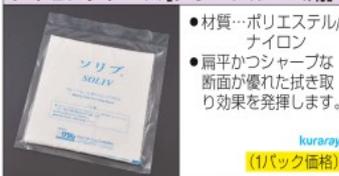

- 材質…ポリエステル/ナイロン
- 扁平かつシャープな断面が優れた拭き取り効果を発揮します。

(1パック価格) kuraray

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA929CG-31	240×240	10枚	3,150円

[ステレス製]試験用ふるい



●材質…ステンレス

品番	サイズ(mm)	メッシュ	縁径(mm)	税抜価格
EA992CZ-1	150×25	1.0	0.56	15,000円
EA992CZ-2	150×25	0.85	0.5	15,000円
EA992CZ-3	150×25	0.71	0.45	15,000円
EA992CZ-4	150×25	0.60	0.40	15,000円
EA992CZ-5	150×25	0.50	0.315	15,000円
EA992CZ-6	150×25	0.425	0.28	15,000円
EA992CZ-7	150×25	0.355	0.244	15,000円
EA992CZ-8	150×25	0.30	0.20	15,000円
EA992CZ-9	150×25	0.25	0.16	15,000円
EA992CZ-10	150×25	0.212	0.14	15,000円
EA992CZ-11	150×25	0.18	0.125	15,000円
EA992CZ-12	150×25	0.15	0.10	17,300円
EA992CZ-13	150×25	0.125	0.09	17,800円
EA992CZ-14	150×25	0.106	0.071	19,800円
EA992CZ-15	150×25	0.09	0.06	20,900円
EA992CZ-16	150×25	0.075	0.05	22,100円
EA992CZ-17	150×25	0.063	0.045	23,600円
EA992CZ-18	150×25	0.053	0.036	27,600円
EA992CZ-19	150×25	0.045	0.032	29,300円

[ステンレス製]試験用ふるい



●材質…ステンレス

品番	サイズ(mm)	メッシュ	縁径(mm)	税抜価格
EA992CZ-31	200×45	1.0	0.56	17,100円
EA992CZ-32	200×45	0.85	0.50	17,100円
EA992CZ-33	200×45	0.71	0.45	17,100円
EA992CZ-34	200×45	0.6	0.45	17,100円
EA992CZ-35	200×45	0.50	0.315	17,100円
EA992CZ-36	200×45	0.425	0.28	17,100円
EA992CZ-37	200×45	0.355	0.224	17,100円
EA992CZ-38	200×45	0.3	0.2	17,100円
EA992CZ-39	200×45	0.25	0.16	17,100円
EA992CZ-40	200×45	0.212	0.14	17,100円
EA992CZ-41	200×45	0.18	0.125	17,100円
EA992CZ-42	200×45	0.15	0.1	18,600円
EA992CZ-43	200×45	0.125	0.9	19,300円
EA992CZ-44	200×45	0.106	0.071	21,200円
EA992CZ-45	200×45	0.09	0.63	23,000円
EA992CZ-46	200×45	0.075	0.5	24,800円
EA992CZ-47	200×45	0.63	0.45	26,400円
EA992CZ-48	200×45	0.53	0.36	29,300円
EA992CZ-49	200×45	0.45	0.32	33,300円

[ふるい用]目詰り除去刷毛



●材質…ナイロン

品番	サイズ(mm)			税抜価格
	毛丈	毛幅	全長	
EA992CZ-51	37	20	154	2,400円
EA992CZ-52	37	22	152	2,400円

ワイピングクロス



112(赤) 116(青) 111(白) 3M (1枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DB-111	320×360	ナイロン、 ポリエステル	1,010円
EA929DB-112	360×600	ナイロン、 ポリエステル	2,040円

- 特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいに拭き取ることが可能です。
- ソフトな仕上げなので素材表面を傷つけません。
- ガラスや鏡、金属面、パソコンモニター、車などの乾拭きや水拭きに

マイクロファイバークロス



(5枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DC-3	300×400	ポリエステル70%、 ナイロン30%	2,200円

- マイクロの繊維で汚れを取る。乾拭き、水拭き用。
- 少量の水を含ませるだけで、汚れをスッパリ落とします。

[極細繊維]マイクロファイバークロス




- 極細繊維で非常に吸水性が高いクロス

(アメリカ) (2枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DW-21	510×510	マイクロファイバー (80%ポリエステル、 20%ポリアミド)	1,100円

- 自動車・船舶から家具等のほこり取りや磨きに適しています。

吸水クロス

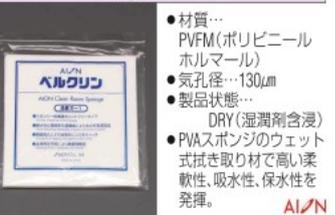


- 材質…PVFM(ポリビニールホルマール)
- 気孔径…130μm
- 製品状態…DRY(湿潤剤含浸)
- PVAスポンジのウェット式拭き取り材で高い柔軟性、吸水性、保水性を発揮。

AI/IN

品番	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA929AA-11	230×230×1	10枚	1,840円
EA929AA-12	230×230×2	5枚	1,580円

- 対象物の表面を傷つけない。柔らかくあらゆる対象物にフィットします。
- 浸水性が高いので、吸収した水がたれ落ちません。
- 微細気孔がゴミをしっかりと捕捉するので、再汚染の心配がありません。
- 耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減。

マイクロファイバークロス

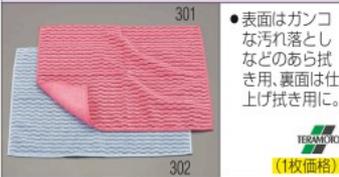

- 表面はガンコな汚れ落としなどのあらゆる拭き用、裏面は仕上げ拭き用に。

(1枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DB-301	300×400	表:ポリエステル80%、 ナイロン20%	830円
EA929DB-302	300×400	裏:ポリエステル	830円

- 抗菌効果のあるチャコール繊維(木炭繊維)がクロスに発生する細菌の増殖を抑制。細菌による臭いも抑えます。

マイクロファイバークロス



315(灰) 314(黄) 313(青) 312(赤) 311(緑) (各10枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DB-311	300×400	ポリエステル80%、 ナイロン20%	2,080円
EA929DB-312	300×400	ポリエステル80%、 ナイロン20%	2,080円
EA929DB-313	300×400	ポリエステル80%、 ナイロン20%	2,080円
EA929DB-314	300×400	ポリエステル80%、 ナイロン20%	2,080円
EA929DB-315	300×400	ポリエステル80%、 ナイロン20%	2,080円

- 清掃場所や用途に合わせて、カラーの使い分けができます。

マイクロファイバークロス



- 汚れをよく引き付け、吸収し離しません

(アメリカ)

品番	サイズ	材質	入数	税抜価格
EA929DY-1	305×305mm	マイクロファイバー (ポリエステル70%、 ポリアミド30%)	12枚	1,980円

マイクロファイバークロス



- 糸くずが出ず、表面に筋を残しません

(アメリカ)

品番	サイズ	材質	入数	税抜価格
EA929DY-16	406×406mm	マイクロファイバー (ポリエステル70%、 ポリアミド30%)	12枚	3,980円
EA929DY-36	406mm		2枚	740円

ガラス拭き用

品番	サイズ	材質	入数	税抜価格
EA929DY-17	406×406mm	マイクロファイバー (ポリエステル80%、 ポリアミド20%)	12枚	2,830円
EA929DY-37	406mm		2枚	530円

静電気防止クロス



- 静電気が発生しないので、ほこりの再付着を防止できます
- バッグや革製品の拭き作業に

(スイス) (1枚価格)

品番	サイズ	材質	税抜価格
EA929DC-10	500×500mm	ポリエステル、 ナイロン	3,200円

マイクロファイバークロス




- 吸水性が高くソフトなクロス

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	材質	入数	税抜価格
EA929DW-1	305×305	マイクロファイバー (ポリエステル80%、 ポリアミド20%)	3枚	490円
EA929DW-11	406×406		12枚	3,280円

- 金属、レンズ、電子機器等のほこり取り、磨きに幅広くご使用できます。
- 洗濯機使用可能

マイクロファイバークロス

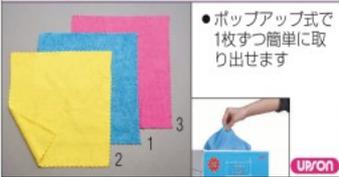


- ポップアップ式で1枚ずつ簡単に取り出せます

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	材質	色	税抜価格
EA929DZ-1	300×300	ポリエステル、 ポリアミド	青	3,140円
EA929DZ-2	300×300		黄	3,140円
EA929DZ-3	300×300		桃	3,140円

- 使い捨てなので、洗濯の手間も省けます。(50枚価格)

静電気防止クロス

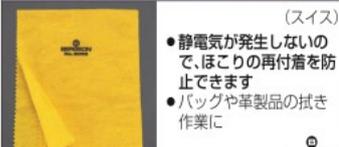

- 静電気が発生しないので、ほこりの再付着を防止できます
- バッグや革製品の拭き作業に

(スイス) (1枚価格)

品番	サイズ	材質	税抜価格
EA929DA-13	230×300mm	合成繊維	1,070円

(ベルギー製) 時計用 ツール

ピンセット

ピンバイス

その他 精密用工具

清掃用 クロス

マイクロ スコープ

顕微鏡

ルーペ

ガス式 半田ごて

ガス式 ミニトーチ

電池式 半田ごて

電気式 ヒート カッター

電気 半田ごて

半田 フラックス

静電気除去