

アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-14	本体	8,950円
EA707NA-11	替テストリード	1,000円
EA707NB-1	替ヒューズ(F0020・3A)	60円

●自動車測定対応
●直流電圧…0.3/3/16/30/60(20k Ω /V)/30/120/300(9k Ω /V)V
●交流電圧…0.5/3/30A
●直流電流…2k/20k/200k/2M Ω
●導通チェックプザー付
●電源…単3電池×2本(付属) **sanwa**

アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-15	本体	9,980円
EA707NA-2	替テストリード	1,000円
EA707NB-2	替ヒューズ(F0301・0.5A)	60円

●耐衝撃メータ
●直流電圧…0.3/3/12/30/120/600V
●交流電圧…12/30/120/300/600V
●直流電流…60 μ /30m/0.3A
●抵抗…2k/20k/2M Ω
●導通チェックプザー付
●電源…単3電池×2本(付属) **sanwa**

アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-16	本体	7,980円
EA707NA-1	替テストリード	1,000円
EA707NB-5	替ヒューズ(F0305・0.5A)	60円

●耐衝撃メータ
●直流電圧…0.25/2.5/5/10/50/100(20k Ω /V)/500(9k Ω /V)V
●交流電圧…10/50/250/500(9k Ω /V)V
●直流電流…50 μ /2.5m/25m/0.25A
●抵抗…2k/20k/200k/2M Ω
●電源…単3電池×2本(付属) **sanwa**

アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-17	本体	6,980円
EA707NB-2	替ヒューズ(F0301・0.5A)	60円

●耐衝撃メータ
●直流電圧…0.3/3/12/30/120/600V
●交流電圧…12/30/120/300/600V
●抵抗…2k/20k/2M/200M Ω
●直流電流…60 μ /30m/0.3A
●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…129(W)×41.5(D)×160(H)mm **sanwa**

アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-20	本体	3,980円
EA707NB-2	替ヒューズ(F0301・0.5A)	60円

●薄型
●直流電圧…10/50/250/500V(2k Ω /V)
●交流電圧…50/250/500V(2k Ω /V)
●直流電流…25/250mA
●抵抗…5k/500k Ω
●電源…単4電池×1本(付属) **sanwa**


アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-22	本体	12,500円
EA707NA-2	替テストリード	1,000円
EA707NB-8	替ヒューズ(F1176・0.5A)	400円

●多機能型
●直流電圧…120m(4k Ω)/3/12/30/120/300(50k Ω)/1000V(15k Ω)
●交流電圧…3/12/30/120/300/750V(8k Ω /V)
●直流電流…30 μ /0.3m/3m/30m/0.3A
●抵抗…5/50/500/5k/50k Ω
●電源…単3電池×2本(付属) **sanwa**

アナログマルチテスター

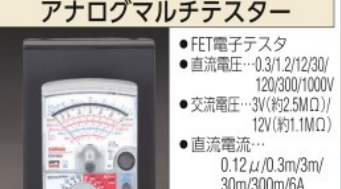

品番	仕様	税抜価格
EA707G-21	本体	15,400円
EA707NA-2	替テストリード	1,000円
EA707NB-8	替ヒューズ(F1176・0.5A)	400円
EA707NB-9	替ヒューズ(F1177・6.3A)	400円

●FET電子テスタ
●直流電圧…0.3/1.2/12/30/120/300/1000V
●交流電圧…3V(約2.5M Ω)/12V(約1.1M Ω)
●直流電流…0.12 μ /0.3m/3m/30m/300m/6A
●交流電流…6A
●抵抗…2k/20k/200k/2M/20M/200M Ω
●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…99(W)×41(D)×144(H)mm
●重量…270g ●テストリード、ケース付 **sanwa**


アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-19A	本体	6,980円
EA707NA-19	替テストリード	1,000円
EA707NB-2	替ヒューズ(F0301・0.5A)	60円

●薄型
●直流電圧…0.25/2.5/10/50/250/500V
●交流電圧…10/50/250/500V
●直流電流…0.25m/25m/500mA
●抵抗…2k/20k/10k Ω ●低周波出力…20~36dB
●負荷電流…0~74mA/7.4mA/150 μ A
●電源…単3電池×1本(付属)
●サイズ…82(W)×23(D)×119(H)mm
●重量…140g ●テストリード、ケース付 **sanwa**


アナログマルチテスター

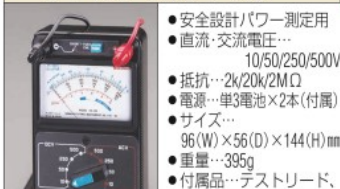

品番	仕様	税抜価格
EA707G-23A	本体	17,000円
EA707NA-37	替テストリード	3,600円
EA707DB-19	替ヒューズ(F0314・0.25A)	60円
EA707DB-20	替ヒューズ(F0304・3A)	400円

●安全設計パワー測定用
●直流・交流電圧…10/50/250/500V
●抵抗…2k/20k/2M Ω
●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…96(W)×56(D)×144(H)mm
●重量…395g
●付属品…テストリード、携帯ケース **sanwa**

アナログマルチテスター

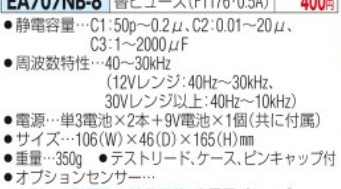

品番	仕様	税抜価格
EA707G-22	本体	12,500円
EA707NA-2	替テストリード	1,000円
EA707NB-8	替ヒューズ(F1176・0.5A)	400円

●静電容量…C1:50p~0.2 μ F, C2:0.01~20 μ F, C3:1~2000 μ F
●周波数特性…40~30kHz(12Vレンジ:40Hz~30kHz, 30Vレンジ以上:40Hz~10kHz)
●電源…単3電池×2本+9V電池×1個(共に付属)
●サイズ…106(W)×46(D)×165(H)mm
●重量…350g ●テストリード、ケース、ピンキャップ付
●オプションセンサー…
EA707NA-33(P.769):高電圧ブローブ
EA707NA-34(P.762):フレキシブルセンサー **sanwa**

アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-21	本体	15,400円
EA707NA-2	替テストリード	1,000円
EA707NB-8	替ヒューズ(F1176・0.5A)	400円
EA707NB-9	替ヒューズ(F1177・6.3A)	400円

●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…106(W)×46(D)×165(H)mm ●重量…375g
●テストリード、ケース付 ●ピンキャップ付
●オプションセンサー…
EA707NA-33(P.769):高電圧ブローブ
EA707NA-34(P.762):フレキシブルセンサー **sanwa**


アナログマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-25	本体	6,980円
EA707NA-1	替テストリード	1,000円
EA707NB-2	替ヒューズ(F0301・0.5A)	60円

●多機能型
●直流電圧…0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000(20k Ω /V)V
●交流電圧…2.5/10/50/250/1000(9k Ω /V)V
●抵抗…2k/20k/200k/2M/20M Ω
●電源…単3電池×2(付属) **sanwa**

デジタルマルチメーター

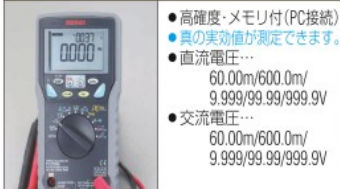

品番	仕様	税抜価格
EA707D-11A	本体	21,200円
EA707NA-8	替テストリード	1,200円
EA707D-201	替温度センサー	1,400円

●高精度・メモリー付(PC接続)
●真の実効値測定可能です。
●直流電圧…60.0m/600.0m/9.999/99.999/999.9V
●交流電圧…60.0m/600.0m/9.999/99.999/999.9V **sanwa**

デジタルマルチメーター



品番	仕様	税抜価格
EA707D-13A	本体	16,300円
EA707NA-8	替テストリード	1,200円

●高精度・高分解能(PC接続)
●直流・交流電圧…60m/600m/9.999/99.999/999.9V
●直流・交流電流…600 μ /6000 μ /60m/600m/6/10A
●抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60M Ω
●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…86(W)×52(D)×184(H)mm
●重量…430g ●オートレンジ対応の相対値測定
●テストリード付
●マグネットストラップ付(分電盤などの扉などにぶら下げて両手で操作・測定が可能)
●オプションセンサー…
EA707NA-34(P.762):フレキシブルセンサー **sanwa**

デジタルマルチメーター



品番	仕様	税抜価格
EA707D-105	データ取込ソフト	8,000円
EA707D-106	PC接続ケーブル	7,600円

●静電容量…60n/600n/6 μ /60 μ /600 μ /6m/25mF
●周波数…15Hz~50kHz ●導通・ダイオードチェック
●電源…9V電池×1個(付属) ●サイズ…86(W)×52(D)×184(H)mm
●重量…430g ●オートレンジ対応の相対値測定
●テストリード付
●マグネットストラップ付(分電盤などの扉などにぶら下げて両手で操作・測定が可能)
●オプションセンサー…
EA707NA-34(P.762):フレキシブルセンサー **sanwa**

デジタルマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707G-15A	本体	12,800円
EA707NA-9	替テストリード	1,600円
EA707D-202	替温度センサー	1,400円
EA707NB-13	替ヒューズ(F1200・0.5A)	800円
EA707NB-16	替ヒューズ(F1203・16A)	900円

●多機能型
●真の実効値測定タイプ
●直流電圧…400m/4/40/400/1000V
●交流電圧…4/40/400/1000V
●直流・交流電流…400 μ /4000 μ /40m/400m/4/15A
●抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40M Ω
●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm ●重量…360g
●付属品…テストリード、熱電対センサー
●ピンキャップ付
●オプションセンサー…
EA707NA-33(P.769):高電圧ブローブ
EA707NA-34(P.762):フレキシブルセンサー **sanwa**


デジタルマルチメーター



品番	仕様	税抜価格
EA707D-13G	本体	35,800円
EA707NA-8	替テストリード	1,200円
EA707D-201	替温度センサー	1,400円

●高精度・メモリー付(PC接続)
●真の実効値測定可能です。
●直流電圧…60.0m/600.0m/9.999/99.999/999.9V
●交流電圧…60.0m/600.0m/9.999/99.999/999.9V **sanwa**


デジタルマルチメーター

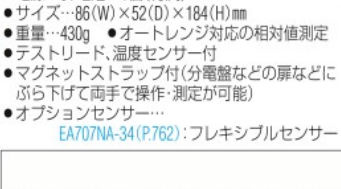

品番	仕様	税抜価格
EA707D-105	データ取込ソフト	8,000円
EA707D-106	PC接続ケーブル	7,600円

●静電容量…60n/600n/6 μ /60 μ /600 μ /6m/25mF
●周波数…15Hz~50kHz ●導通・ダイオードチェック
●電源…9V電池×1個(付属) ●サイズ…86(W)×52(D)×184(H)mm
●重量…430g ●オートレンジ対応の相対値測定
●テストリード、温度センサー付
●マグネットストラップ付(分電盤などの扉などにぶら下げて両手で操作・測定が可能)
●オプションセンサー…
EA707NA-34(P.762):フレキシブルセンサー **sanwa**

デジタルマルチメーター

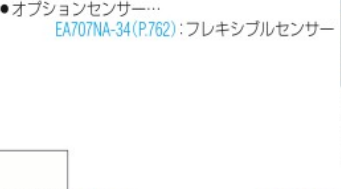

品番	仕様	税抜価格
EA707D-105	データ取込ソフト	8,000円
EA707D-106	PC接続ケーブル	7,600円
EA707D-107	PC接続ケーブル	5,800円
EA707D-108	PC接続ケーブル	6,000円

●高精度・高分解能(PC接続)
●直流・交流電圧…60m/600m/9.999/99.999/999.9V
●直流・交流電流…600 μ /6000 μ /60m/600m/6/10A
●抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60M Ω
●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…86(W)×52(D)×184(H)mm
●重量…430g ●オートレンジ対応の相対値測定
●テストリード付
●マグネットストラップ付(分電盤などの扉などにぶら下げて両手で操作・測定が可能)
●オプションセンサー…
EA707NA-34(P.762):フレキシブルセンサー **sanwa**

デジタルマルチテスター



品番	仕様	税抜価格
EA707D-15A	本体	12,800円
EA707NA-9	替テストリード	1,600円
EA707D-202	替温度センサー	1,400円
EA707NB-13	替ヒューズ(F1200・0.5A)	800円
EA707NB-16	替ヒューズ(F1203・16A)	900円

●新多機能型スタンダード
●真の実効値測定タイプ
●直流電圧…400m/4/40/400/1000V
●交流電圧…4/40/400/1000V
●直流・交流電流…400 μ /4000 μ /40m/400m/4/15A
●抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40M Ω
●電源…単3電池×2本(付属)
●サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm ●重量…360g
●付属品…テストリード、熱電対センサー
●ピンキャップ付
●オプションセンサー…
EA707NA-33(P.769):高電圧ブローブ
EA707NA-34(P.762):フレキシブルセンサー **sanwa**

最大で8ch対応のデータ取込ソフト[PC Link 7]で作業効率アップ。現場測定の精度をそのままに、データを選別収集。

■取込中の全画面

■アラーム

このマークのデジタルマルチメーターに使用できます。
※PC接続ケーブルは各適合本体をご確認の上、お選び下さい。
適合品番…EA707D-11A、-13A、-13G(同買)、-37、-38(P.672)

取込ソフト&接続ケーブル

品番	仕様	税抜価格
EA707D-105	取込ソフト	8,000円
EA707D-106	PC接続ケーブル	7,600円
EA707D-107	PC接続ケーブル	5,800円
EA707D-108	PC接続ケーブル	6,000円