

デジタル気圧計



品番	測定範囲	税抜価格
EA742BD-11	600~1100hPa	180,000円

- 分解能...0.01hPa
- 精度...±0.50hPa(700~1100hPa、10~40°C)、±1.00hPa(上記以外)
- フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計
- サイズ...200(W)×280(D)×90(H)mm
- 重量...3kg
- 電源...DC9V(専用ACアダプタ)

棒状温度計



- 精度...±1°C
- 1目盛...1°C
- サイズ...φ20×173mm
- ガラス温度計にステンレスケース(SUS304)で保護

品番	測定範囲	税抜価格
EA722AS-50	-20~50°C	2,300円

デジタル温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA722CA-8	-40~230°C	1,940円

- 分解能...0.1°C
- ホールド機能付
- 電源...LR44×1個(付属)
- 全長...165mm

デジタル温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA722CA-10A	-50~+300°C	3,300円

- 分解能...0.1°C
- 精度...±1°C(-10~120°C)、±2°C(+50.0~10.1°C、+100.1~200°C)、±4°C(+200.1~300°C)
- 最大・最小値表示付
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...本体:45(W)×18(D)×215(H)mm、センサー:φ3.5×約140mm
- 重量...約30g

デジタル温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA728AK-1	-50~250°C	4,400円

- 分解能...0.1°C(-19.9~199.9°C)、1°C(その他)
- 精度...±1°C(-10~+100°C)、±2°C(-30~-10°C、+100~+200°C)、±3°C(+200~+250°C)
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...本体:53(W)×14(D)×28(H)mm、センサー:φ3.4×120mm、コード長:0.9m
- 重量...30g
- 吸盤付

[防水型]デジタル温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA701AP-3	-50~275°C	8,100円

- 分解能...0.1°C
- 精度...±0.5°C(-30~99.9°C)
- 電源...CR2032×2個(付属)
- サイズ...35(W)×19(D)×215(H)mm
- プローブ長...55mm
- 重量...80g
- 機能...オートホールド、アラーム
- 防水性能...IP67
- 水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付


気圧計



品番	測定範囲	税抜価格
EA742BA-3	960~1,060hPa	2,660円

- サイズ...φ100×40(D)mm
- フック内径...15mm
- プラスチック製

棒状温度計(フッ素コート)

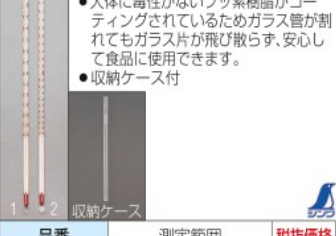

- 精度...±1°C
- サイズ...312×8×6.5mm
- 人体に毒性がないフッ素樹脂がコーティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。
- 収納ケース付

品番	測定範囲	税抜価格
EA722AD-1	-20~105°C	930円
EA722AD-2	0~200°C	930円


デジタル温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA701MC-1	0~250°C	1,800円

- 分解能...1°C
- 機能...温度設定(アラーム)、タイマー(99分59秒)
- 電源...単4電池×1本(付属)
- サイズ...本体:70(W)×60(D)×110(H)mm
- センサー...φ4×150mm(直線部)
- コード...耐熱温度:250°C、長さ:約1m
- 重量...80g(本体のみ)
- マグネット付
- 肉の調理の温度管理に最適です。

デジタル温度計

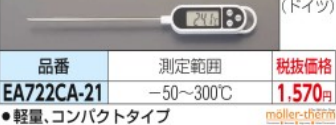

品番	測定範囲	税抜価格
EA722CA-21	-50~300°C	1,570円

- 軽量、コンパクトタイプ
- 分解能...0.1°C
- ホールド機能、オートパワーオフ
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...本体:245×25mm、センサー:140mm

防水ペン型温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA722CA-28	-50~350°C	4,950円

- 分解能...0.1°C(-9.9~199.9°C)、1°C(その他)
- 精度...±0.8%もしくは±0.8°Cのいずれか大きい方
- 機能...ホールド、オートパワーオフ
- 防水・防油...IP65準拠
- 電源...CR2032×1個(付属)
- サイズ...39.4(W)×20(D)×207(H)mm
- センサー:φ3×110mm
- 重量...50g
- 付属品...センサーキャップ

デジタルオイル温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA701AP-11	TPM:0.5~40%	66,000円
EA701AP-12	校正用基準オイル(100ml×1本)	1,800円

- 分解能...TPM:0.5%、温度:0.1°C
- 精度...TPM:±2.0%TPM、温度:1.5°C
- プローブ長...120mm
- 機能...アラーム(ディスプレイの色が変化)、ホールド機能、誤操作防止ロック
- 電源...単4電池×2本(付属)
- サイズ...170(W)×50(D)×300(H)mm
- 重量...255g
- 油の劣化度をデジタル表示
- 本体がIP65の防水仕様のため、水洗いができて衛生的
- 付属品...校正用基準オイル、専用ケース
- ★緑:利用可能、黄:しきい値付近、赤:しきい値超過


気圧計



品番	測定範囲	税抜価格
EA742BA-11	960~1,060hPa	2,150円

- 表示径...φ87mm
- 壁掛け用穴(φ6mm)
- 材質...プラスチック

水槽用温度計

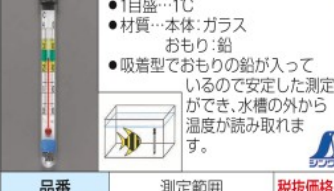

品番	測定範囲	税抜価格
EA728GK-11	0~40°C	970円

- サイズ...φ13×150mm
- 精度...±1°C
- 1目盛...1°C
- 材質...本体:ガラス、おもり:鉛
- 吸着型でおもりの鉛が入っているので安定した測定ができ、水槽の外から温度が読み取れます。

穀物温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA728GK-31	-10~50°C	5,300円

- 精度...±1°C
- 1目盛...1°C
- サイズ...φ80×500mm
- 感温部径...φ8mm
- 感温部材質...SUS304

防水ペン型温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA722CA-15A	-50~+300°C	2,980円

- 分解能...0.1°C
- 測定精度...±1°C(-10~+100°C)、±2°C(-50~-10.1°C、+100.1°C~+200°C)、±4°C(+200.1~+300°C)
- 機能...データホールド、最高最低温度表示
- 防水...IPX7準拠
- 電源...LR44 ボタン型電池×1個(付属)
- サイズ...30(W)×15.5(D)×265(H)mm、センサー:φ3.5×142mm
- 重量...38g
- 水回りでの作業に強く、水洗いも可能です。


防水ペン型温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA722CA-29A	-50~300°C	5,000円

- 分解能...0.1°C
- 精度...±1°C(-10~100.0°C)、±2°C(-50~-10.1°C、100.1~200.0°C)、±4°C(200.1~300.0°C)
- データホールド、最高最低温度表示
- 防水...IPX7
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...30(W)×15.5(D)×400(H)mm、センサー:φ3.5×275mm
- 重量...43g
- センサーキャップ付(★のように、キャップを使った熱対策もできます。)


デジタル温度計

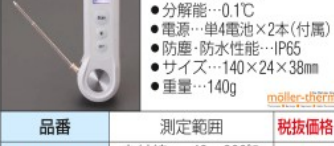

品番	測定範囲	税抜価格
EA728AC-61	赤外線: -40~280°C センサー: -40~200°C	11,300円

- 赤外線とプローブ付で、物体の表面と内部の温度測定ができます
- 分解能...0.1°C
- 電源...単4電池×2本(付属)
- 防塵・防水性能...IP65
- サイズ...140×24×38mm
- 重量...140g
- プローブは折り畳んで収納できます。


棒状温度計

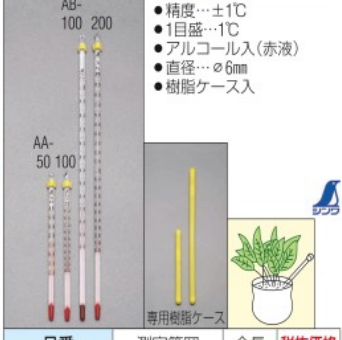

品番	測定範囲	全長	税抜価格
EA722AA-50	-20~50°C	153mm	310円
EA722AA-100	0~100°C	153mm	310円
EA722AB-100	-20~105°C	300mm	310円
EA722AB-200	0~200°C	300mm	310円

- 精度...±1°C
- 1目盛...1°C
- アルコール入(赤液)
- 直径...φ6mm
- 樹脂ケース入

[棒状温度計]金属ケース

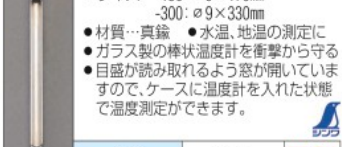

品番	仕様	税抜価格
EA722AC-150	150mm用	750円
EA722AC-300	300mm用	890円

- 対応品番...150:EA722AA-50、100-300:EA722AB-100、200-300:EA722AB-200
- サイズ...150:φ9×170mm、300:φ9×330mm
- 材質...真鍮
- 水・地温の測定に
- ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る
- 目盛が読み取れるよう窓が開いていまして、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。

デジタル温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA722CA-7A	-50~150°C	1,720円

- 分解能...0.1°C
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...表示部:33×23mm、プローブ:φ3.5×130(L)mm

デジタル温度計(マグネット付)



品番	測定範囲	税抜価格
EA728AC-12	-26~250°C	1,860円

- 温度計とタイマー、2つの機能を持っています
- 分解能...1°C
- 電源...単4電池×1本(付属)
- サイズ...65(W)×18(D)×70(H)mm
- 重量...109g
- センサーコード長...1m
- 機能...アラーム、タイマー
- 背面にスタンド、マグネット付


防水ペン型温度計



品番	測定範囲	税抜価格
EA722CA-30A	-50~300°C	3,300円

- 防水型
- 分解能...0.1°C(-9.9~199.9°C)、それ以外1°C
- 測定精度...±1°C(-10~+100°C)、±2°C(-30~-10°C、+100~+200°C)、±3°C(+200~+300°C)
- 測定値を固定表示するHOLD機能付き
- 電源...LR44×1個(付属)
- サイズ...25×25×200(H)mm
- センサー...φ3.5×120mm
- 重量...17g

デジタル温度計

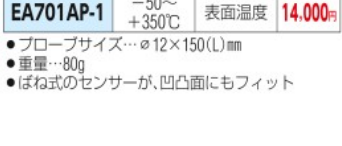

品番	測定範囲	用途	税抜価格
EA701AP-1	-50~+350°C	表面温度	14,000円

- 分解能...0.1°C
- 精度...±1°C(+1%rdg)
- 電源...単4電池×3本(付属)
- プローブサイズ...φ12×150(L)mm
- 重量...80g
- ばね式のセンサーが、凹凸面にもフィット