

ボッシュ
製品HIKOKI
製品RYOBI
京セラ
製品マキタ
製品パナソニック
製品その他
メーカー
製品ヒート
カッター、
ヒートガン温風発生機、
ラバーヒーター、
接点ヒータードリル
研削機・
アクセサリ丸鋸用
アクセサリ電動
ハンド
グラインダー

発電機

トランス

直流安定化
電源スピード
コントローラータイマー
スイッチ設置型
コード
リールポータブル型
コードリールタップ、
延長コード

BOSCH

HIKOKI

KYOCERA

RYOBI

Makita

Panasonic

その他
メーカー

[充電式] ディスクグラインダー (100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809PA-1	EZ46A1LS2F-H	樹脂ケースセット	70,800円
EA809PA-101	EZ46A1X-H	本体のみ	29,600円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	バッテリー(5.0Ah)	21,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

- バッテリー…14.4V(リチウムイオン4.2Ah)
- 充電器…AC100V ●充電時間…約54分
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…8,000rpm ●サイズ…337×98(H)mm
- 重量…2.0kg ●防じん・耐水機能…IP56
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランチ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース

[充電式] ディスクグラインダー (100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809PA-11	EZ46A1PN2G-H	樹脂ケースセット	71,800円
EA809PA-101	EZ46A1X-H	本体のみ	29,600円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	19,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

- バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)
- 充電器…AC100V ●充電時間…約55分
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…10,000rpm ●サイズ…333×98(H)mm
- 重量…1.95kg ●防じん・耐水機能…IP56
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、砥石カバー、ディスクフランチ、クランプナット、カーボンブラシ、サイドハンドル×1個、樹脂ケース

[充電式] グラインダー (100mm)



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809PA-12	EZ46A1LJ2G-H	樹脂ケースセット	76,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	19,800円
EA813PB-18B	EZ9L54	替バッテリー(3.0Ah)	24,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電器…AC100V ●充電時間…約40分
- 砥石サイズ…φ100×穴径15mm
- 回転数…10,000rpm
- サイズ…345×98(H)mm ●重量…2.5kg
- 防塵・耐水IP56
- 付属品…バッテリー×2、充電器×1、樹脂ケース

[充電式] セーバーソー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA857PA-11	EZ45A1PN2G-H	樹脂ケースセット	94,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	19,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

- バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約55分
- ストローク数…0~2,800spm
- ストローク長…28mm
- サイズ…460×194(H)mm
- 重量…3.2kg ●防じん・耐水機能…IP56
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、ブレード(木工、金属用各1枚)、樹脂ケース

[充電式] ジグソー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854PA-1	EZ45A1LJ2S-B	樹脂ケースセット	81,600円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	替バッテリー(5.0Ah)	21,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

- バッテリー…14.4V(リチウムイオン4.2Ah)
- 充電時間…約54分
- Tシャンク
- ストローク数…0~2,400spm
- ストローク長…20mm
- 傾斜切断角度…左右0~45°
- 防じん・耐水機能…IP56
- ブレーキ、LEDライト付
- サイズ…277×177(H)mm
- 重量…2.25kg
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース

[充電式] 角穴カッター



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854PB-12	EZ45A3LJ2G-B	樹脂ケースセット	88,400円
EA813PB-18B	EZ9L54	替バッテリー(5.0Ah)	24,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…実用充電:約40分
フル充電:約60分
- 能力…石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mm
スイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm
- ストローク数…6,600spm
- ストローク幅…20mm
- サイズ…226×72×351(H)mm
- 重量…2.0kg
- ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
- 本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
- 防じん・耐水機能…IP56
- 付属品…ブレード石膏用(2枚)、バッテリー×2個、充電器、ペースカバー、ダストケース、六角レンチ、樹脂ケース

[充電式] セーバーソー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA857PA-16	EZ47A1LJ2G-B	樹脂ケースセット	72,000円
EA813PB-18B	EZ9L54	替バッテリー(5.0Ah)	24,800円
EA813PB-18	EZ9L53	バッテリー(3.0Ah)	19,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

- 使いやすいさが追求された、取り回しラク・作業がスムーズなセーバーソー
- バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah)
- 充電時間…約60分
- ストローク数…0~3,200spm
- サイズ…455×141(H)mm
- 重量…2.05kg
- 充電時間…約60分 ●LEDライト、ブレーキ付
- 4ボジションの折り曲げ式で狭所の切断作業も快適
- 防じん・耐水機能…IP56
- 付属品…ブレード(木工用)×1、バッテリー×2個、充電器、六角レンチ、樹脂ケース

[充電式] バンドソー



品番	本体型番	切断能力	税抜価格
EA841XP-1	EZ45A5PN2G-B	丸パイプ:φ60.5mm 角パイプ:56×63.5mm	88,000円
EA841XH-51	DM730X12.7 X0.5X14/18-3	バンドソー替刃(3本)	5,220円
EA813PB-18B	EZ9L54	バッテリー(5.0Ah)	24,800円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.5Ah)	19,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

- 鋸刃周速…120~162m/s
- バンドソーサイズ…730×130×0.5mm/18T
- サイズ…420×240×199(H)mm
- 重量…3.85kg
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、バンドソー純正×1本
- 狭所でも作業が楽な小型バンドソー

[充電式] 丸鋸




品番	本体型番	刃径	穴径	重量	税抜価格
EA851PA-1	EZ45A2LS2F-H	135mm	20mm	2.6kg	82,200円
EA851PA-11	EZ45A2XM-H	本体のみ(バッテリー別)			36,600円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	バッテリー(5.0Ah)			21,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器			14,400円

〈切込深さ〉	
切断角度	深さ
90°	46mm

- バッテリー…14.4V(リチウムイオン4.2Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約54分 ●回転数…3,600rpm
- サイズ…336×160×228(H)mm
- ブレーキ、LEDライト付
- 防じん・耐水性能…IP56
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、鉄工用チップソー

[充電式] 全ねじカッター

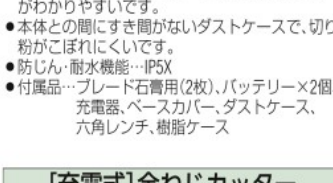

品番	本体型番	付属カッター	税抜価格
EA858A-31	EZ45A8PN2G-B	W96°	104,000円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	19,800円
EA813P-4	EZOL81	替充電器	14,400円

 18V	 Panasonic
--	--

- バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah)
- 充電時間…約55分
- 切断能力…W96° 全ねじ(軟鋼、ステンレス)
- サイズ…278×102×207(H)mm
- 重量…3.1kg(バッテリー装着時)
- 付属品…充電器、バックカバー、肩掛けベルト、切りくずキャッチャー、ガイド、W96° カッター、スケーラー、六角レンチ、樹脂ケース
- 連続作業がスピーディー、オートリセット機構搭載

[充電式] LED作業灯



品番	名称	税抜価格
EA758C-720S	セット(作業灯+7.2Vバッテリー+充電器)	27,900円
EA758C-720	作業灯本体のみ	13,900円

品番	7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah)+充電器	税抜価格
EA813P-20		14,000円
品番	7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah)	税抜価格
EA813PB-7.2B		7,600円

- 明りさ(ルーメン) 450
- 連続点灯(時間) 強:約2、中:約4、弱:約16
- バッテリー…7.2V
- 作業灯サイズ…125×49×257(H)mm
- 重量…360g(本体のみ)
- 上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。
- 吊り下げフック付 ●マグネットベース付

[充電式] LED作業灯(AC兼用/マルチ充電)



品番	仕様	税抜価格
EA758C-300	作業灯本体のみ	19,800円
EA813M-31	14.4Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah)	11,000円
EA813M-53	充電器	16,000円

明りさ(ルーメン)	連続点灯(時間)
1990	強:1.5、弱:3 (マキタ14.4V 1.5Ahバッテリー使用時)

- 持ち手部分がハンガーとなっており、φ60.5mmまでのパイプに掛けることができます。
- 電源のある場所ではAC100Vで使用し、無い場所では充電式として使用できます。
- 角度調整は前後360°可能
- 付属品…落下防止ワイヤー、カラビナフック
- バッテリーはEA813PB-18(18V 3.0Ah)(P.841)、EA813B-14F(14.4V 4.0Ah)(P.807)、EA813M-31(14.4V 1.5Ah)(P.835)、EA813M-36(14.4V 6.0Ah)(P.835)、EA813HF-15A(18V 3.0Ah)(P.823)も使用可能。

関連商品はコチラ!!

P.939~

P.937~