

フック【ビニールコーティング】

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	サイズ	線径	口幅	
EA951FZ-4	76×58	7	24	660円

- 材質…鉄(亜鉛メッキ) (3個価格)
- ビニールクッションコーティング
- 耐荷重…9kg
- 3mmの下穴をあけてハンマー等でたたいて取り付けて下さい。
- 堅木用

フック【ビニールコーティング】

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	サイズ	線径	口幅	
EA951FZ-6	203×58	7	130	570円

- 材質…鉄(亜鉛メッキ) (2個価格)
- ビニールクッションコーティング
- 耐荷重…9kg
- 4.8mmの下穴をあけてフックをねじこんで取り付けて下さい。

フック【ビニールコーティング】

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	サイズ	線径	口幅	
EA951FZ-7	101×58	7	44	365円

- 材質…鉄(亜鉛メッキ)
- ビニールクッションコーティング
- 耐荷重…6.8kg
- 3.2mmの下穴をあけてフックをねじこんで取り付けて下さい。

シングルアームウォールハンガー

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FX-2	38×401×254(H)	1,370円

- ビス付
- 材質…スチール
- 耐荷重…22.7kg
- アームはビニールクッションでコーティングしており、対象物を傷つけにくくなっています。

2段式棚受ウォールハンガー

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FX-4	38×312×427(H)	1,480円

- 耐荷重…22.7kg
- ビス付
- 材質…スチール
- アームはビニールクッションでコーティングしており、対象物を傷つけにくくなっています。
- 上部取付部…250mm、ビニールクッション幅…205mm

EA951FX-2、-4の上に棚板や長物を置かれる際は最低2個必要です。

ウォールハンガー

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FX-6	275×190×260(H)	1,110円

- 材質…スチール
- 耐荷重…18kg
- 壁面取付用ビス付

スイベルウォールハンガー

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FX-5	38×312×198(H)	1,060円

- 材質…スチール
- 耐荷重…22.7kg
- 180°回転するために、使用しない時は壁に対して平行に折り畳み可能。
- アームはビニールクッションでコーティングしており、対象物を傷つけにくくなっています。
- ビニールクッション幅…215mm
- ホース・コードの収納に最適
- ビス付

ダブルアームウォールハンガー

(アメリカ)




品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FX-3	38×229×254(H)	1,480円

- 材質…スチール
- 耐荷重…34kg
- ビニールクッション幅…150mm
- アームはビニールクッションでコーティングしており、対象物を傷つけにくくなっています。

フック【ビニールコーティング】

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	サイズ	線径	口幅	
EA951FZ-5	109×152	7	40	530円

- 材質…鉄(亜鉛メッキ) (2個価格)
- ビニールクッションコーティング
- 耐荷重…9kg
- 43mm幅以下のものに引っ掛けて使用して下さい。

ロングリーチウォールハンガー

(アメリカ)




品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FY-1	287×343×112(H)	1,700円

- 材質…スチール
- ビス付
- 耐荷重…22.7kg
- アームはビニールクッションでコーティングしており、対象物を傷つけにくくなっています。
- 自転車などの壁掛けに使用しない時は壁に対して平らに折り畳み可能。

ツールハンガー

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FY-2	91×330×112(H)	1,630円

- 材質…スチール
- 耐荷重…22.7kg
- アームはビニールクッションでコーティングしており、対象物を傷つけにくくなっています。
- スコップ・くわ・ホース・電気コードなどを引っ掛けて収納します。

ツールフック

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FX-10	75×70	1,070円

- 耐荷重…20kg
- 穴径…約φ5mm
- 材質…亜鉛メッキ

ビクターパッチン

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-13A	54 35	2,360円

- 材質…銅板(ニッケルメッキ)
- 穴径…受側:3.0mm、本体:3.0mm

パッチン

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-12A	61 24	2,230円

- 材質…銅板(ニッケルメッキ) (10個価格)
- 穴径…受側:4.1mm、本体:4.1mm

セミパッチン

(イギリス)




品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-11A	45 23	1,590円

- 材質…銅板(ニッケルメッキ) (10個価格)
- 穴径…受側:3.3mm、本体:3.2mm

パッチン【ステンレス製】

(イギリス)

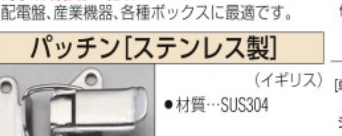


品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-10	55.7 22 3.5 (皿φ6)	920円

- 材質…SUS304
- 南京錠(別売)で施錠できます。
- 配電盤、産業機器、各種ボックスに最適です。

つる長パッチン(亜鉛メッキ)

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-55	68 23 3.4	310円
EA951BR-56	100 37 5.2	690円

- 材質…スチール(鋼板)
- 亜鉛メッキクロメート処理

パッチン【ステンレス製】

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-1A	63 23 3.4	450円

- 材質…SUS304
- 研磨仕上げ
- 耐食性に優れ、屋内外向方での使用が可能です。

パッチン【ステンレス製】

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-121	54 30 4.7	1,290円

- 材質…SUS304
- 電解研磨仕上げ
- 耐塩・耐熱・耐薬品性に優れています。

パッチン【ステンレス製】


(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-101	38 41 4	865円

- 材質…SUS304
- バレル研磨仕上げ

パッチン寸法図



パッチン【ステンレス製】

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-57	138 69 3.5	930円

- 材質…スチール(SPCC)
- 亜鉛メッキクロメート処理

パッチン【ステンレス製】

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-62	60 12 3.4	380円

- ツルが曲がっているのでコーナー部に取付が可能です。


パッチン【ステンレス製】

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-1B	77 28 3.5	920円

パッチン寸法図

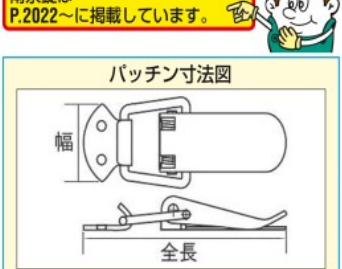

パッチン【ステンレス製】

(イギリス)




品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-6	79 28 4.1	610円

- 材質…SUS304
- 研磨仕上げ
- ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠が可能です。

(鍵穴付)パッチン【ステンレス製】

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-3A	63 23 3.4 4.4	480円

- 材質…SUS304
- 研磨仕上げ
- 鍵穴付なので南京錠などで施錠ができます。
- 耐食性に優れ、屋内外向方での使用が可能です。

パッチン用フック【ステンレス製】

(イギリス)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-106	55 24 3.5	1,030円
EA951BR-107	88 27 5.1	1,570円

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951BR-108	14 24 3.5	250円
EA951BR-109	21 27 5.1	1,080円

- 材質…SUS304
- パッチンとフックは別売です。

南京錠はP.2022~に掲載しています。

ドア用
建物補強用
家具用
手すり用
フック
パッチン、取っ手
ワイヤーロープ&金具チェーン
円仕切り用
仮設足場部材
段差プレート、グレーチング
道路標識