

### 当て布団



(1枚価格)

品番	サイズ(mm)	厚さ	税抜価格
EA911BF-1A	1000×1000	約10mm	2,530円
EA911BF-2A	1000×2000	約10mm	3,740円
EA911BF-3A	1500×2400	約10mm	4,620円
EA911BF-4A	1750×2400	約10mm	5,720円

- 材質…綿+ポリエステル混紡
- 運搬作業等の高品質保護に
- 予告なく色変更する場合がございます。

### 当て布団



(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	税抜価格
EA911BF-5	900×1800mm	約10mm	3,210円

- 材質…ポリエチレン100% (1枚価格)
- 床・壁・家具の養生に。

### 当て布団(滑り止め付)



(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	税抜価格
EA911BF-10	900×900mm	約5mm	1,430円
EA911BF-11	900×1800mm	約5mm	2,200円

- 材質…
- 表面:不織布
- 裏面(ノンスリップ部):PVC
- 裏面ノンスリップ加工
- 脚立・建具の下敷やキッチンでの保護と滑り止め

### 当て布団



(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	色	税抜価格
EA911BF-31A	1100mm×12~2.8m	約4mm	緑	7,920円
EA911BF-32A	1100mm×1.7~3.7m	約4mm	赤	10,350円
EA911BF-41A	1400mm×2.0~4m	約4mm	赤※	18,600円

- 材質…本体:ナイロン  
中ゴム:12コール(約10.5mm巾)
- 運搬作業等の高品質保護に。
- 伸縮自在のキルティング製当て布団
- 筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。
- ※メーカー事情により色が異なる場合があります。

### フェルト養生クロス



(1枚価格)

品番	幅	長さ	厚み	税抜価格
EA911BA-10	1000mm	3m	1mm	700円

- 材質…表面:再生フェルト (1枚価格)  
裏面:ポリエチレンフィルム
- 壁面、床面などのキズ汚れ防止、作業時の荷物を置く際の下敷きに。

### 当て布団

(アメリカ)



(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	税抜価格
EA911BF-61	1820×2030mm	約5mm	3,520円

- 運搬作業時の商品保護や車のトラックルームの養生に最適です
- 材質…ポリプロピレン

### 当て布団(滑り止め付)



(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	税抜価格
EA911BF-51	1000×1800mm	約10mm	6,380円
EA911BF-52	1400×1800mm	約10mm	7,480円

- 材質…表面:綿+ポリエステル混紡、裏面:ナイロン+PVC
- 建築内装工事に

### 吸着養生シート(壁面用)




(1巻入)

品番	幅	長さ	厚さ	税抜価格
EA911BA-21	900mm	1.8m	約3mm	5,320円

- 材質…表面:ポリエステル  
裏面:アクリル樹脂
- 吸着性があり、養生テープを貼る必要がなく糊残りもないので作業効率UPします。
- 吸盤が吸着する様な所であれば隅にも柔軟に吸着します。
- 適用材…鋼製壁材、人工大理石、プリント合板、タイル(クロス、壁紙、塗り壁は不可)

### 養生クロス

(アメリカ)



(1枚価格)

品番	幅	長さ	厚さ	入数(枚)	税抜価格
EA911BC-51	1.0	3.8	0.25	1	800円
EA911BC-52	1.5	2.0	0.25	1	630円
EA911BC-53	2.2	3.0	0.25	1	1,360円
EA911BC-54	3.0	3.8	0.25	1	2,150円

- 特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします
- 吸収した液体の漏れを防ぎます。
- 塗料のペイントやしょくい、染料からの保護に
- 頑丈かつ、再利用可能で滑りません。

### 養生クロス

(アメリカ)



(1枚価格)

品番	幅	長さ	厚さ	入数(巻)	税抜価格
EA911BA-65	450mm	450mm	8mm	1	3,870円

- 材質…表面:ポリプロピレン  
中層:ポリウレタン樹脂  
下層:マグネットシート
- タイル形状ですので破損や汚れによる一部交換や局所保護も対応しやすい壁面保護タイルです。
- 450mm角のタイル表面全体に磁石が付いているので、自由にカットしてもフラットな壁面への取付不良は発生しません。
- エレベーターの壁面だけでなく、工場通路などの壁面保護にも有効です。

### [マグネット式]養生クロス(壁面用)

色…グレー



(1枚価格)

品番	幅	長さ	厚さ	税抜価格
EA911BA-65	450mm	450mm	8mm	3,870円

- 材質…表面:ポリプロピレン  
中層:ポリウレタン樹脂  
下層:マグネットシート
- タイル形状ですので破損や汚れによる一部交換や局所保護も対応しやすい壁面保護タイルです。
- 450mm角のタイル表面全体に磁石が付いているので、自由にカットしてもフラットな壁面への取付不良は発生しません。
- エレベーターの壁面だけでなく、工場通路などの壁面保護にも有効です。

### 床面養生マット(四つ折り/エンボス)




(1枚価格)

品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	入数(枚)	税抜価格
EA911BA-81B	900×1800	3	5	4,560円

- 材質…表面:紙製ボード+フィルムラミネート  
裏面:発泡ポリエチレン
- 四つ折りにできるので搬入作業にも便利です。
- エンボス入りで衝撃に強く、裏面に発泡ポリエチレンが施されており、滑りにくくなっております。
- 水にも強くリフォーム工事の養生材として最適です。

### 床養生ボード



(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	入数	税抜価格
EA911BB-30A*	900×1800mm	2.5mm	5枚	24,000円

- 材質…表面:PP1.3倍発泡シート(エンボス加工)  
裏面:PE/TPRシート(EVA樹脂加工)
- 裏面はノンスリップ加工なので、養生シートを固定するテープの量を減らせます。
- 耐久性、耐衝撃性に優れています。
- 耐水性に優れ、水洗いが可能
- 帯電防止処理
- 重量物の移動に最適

### 床養生ボード




(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	入数	税抜価格
EA911BB-40*	900×1800mm	2.5mm	14	6,000円
EA911BB-50*	900×1800mm	3.0mm	16	8,000円

- 材質…ポリプロピレン (20枚価格)
- 一体中空構造成型
- 養生や壁・床の保護、また、緩衝材として
- 優れた緩衝性、保温、断熱性
- 裁断・打ち抜き等の加工が簡単
- 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。

### 床面養生マット(折りたたみ式)

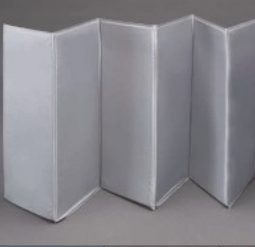

(1枚価格)

品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	税抜価格
EA911BC-20	690×1850	5	8,180円

- 折りたたみ時サイズ…690×310×40mm
- 材質…  
外側:PVCターポリンシート  
内側:発泡ウレタン
- 毛布と違い、使用時に埃がたちません。
- 丈夫で繰り返し使用できます。

### 床養生ボード



(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	税抜価格
EA911BB-71	910×1000mm	2.5mm	4,180円
EA911BB-72	910×1000mm	3.0mm	6,820円

- 材質…ポリプロピレン (10枚価格)
- 床・壁の保護・養生、輸送時の梱包材や緩衝材に

### 床養生ボード



(1枚価格)

品番	サイズ	厚さ	税抜価格
EA911BB-61	750×1500mm	3mm	4,850円

- 材質…  
表面:PP1.3倍発泡シート  
裏面:EVA1.3倍発泡シート(酢酸ビニル)
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み
- 表はエンボス加工、裏もEVAにてノンスリップ加工で折り畳み可能
- ★野線入りで折りたたみ可能。持ち運びや車載に便利です。
- ノンスリップ加工で、床に固定の養生テープが少なくて済みます。

### 床養生ボード(折りたたみ式)



(1枚価格)

品番	サイズ	厚み	税抜価格
EA911BB-61	750×1500mm	3mm	4,850円

- 材質…  
表面:PP1.3倍発泡シート  
裏面:EVA1.3倍発泡シート(酢酸ビニル)
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み
- 表はエンボス加工、裏もEVAにてノンスリップ加工で折り畳み可能
- ★野線入りで折りたたみ可能。持ち運びや車載に便利です。
- ノンスリップ加工で、床に固定の養生テープが少なくて済みます。

<https://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。

商品詳細はこちら

荷造・包装用品

(二輪) 運搬具

(四輪) 運搬具

大型コンテナ・パレット

運搬器具

昇降式作業台

キャスター

運搬車用キャスター(Blickle)

戸車

アジャスターボルト・レベルングブロック