
 


[ステンレス製] 金具付キャスター

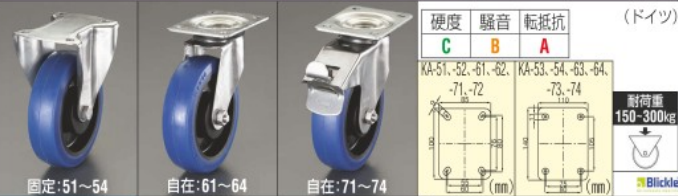


品番	仕様	サイズ(mm)		耐荷重(kg)	税抜価格
		車輪径×幅	全高		
EA986KA-51	固定	100×38	125	150	14,300円
EA986KA-52	固定	125×40	150	150	16,100円
EA986KA-53	固定	160×50	195	300	25,900円
EA986KA-54	固定	200×50	235	300	30,300円
EA986KA-61	自在ストッパー無	100×38	125	150	15,900円
EA986KA-62	自在ストッパー無	125×40	150	150	17,700円
EA986KA-63	自在ストッパー無	160×50	195	300	30,600円
EA986KA-64	自在ストッパー無	200×50	235	300	34,800円
EA986KA-71	自在後ストッパー付	100×38	125	150	19,000円
EA986KA-72	自在後ストッパー付	125×40	150	150	20,900円
EA986KA-73	自在後ストッパー付	160×50	195	300	35,500円
EA986KA-74	自在後ストッパー付	200×50	235	300	40,400円

- 温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
- ボールベアリング ●耐熱温度…-25～70℃
- 材質…金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
- 弾力のある車輪で走行音・転がりが小さいです
- リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製



[ステンレス製] 金具付キャスター

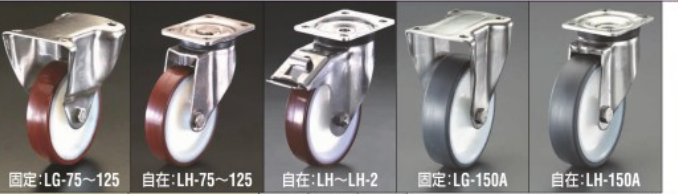


品番	仕様	サイズ(mm)		耐荷重(kg)	税抜価格
		車輪径×幅	全高		
EA986LG-75	固定	75×37	108	200	11,000円
EA986LG-100	固定	100×35	130	200	9,200円
EA986LG-125	固定	125×35	155	250	10,500円
EA986LG-150A	固定	150×45	197	500	20,800円
EA986LH-75	自在ストッパー無	75×37	108	200	20,900円
EA986LH-100	自在ストッパー無	100×35	130	300	17,700円
EA986LH-125	自在ストッパー無	125×40	155	350	18,400円
EA986LH-150A	自在ストッパー無	150×45	197	500	32,000円
EA986LH	自在後ストッパー付	75×37	108	200	27,000円
EA986LH-0	自在後ストッパー付	100×35	130	200	22,200円
EA986LH-1	自在後ストッパー付	125×40	155	250	23,000円
EA986LH-2	自在後ストッパー付	150×45	197	500	44,000円

- プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
- ブレーンベアリング(ベアリングなし)
- 耐熱温度…-25～70℃
- 材質…金具:ステンレス、車輪:サモプラスチックポリウレタン(TPU)

- 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたブレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

金具付キャスター

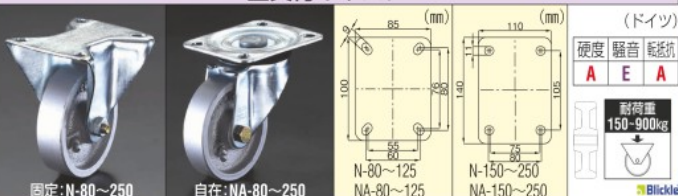

品番	仕様	サイズ(mm)		耐荷重(kg)	税抜価格
		車輪径×幅	全高		
EA986N-80	固定	80×25	102	150	3,640円
EA986N-100	固定	100×35	125	150	4,990円
EA986N-125	固定	125×35	150	150	6,070円
EA986N-150	固定	150×50	190	350	9,600円
EA986N-200	固定	200×50	235	350	12,300円
EA986N-250	固定	250×60	295	900	23,700円
EA986NA-80	自在ストッパー無	80×25	102	200	4,450円
EA986NA-100	自在ストッパー無	100×35	125	200	5,670円
EA986NA-125	自在ストッパー無	125×35	150	200	6,760円
EA986NA-150	自在ストッパー無	150×50	190	350	11,600円
EA986NA-200	自在ストッパー無	200×50	235	350	14,400円
EA986NA-250	自在ストッパー無	250×60	295	600	17,900円

- グリスニップル付車輪
- ブレーンベアリング(ベアリングなし)
- 耐熱温度…-25～120℃ ●材質…金具:スチール、車輪:鋼鉄

[ステンレス製] 金具付キャスター




品番	仕様	サイズ(mm)		耐荷重(kg)	税抜価格
		車輪径×幅	全高		
EA986LC-100A	固定	100×35	125	250	7,120円
EA986LC-125A	固定	125×40	150	250	8,140円
EA986LC-150A	固定	150×45	190	400	13,800円
EA986LC-200	固定	200×50	235	400	18,300円
EA986LD-100A	自在ストッパー無	100×35	125	150	6,650円
EA986LD-125A	自在ストッパー無	125×40	150	150	7,680円
EA986LD-150A	自在ストッパー無	150×45	190	300	14,100円
EA986LD-200	自在ストッパー無	200×50	235	300	18,200円
EA986LE-100A	自在後ストッパー付	100×35	125	150	8,510円
EA986LE-125	自在後ストッパー付	125×40	150	150	9,550円
EA986LE-150A	自在後ストッパー付	150×45	190	300	17,200円
EA986LE-200	自在後ストッパー付	200×50	235	300	22,400円

- プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
- ブレーンベアリング(ベアリングなし)
- 耐熱温度…-25～70℃
- 材質…金具:ステンレス、車輪:サモプラスチックポリウレタン(TPU)

- 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたブレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

[ステンレス製] 金具付キャスター

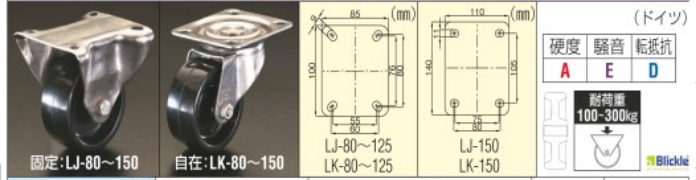

品番	仕様	サイズ(mm)		耐荷重(kg)	税抜価格
		車輪径×幅	全高		
EA986LJ-80	固定	80×32	102	100	7,240円
EA986LJ-100	固定	100×38	125	150	9,930円
EA986LJ-125	固定	125×40	150	150	12,600円
EA986LJ-150	固定	150×50	190	300	20,900円
EA986LK-80	自在ストッパー無	80×32	102	100	11,300円
EA986LK-100	自在ストッパー無	100×38	125	150	13,500円
EA986LK-125	自在ストッパー無	125×40	150	150	16,400円
EA986LK-150	自在ストッパー無	150×50	190	300	28,500円

- プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
- ブレーンベアリング(ベアリングなし) ●耐熱温度…-35～300℃
- 材質…金具:ステンレス、車輪:フェノール樹脂
- 車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます。
- 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたブレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

[ステンレス製] 金具付キャスター



品番	仕様	サイズ(mm)		耐荷重(kg)	税抜価格
		車輪径×幅	全高		
EA986LL-75	固定	75×32	100	150	4,670円
EA986LL-100	固定	100×37	125	250	5,800円
EA986LL-125	固定	125×40	150	250	6,410円
EA986LL-150	固定	150×50	190	300	11,400円
EA986LL-200	固定	200×50	235	300	14,900円
EA986LM-75	自在ストッパー無	75×32	100	150	6,770円
EA986LM-100	自在ストッパー無	100×37	125	150	7,370円
EA986LM-125	自在ストッパー無	125×40	150	150	8,130円
EA986LM-150	自在ストッパー無	150×50	190	300	16,300円
EA986LM-200	自在ストッパー無	200×50	235	300	19,600円
EA986LM-1	自在後ストッパー付	100×37	125	150	9,320円
EA986LM-2	自在後ストッパー付	125×40	150	150	10,100円
EA986LM-3	自在後ストッパー付	150×50	190	300	21,400円
EA986LM-4	自在後ストッパー付	200×50	235	300	25,400円

- プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
- ブレーンベアリング(ベアリングなし)
- 耐熱温度…-25～80℃
- 材質…金具:ステンレス、車輪:ナイロン
- 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたブレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
- 耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がるときの抵抗が少なくて済みます。