

レバーホイスト



| 品番 | 使用荷重 (t) | 揚程 (m) | 重量 (kg) | 税抜価格 |
|-----------|----------|--------|---------|---------|
| EA988AB-1 | 0.25 | 1 | 2 | 14,800円 |
| EA988AB-5 | 0.25 | 5 | 5 | 24,300円 |

- ラチェット式で、使い易く安全です。
- 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
- アルミボディで超軽量、携帯に便利です。

レバーホイスト



| 品番 | 使用荷重 (t) | 揚程 (m) | 重量 (kg) | 税抜価格 |
|--------------|----------|--------|---------|---------|
| EA988AC-1.5A | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 15,800円 |
| EA988AC-5A | 0.5 | 5 | 3.7 | 26,100円 |

- 逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

レバーホイスト



| 品番 | 使用荷重 (t) | 揚程 (m) | 重量 (kg) | 税抜価格 |
|--------------|----------|--------|---------|---------|
| EA988AG-0.25 | 0.25 | 1 | 2 | 14,900円 |
| EA988AG-0.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 17,200円 |
| EA988AG-0.7 | 0.8 | 1.5 | 6 | 26,600円 |
| EA988AG-1 | 1.0 | 1.5 | 6.5 | 29,500円 |
| EA988AG-1.5 | 1.6 | 1.5 | 10 | 34,800円 |
| EA988AG-2 | 2 | 1.5 | 14 | 47,600円 |
| EA988AG-3 | 3 | 1.5 | 20 | 58,500円 |
| EA988AG-6 | 6 | 1.5 | 30 | 74,000円 |

- インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。

レバーホイスト



| 品番 | 使用荷重 (t) | 揚程 (m) | 重量 (kg) | 税抜価格 |
|-------------|----------|--------|---------|---------|
| EA988BD-1.5 | 0.8 | 1.5 | 6 | 20,100円 |
| EA988BE-1.5 | 1 | 1.5 | 6.2 | 21,500円 |
| EA988BF-1.5 | 1.6 | 1.5 | 9.2 | 24,400円 |
| EA988BG-1.5 | 3.2 | 1.5 | 15.5 | 38,800円 |
| EA988BH-1.5 | 6.3 | 1.5 | 26.5 | 64,600円 |
| EA988BD-3 | 0.8 | 3.0 | 7 | 24,600円 |
| EA988BE-3 | 1 | 3.0 | 7.2 | 26,100円 |
| EA988BF-3 | 1.6 | 3.0 | 10.8 | 30,000円 |
| EA988BG-3 | 3.2 | 3.0 | 16.5 | 47,000円 |
| EA988BH-3 | 6.3 | 3.0 | 27.5 | 81,000円 |

- ラチェット式で、使い易く安全です。
- 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

レバーホイスト



| 品番 | 使用荷重 (t) | 揚程 (m) | 重量 (kg) | 税抜価格 |
|-----------|----------|--------|---------|--------|
| EA988CA-1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 7,900円 |

- ラチェット式で、使い易く安全です。
- 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
- アルミボディで超軽量、携帯に便利です。

レバーホイスト



| 品番 | 使用荷重 (t) | 揚程 (m) | 重量 (kg) | 税抜価格 |
|-----------|----------|--------|---------|---------|
| EA988CB-1 | 0.15 | 1 | 0.9 | 8,400円 |
| EA988CB-5 | 0.15 | 5 | 4.0 | 27,300円 |

- ラチェット式で、使い易く安全です。
- 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
- アルミボディで超軽量、携帯に便利です。

チェーン荷締機



| 品番 | 能力 | チェーン長 | 最大巻取長 | 税抜価格 |
|-----------|------|-------|-------|---------|
| EA988XA-2 | 0.5t | 1m | 1m | 10,500円 |

- 重量…3.7kg

チェーン荷締機



| 品番 | 能力 | チェーン長 | 最大巻取長 | 税抜価格 |
|-----------|----|-------|-------|---------|
| EA988XA-3 | 1t | 1m | 1m | 15,500円 |

- 重量…6kg

ワイヤー式荷締機



| 品番 | 能力 | ケーブル長 | 最大巻取長 | 税抜価格 |
|------------|------|-----------|-------|--------|
| EA988XB-5 | 0.5t | φ6mm×1.3m | 1.3m | 6,190円 |
| EA988XB-7 | 0.7t | φ6mm×1.5m | 1.5m | 6,750円 |
| EA988XB-10 | 1.0t | φ8mm×1.5m | 1.5m | 8,380円 |

- 重量…5:2.2kg、-7:2.9kg、-10:5.5kg

荷締機用ワイヤー



| 品番 | ケーブルサイズ | 税抜価格 |
|-------------|-----------|--------|
| EA988XC-1 | φ9mm×1.0m | 2,050円 |
| EA988XC-1.5 | φ9mm×1.5m | 2,260円 |
| EA988XC-2 | φ9mm×2.0m | 2,480円 |
| EA988XC-2.5 | φ9mm×2.5m | 2,690円 |
| EA988XC-3 | φ9mm×3.0m | 2,860円 |

[カム式]荷締ストラップ



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|------------|-------|----------|------|------|--------|
| EA982BA-5B | 180kg | 0.72m | 1.7m | 25mm | 2,900円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ[カモフラージュ]



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|-----------|-------|----------|------|------|------|
| EA982B-11 | 150kg | 0.23m | 1.8m | 25mm | 850円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ[OD色]



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|------------|-------|----------|------|------|------|
| EA982B-11G | 150kg | 0.22m | 1.8m | 25mm | 820円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ[OD色]



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|------------|-------|----------|------|------|--------|
| EA982B-16G | 150kg | 0.2m | 3.5m | 25mm | 1,110円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|-------------|-------|----------|------|------|------|
| EA982BA-20A | 136kg | 0.1m | 1.7m | 25mm | 860円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|------------|-------|----------|------|------|--------|
| EA982BA-6A | 363kg | 0.45m | 1.9m | 50mm | 4,400円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|------------|-------|----------|------|------|------|
| EA982BA-33 | 150kg | 0.22m | 1.8m | 25mm | 860円 |

- ベルト材質…ナイロン
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|-----------|-------|----------|------|--------|------|
| EA982BE-1 | 226kg | 1.8m | 25mm | 5,120円 | |
| EA982BE-2 | 226kg | 3.0m | 25mm | 5,800円 | |
| EA982BE-3 | 226kg | 5.7m | 25mm | 6,480円 | |

- ベルト材質…ポリエチレン
- 亜鉛バックル
- 他色の場合有り、色指定不可

[カム式]荷締ストラップ



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|-------------|-------|----------|-----|------|--------|
| EA982BA-21A | 181kg | 0.19m | 3m | 25mm | 1,580円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|-------------|-------|----------|------|------|--------|
| EA982BA-30A | 181kg | 0.19m | 4.5m | 25mm | 1,820円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式]荷締ストラップ



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 固定側 | 調整側 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|------------|------|----------|-------|------|--------|
| EA982SG-2A | 76kg | 1.06m | 3.06m | 25mm | 2,670円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

トランサムタイダウンベルト



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|------------|-------|------|------|--------|
| EA982BA-66 | 226kg | 1.2m | 44mm | 4,300円 |

- ベルト材質…ポリエステル
- ボートおよび船外機などの固定の補助に


ガンネルタイダウンベルト



| 品番 | 使用荷重 | ベルト長 | ベルト幅 | 税抜価格 |
|------------|-------|------|------|--------|
| EA982BA-65 | 226kg | 4.2m | 44mm | 2,700円 |

- ボート及び船外機等の固定に
- ベルト材質…ポリエステル
- ステンレス鋼バックル

荷締機ベルトの長さ

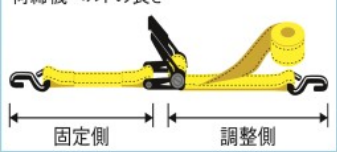

ラチェット式

- しめかた
ベルトの先端をリールの溝に通し、ある程度締まるまで引っ張ってから、反復操作して、締めつけて下さい。



- ほどきかた
ハンドルの解除レバーを引いてハンドルを引き起こせば、リールが空転してスムーズにゆるみます。