

ラチェット荷締機(自動巻取式)

(ドイツ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982AA-11	300kg	0.11m 1.8m	25mm	1,730円
EA982AA-12	300kg	0.11m 3m	25mm	1,980円

●荷締め時にベルトを自動で調整
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機(自動巻取式)

(ドイツ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982AA-13	750kg	0.2m 3m	50mm	3,460円

●荷締め時にベルトを自動で調整
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機(自動巻取式)

(ドイツ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982AA-16	300kg	0.11m 1.8m	25mm	1,730円
EA982AA-17	300kg	0.11m 3m	25mm	1,980円

●荷締め時にベルトを自動で調整
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル


ラチェット荷締機(自動巻取式)

(ドイツ)

品番	使用 荷重	固定 側	調整 側	ベルト 幅	税抜価格
EA982AA-18	750kg	0.2m	3m	50mm	3,460円

●荷締め時にベルトを自動で調整
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

EA982AA-11～18 ラチェット荷締機(自動巻取式)の特長

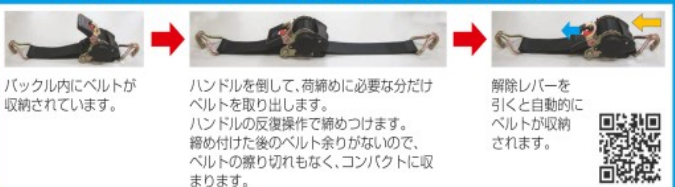

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BB-91	181kg	0.3m 1.5m	25mm	4,460円
EA982BB-92	181kg	0.3m 2.7m	25mm	4,730円
EA982BB-93	181kg	0.3m 4.6m	25mm	5,130円
EA982BB-94	181kg	0.3m 5.8m	25mm	5,400円

●ベルト材質…ナイロン
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982SD-3	254kg	1m 2m	25mm	5,590円
EA982SD-4	254kg	1m 3m	25mm	5,850円
EA982SD-5	254kg	1m 4m	25mm	6,100円
EA982SD-6	254kg	1m 5m	25mm	6,360円

●ベルト材質…ポリエステル
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BB-31	158kg	0.25m 1.3m	25mm	5,360円
EA982BB-32	158kg	0.25m 2.8m	25mm	5,780円
EA982BB-33	158kg	0.25m 5.9m	25mm	4,580円

●ベルト材質…ナイロン
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BB-36	158kg	0.25m 1.27m	25mm	4,500円
EA982BB-37	158kg	0.25m 2.82m	25mm	4,730円
EA982BB-38	158kg	0.25m 5.2m	25mm	5,350円
EA982BB-39	158kg	0.25m 7.0m	25mm	5,880円
EA982BB-40	158kg	0.25m 10.0m	25mm	6,770円

●ベルト材質…ナイロン
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機(エンドレス型)

品番	使用 荷重	ベルト長	ベルト 幅	税抜価格
EA982SE-3	509kg	3m	25mm	5,180円
EA982SE-4	509kg	4m	25mm	5,440円
EA982SE-5	509kg	5m	25mm	5,690円
EA982SE-6	509kg	6m	25mm	5,950円
EA982SE-7	509kg	7m	25mm	6,200円

●ベルト材質…ポリエステル
●ステンレスバックル

[ステンレス金具付]ラチェット荷締機

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982SF-3	254kg	1m 2m	25mm	7,430円
EA982SF-4	254kg	1m 3m	25mm	7,690円
EA982SF-5	254kg	1m 4m	25mm	7,950円
EA982SF-6	254kg	1m 5m	25mm	8,200円

●ベルト材質…ポリエステル
●ステンレスバックル

ラチェット荷締機

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982AB-3	250kg	1m 3m	25mm	3,900円
EA982AB-4	250kg	1m 4m	25mm	4,150円
EA982AB-5	250kg	1m 5m	25mm	4,410円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機[OD色]

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BA-101	230kg	1m 5m	25mm	1,490円

●力かけやすいバックル
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982SH-3	254kg	0.5m 2.5m	25mm	3,740円
EA982SH-4	254kg	0.5m 3.5m	25mm	4,000円
EA982SH-5	254kg	0.5m 4.5m	25mm	4,260円
EA982SH-6	254kg	0.5m 5.5m	25mm	4,510円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル(クロムメッキ)
●両端アイ型

ラチェット荷締機

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BA-8B	226kg	0.8m 1.6m	25mm	3,970円

●ベルト材質…ポリエステル (2本価格)
●スチールバックル

ラチェット荷締機

(アメリカ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BB-28	272kg	0.2m 4.7m	25mm	1,880円

●力かけやすいハンドル形状です
●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機[OD色]

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982B-4	330kg	0.35m 4.7m	25mm	1,880円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982RC-3	200kg	1m 3m	25mm	3,860円
EA982RC-4	200kg	1m 4m	25mm	4,120円
EA982RC-5	200kg	1m 5m	25mm	4,380円
EA982RC-6	200kg	1m 6m	25mm	4,640円
EA982RC-7	200kg	1m 7m	25mm	4,920円

●ベルト材質…超強力ポリエステル繊維
●スチールバックル

ラチェット荷締機

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982SA-13	254kg	1m 2m	25mm	3,740円
EA982SA-14.5	254kg	0.5m 4m	25mm	4,000円
EA982SA-15	254kg	1m 4m	25mm	4,260円
EA982SA-16	254kg	1m 5m	25mm	4,510円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル

ラチェット荷締機[カモフラージュ]

(アメリカ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BA-10B	180kg (本あたり)	0.17m 2.4m	25mm	5,690円

●ベルト材質…ポリエステル (4本価格)
●スチールバックル

ラチェット荷締機[カモフラージュ]

(アメリカ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BA-11B	227kg (本あたり)	0.19m 3.6m	25mm	4,530円

●ベルト材質…ポリエステル (2本価格)
●スチールバックル

ラチェット荷締機[カモフラージュ]

(アメリカ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982BC-5A	450kg	0.42m 4.6m	31.7mm	6,750円

●ベルト材質…ポリエステル (2本価格)
●スチールバックル

ラチェット荷締機

(ドイツ)

品番	使用 荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト 幅	税抜価格
EA982CA-6B	330kg	0.55m 5.5m	25mm	5,200円

●ベルト材質…ポリエステル
●スチールバックル



サンプル

QRコードをお持ちの携帯端末で読み込むことで動画をご覧いただけます。

(※端末によっては読み込みができない場合があります)

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧いただけます。

<https://www.esco-net.com>