

[ステンレス製]沈みシャックル



●材質…ステンレス(SUS304)

品番	使用荷重	サイズ(mm)			税抜価格
		D	B	L	
EA638FB-54	50kg	4	8	16	380円
EA638FB-55	90kg	5	10	20	450円
EA638FB-56	170kg	6	12	24	475円
EA638FB-57	200kg	7	14	28	605円
EA638FB-58	250kg	8	16	32	665円
EA638FB-59	300kg	9	18	36	730円
EA638FB-60	350kg	10	20	40	1,030円
EA638FB-62	420kg	12	24	48	1,260円
EA638FB-63	500kg	13	26	52	1,760円
EA638FB-66	800kg	16	32	64	3,470円
EA638FB-69	1000kg	19	38	76	5,110円
EA638FB-72	1500kg	22	44	88	7,710円
EA638FB-75	2000kg	25	50	100	11,400円


[ステンレス製]角頭シャックル



●材質…ステンレス(SUS304)

品番	使用荷重	サイズ(mm)			税抜価格
		D	B	L	
EA638KJ-4	50kg	4	8	16	360円
EA638KJ-5	90kg	5	10	20	425円
EA638KJ-6	170kg	6	12	24	450円
EA638KJ-7	200kg	7	14	28	560円
EA638KJ-8	250kg	8	17	32	630円
EA638KJ-9	300kg	9	18	36	680円
EA638KJ-10	350kg	10	20	40	935円
EA638KJ-12	420kg	12	24	48	1,170円
EA638KJ-13	500kg	13	26	52	1,670円
EA638KJ-16	800kg	16	32	64	3,230円
EA638KJ-19	1t	19	38	76	5,100円


[ステンレス製]ロングシャックル

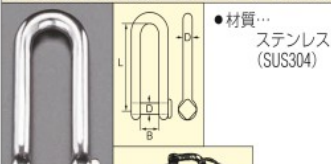

●材質…ステンレス(SUS304)

品番	使用荷重(kg)	サイズ(mm)			税抜価格
		D	B	L	
EA638FB-4	50	4	8	32	560円
EA638FB-5	90	5	10	40	640円
EA638FB-6	170	6	12	48	705円
EA638FB-8	250	8	16	62	900円

[ステンレス製]シャックル

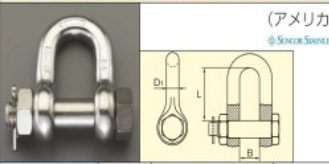


(アメリカ) ●SENER SEASIDES

品番	使用荷重	サイズ(mm)			税抜価格
		D1	B	L	
EA638F-71	450kg	6.4	11.7	22.1	3,360円
EA638F-72	585kg	7.9	13.2	25.9	4,550円
EA638F-73	675kg	9.5	16.5	31.5	5,640円
EA638F-74	900kg	11.1	19.1	36.3	6,750円
EA638F-75	1.35t	12.7	20.1	40.1	9,360円
EA638F-76	1.8t	15.9	26.7	49.3	11,000円
EA638F-77	2.7t	19.1	30.5	61	18,300円
EA638F-78	3.6t	22.2	36.8	73.2	26,700円
EA638F-79	4.5t	25.4	42.4	81.3	40,200円

●ステンレスで錆に強く使用場所を選びません
●材質…ステンレス(SUS316)

[ステンレス製]ボウシャックル

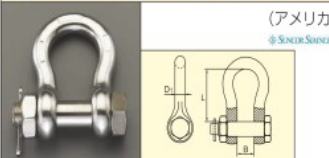


(アメリカ) ●SENER SEASIDES

品番	使用荷重	サイズ(mm)			税抜価格
		D1	B	L	
EA638F-81	450kg	6.4	11.9	28.2	3,760円
EA638F-82	585kg	7.9	13.5	30.5	3,780円
EA638F-83	675kg	9.5	16.8	35.8	4,460円
EA638F-84	900kg	11.1	18.3	45	5,560円
EA638F-85	1.35t	12.7	20.8	46.5	5,940円
EA638F-86	1.8t	15.9	25.9	61.2	11,800円
EA638F-87	2.7t	19.1	31.8	72.1	14,800円
EA638F-88	3.6t	22.2	37.6	83.8	25,500円
EA638F-89	4.5t	25.4	43.2	96.5	23,400円
EA638F-90	6.3t	31.8	51.6	119.1	67,700円

●ステンレスで錆に強く使用場所を選びません
●材質…ステンレス(SUS316)


[ステンレス製]ロングシャックル

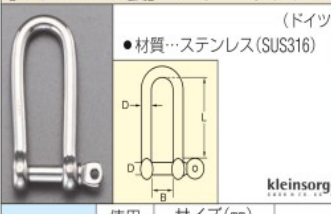

(ドイツ) ●材質…ステンレス(SUS316) kleinsorge

品番	使用荷重	サイズ(mm)			税抜価格
		D	B	L	
EA638GJ-51	160kg	4	8	30	265円
EA638GJ-52	250kg	4.8	10	37	300円
EA638GJ-53	375kg	5.6	12	45	370円
EA638GJ-54	625kg	7.6	16	60	715円
EA638GJ-55	1t	9.7	20	75	1,190円
EA638GJ-56	1.5t	11.8	25	90	1,930円

[ステンレス製]コネクティングリング

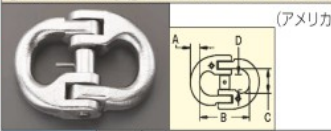

(アメリカ)


品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		A	B	C	D	
EA638GR-1	0.4	8	36	14	12	2,500円
EA638GR-2	0.9	9	37	20	17	3,170円
EA638GR-3	1.2	11	55	19	17	3,920円
EA638GR-4	1.9	13	71	30	26	6,600円
EA638GR-5	3.3	17	88	34	29	10,100円
EA638GR-6	4.9	22	102	44	39	17,400円

替ローリングピンセット

EA638GR-11	EA638GR-1用	240円
EA638GR-12	EA638GR-2用	290円
EA638GR-13	EA638GR-3用	375円
EA638GR-14	EA638GR-4用	525円
EA638GR-15	EA638GR-5用	930円
EA638GR-16	EA638GR-6用	1,540円

●マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
●材質…鍛造ステンレス(SUS316)

コネクティングリング

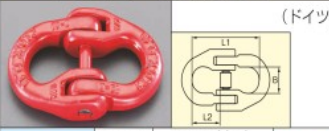


(ドイツ) kleinsorge

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)			税抜価格
		L1	L2	B	
EA638N-1	1.0	43	18	16	1,320円
EA638N-3	2.0	70	26	22.5	1,520円
EA638N-4	3.0	77	32	25	1,820円
EA638N-5	5.3	85	35	30	2,930円
EA638N-6	8.0	103	43	36	4,820円
EA638N-7	12.0	116	48	44	10,000円
EA638N-8	15.0	133	51	49	11,000円

●材質…スチール

安全金具付Cカン

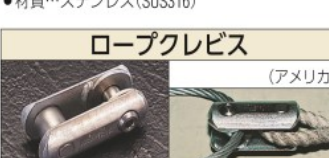

品番	使用荷重	口幅	全長	税抜価格
EA987FG-0.5	0.5t	16mm	100mm	1,760円
EA987FG-1	1.0t	20mm	115mm	2,100円
EA987FG-2	2.0t	24mm	135mm	3,080円

●材質…鉄 ●鍛造製 HHH

溶接用フック




品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		B	E	F	W	
EA987GK-31	1.12	25	78	98	23.5	3,360円
EA987GK-32	2	34	92	114	30	4,220円
EA987GK-33	3	36	106	129	33.2	4,730円
EA987GK-34	5	43.5	133	171	39	7,000円
EA987GK-35	8	51	136	177	35	8,740円
EA987GK-36	10	53	169	223	50.5	15,900円

替ラッチキット

EA987GK-41	EA987GK-31用	870円
EA987GK-42	EA987GK-32用	1,110円
EA987GK-43	EA987GK-33用	1,500円
EA987GK-44	EA987GK-34用	3,360円
EA987GK-45	EA987GK-35用	4,150円
EA987GK-46	EA987GK-36用	4,970円

●とても頑丈なつくりになっています ●材質…高張力合金鋼 kleinsorge

 固定式フック



●材質…スチール (ドイツ) HHH

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		B	E	F	W	
EA987FC-101	1	70	86	140	22	5,980円
EA987FC-102	1	90	86	100	22	5,980円
EA987FC-103		替ラッチキット				860円

ウォール金具(溶接タイプ)



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)		使用荷重(kg)	税抜価格
	線径	プレート		
EA638BT-17	12	38×49	1814	1,610円
EA638BT-18	17	44×64	2268	2,020円
EA638BT-19	19.5	51×64	3024	2,460円

●材質…スチール

溶接型吊環



(ドイツ)

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		B	C	D	T	
EA987GB-4	5.3	100	50	22	60	3,600円
EA987GB-6	15.0	180	100	30	120	13,400円

●スチール製

溶接型吊環



(ドイツ) RUD

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		A	B	D	T	
EA987GS-1	4	62	16	48	65	5,400円

●材質…ニッケルクロムモリブデン鋼 ●ピンクパウダー塗装はされていません。

▲吊環の使用上の注意
※使用に際しては使用荷重を超えないで下さい。
※安全規則に従って使用して下さい。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認して下さい。破損がある場合は使用しないで下さい。

溶接型吊環



(ドイツ) kleinsorge

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		B	C	D	T	
EA987GK-21A	1.12	67	37	13	41	1,410円
EA987GK-22A	2	70	40	14	49	1,660円
EA987GK-23A	3.15	79	43	17	49	2,080円
EA987GK-24A	5.3	99	51	22	57	3,780円
EA987GK-26	15	165	97	34	120	13,700円

●熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。 ●材質…スチール

回転アイナット




(ドイツ) RUD

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)		ねじ径	税抜価格
		内径	線径		
EA987GL-21	0.4	25	8	M10	9,150円
EA987GL-22	0.75	30	10	M12	10,900円
EA987GL-23	1.5	35	14	M16	12,800円
EA987GL-24	2.3	40	16	M20	17,600円
EA987GL-25	3.2	48	19	M24	22,900円
EA987GL-26	4.5	60	24	M30	35,300円

●材質…ニッケルクロムモリブデン鋼 ●温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

[ステンレス製]溶接型吊環

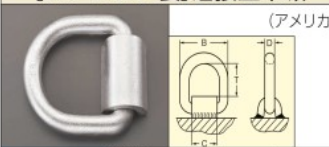

(アメリカ) ●SENER SEASIDES

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		B	C	D	T	
EA638BT-41	1.36	86	50	13	54	4,430円
EA638BT-42	2.04	107	65	16	65	8,880円
EA638BT-43	2.94	114	65	19	66	10,400円
EA638BT-44	3.85	126	65	25	64	18,300円

●鍛造ステンレス製で頑丈です ●材質…鍛造ステンレス(SUS316)

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。