

作業台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903BM-2	0.6	2	9.7	46,000円
EA903BM-3	0.9	3	14.4	66,000円
EA903BM-4A	1.2	4	19.8	115,000円
EA903BM-5A*	1.5	5	29.0	157,000円

品番	天板サイズ (mm)	設置寸法 (W) × (D) mm
EA903BM-2	600 × 400	615 × 615
EA903BM-3	600 × 400	615 × 815
EA903BM-4A	800 × 400	815 × 1015
EA903BM-5A	1000 × 400	1015 × 1215

- お客様組立品
- アルミ合金製
- 編板天板

片手すり



品番	適用作業台	税抜価格
EA903BM-32	EA903BM-3	30,300円
EA903BM-33	EA903BM-4A, BR-4	37,700円
EA903BM-34	EA903BM-5A	42,600円

● 作業台は別売です。
● アルミ合金製
● 左右共通
● 手すりは高さ900mmと1100mmのどちらでも使える兼用タイプです。

正面付片手すり



品番	適用作業台	税抜価格
EA903BM-52	EA903BM-3	44,600円
EA903BM-53	EA903BM-4A	51,600円
EA903BM-54*	EA903BM-5A	54,500円

● 作業台は別売です。
● アルミ合金製
● 左右共通
● 側面手すりは高さ900mmと1100mmのどちらでも使える兼用タイプです。

手すりフルセット



品番	適用作業台	税抜価格
EA903BM-72	EA903BM-3	64,700円
EA903BM-73	EA903BM-4A	81,000円
EA903BM-74	EA903BM-5A	92,900円

● 作業台は別売です。
● アルミ合金製
● 手すりの高さは900mmと1100mmのどちらでも使える兼用タイプです。

はしご

はしご

兼用脚立

[ステンレス製]作業台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903PA-21	0.3	1	7.3	87,600円
EA903PA-22	0.6	2	13.2	133,000円
EA903PA-23	0.9	3	17.7	169,000円

品番	天板サイズ (mm)	設置寸法 (mm)
EA903PA-21	600 × 400	620 × 426
EA903PA-22	600 × 400	620 × 629
EA903PA-23	600 × 400	620 × 832

- 材質…ステンレス (SUS304)
- 踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。

踏台

脚立

作業台

足場台

作業台




品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903BP-23	0.5	1	6.5	28,800円
EA903BP-25	0.5	1	11.6	52,300円

品番	天板サイズ (mm)	設置寸法 (mm)
EA903BP-23	600 × 400	615 × 415
EA903BP-25	1000 × 600	1015 × 615

- アルミ合金製
- 編板天板

作業台

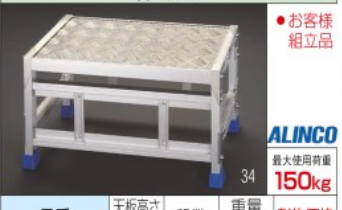

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903BP-31	0.25	1	4.0	22,300円
EA903BP-32	0.25	1	5.1	25,600円
EA903BP-33	0.25	1	5.3	25,300円
EA903BP-34	0.25	1	5.9	24,300円
EA903BP-35	0.25	1	7.6	27,000円
EA903BP-39	0.25	1	11	49,500円

品番	天板サイズ (mm)	設置寸法 (mm)
EA903BP-31	300 × 400	315 × 415
EA903BP-32	300 × 600	315 × 615
EA903BP-33	500 × 400	515 × 415
EA903BP-34	600 × 400	615 × 415
EA903BP-35	600 × 600	615 × 615
EA903BP-39	1000 × 600	1015 × 615

- アルミ合金製
- 編板天板

作業台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903BP-41	0.3	1	4.1	23,100円
EA903BP-42	0.3	1	5.2	26,800円
EA903BP-43	0.3	1	5.4	26,400円
EA903BP-44	0.3	1	6.0kg	25,200円
EA903BP-45	0.3	1	7.7	28,700円
EA903BP-48	0.3	1	8.5	44,000円
EA903BP-49	0.3	1	11.1	50,400円

品番	天板サイズ (mm)	設置寸法 (mm)
EA903BP-41	300 × 400	315 × 415
EA903BP-42	300 × 600	315 × 615
EA903BP-43	500 × 400	515 × 415
EA903BP-44	600 × 400	615 × 415
EA903BP-45	600 × 600	615 × 615
EA903BP-48	1000 × 400	1015 × 415
EA903BP-49	1000 × 600	1015 × 615

- アルミ合金製
- 編板天板

作業台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903BR-111	0.75	3	12.5	70,200円
EA903BR-121	1.0	4	16.6	97,200円
EA903BR-122	1.2	4	17.4	129,000円

品番	天板サイズ (mm)	設置寸法 (W) × (D) mm
EA903BR-111	600 × 400	615 × 815
EA903BR-121	600 × 400	615 × 1015
EA903BR-122	600 × 400	615 × 1015

- アルミ合金製
- 編板天板

作業台



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903BR-101	0.5	2	7.8	58,100円
EA903BR-102	0.5	2	8.6	48,600円
EA903BR-105	0.6	2	8.1	61,300円
EA903BR-106	0.6	2	9.0	50,900円

品番	天板サイズ (mm)	設置寸法 (W) × (D) mm
EA903BR-101	500 × 400	515 × 615
EA903BR-102	600 × 400	615 × 615
EA903BR-105	500 × 400	515 × 615
EA903BR-106	600 × 400	615 × 615

- お客様組立品
- アルミ合金製
- 編板天板


簡易アウトリガー



品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903BL-24	0.5	2	9.0	11,200円

- 適合品番… EA903BR-101～122, EA903BP-23～25, EA903DH-32～33 (P.1703), EA905DJ-0.5～3～4 (P.1702)
- 脚立、作業台に取付で安定感が増します。
- 使用しないときには収納できます。

キャスター

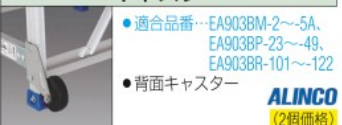

品番	税抜価格
EA903BL-20A	7,930円

- 適合品番… EA903BM-2～5A, EA903BP-23～49, EA903BR-101～122
- 背面キャスター

スプリングキャスター



品番	税抜価格
EA903BL-21	19,600円

- 適合品番… EA903BR-101～106, EA903BM-2

アジャスター



品番	税抜価格
EA903BL-22	17,300円

- 適合品番… EA903BM-2～5A, EA903BP-23～49, EA903BR-101～122
- 調整可能高さ… ～45mm

アンカー取付け金具



品番	税抜価格
EA903BL-23	4,000円

- アンカー用穴サイズ…φ12mm
- アンカーボルトは付属していません。

踏ざん幅木



品番	税抜価格
EA903BL-26	4,140円

- 適合品番… EA903BM-2, -3, EA903BR-102, -106, -111～122用
- 物の落下、本体側への踏み外しを防止します。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。