


ノンスリップマット用角ふち・中ふち

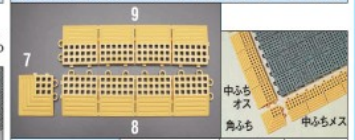


品番	仕様	サイズ (mm)	税抜価格
EA997RJ-7	角ふち	75×75	190円
EA997RJ-8	中ふち(メス)	75×300	480円
EA997RJ-9	中ふち(オス)	75×300	480円

●材質…
軟質塩化ビニール
●厚み…13.5mm
●EA997RJ-5用

(1個価格)



[連結式]土砂落としマット

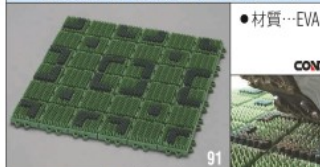

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-91	450×450	22	5,680円

●材質…EVA
CONDOR

中ふち

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	接続	税抜価格
EA997RX-92	75×450	18	オス	950円
EA997RX-93	75×450	18	メス	950円

コーナーふち

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-94	75×75	18	120円

●ベース芝毛とブラシの2段階ブラッシングで泥・砂利をしっかりと落とします。


[連結式]ゴムマット



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RM-10	495×745	23	7,000円

●材質…ゴム
ジョイント(1個)
品番 EA997RM-1 税抜価格 800円

[連結式]すべり止めゴムマット

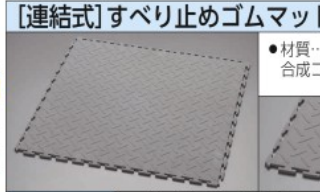


品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997TC-5	523×523	5	2,860円

●材質…合成ゴム

●耐摩耗性と耐候性に優れています。
●作業現場などのスリップ防止に最適です。


[連結式]ノンスリップマット

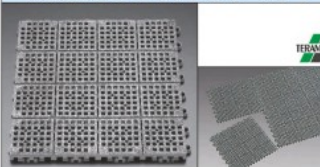

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RJ-5	300×300	15	1,610円

●材質…ポリ塩化ビニール、エポキシ、セラクロンB
●表面の特殊加工により油や水がついてもノンスリップ効果を損ないません。
●製品重量の約40%に再生素材を使用した環境配慮商品。
●別売のふち(EA997RJ-7~9)を取付けて、つまずき防止と足元注意を促し、安全性を更に高められます。


連結マット

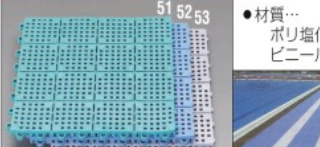

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RJ-51	300×300	13.5	グリーン	1,140円
EA997RJ-52	300×300	13.5	ブルー	1,140円
EA997RJ-53	300×300	13.5	グレー	1,140円

●材質…ポリ塩化ビニール
●水気が多い所に最適です。
●プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに。

連結マット

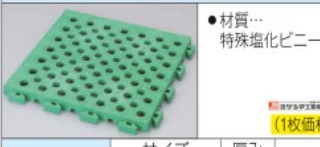


品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RV-1	250×250	15	1,300円

●材質…特殊塩化ビニール
中ふち(1個)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	接続	税抜価格
EA997RV-11	70×250	15	メス	540円
EA997RV-12	70×250	15	オス	540円

●汚れが目立ちにくいすのこ形状で寸法安定性が抜群です。
●工場・通路やプールサイドなどに。
●足の感触が良く、滑りにくいすのこ形状です。


連結マット

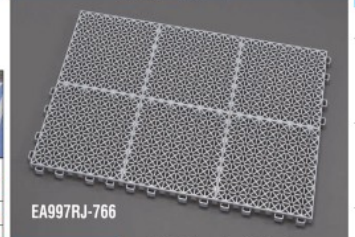

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RJ-766	600×900	24	3,560円
EA997RJ-768	600×1200	24	4,750円

●お客様組立品 ●材質…ポリエチレン
●通気性が良く、倉庫や物置などに最適
●連結式


連結マット

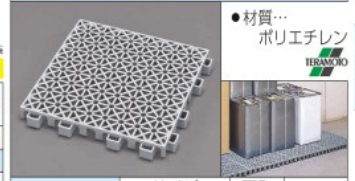

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RJ-76	300×300	24	600円

●材質…ポリエチレン
●耐久性と耐荷重性に優れた屋内外対応タイプ

連結マット

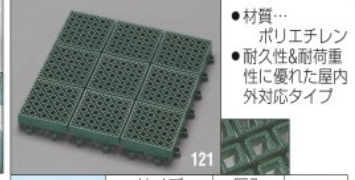

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-121	300×300	25	570円

中ふち

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	接続	税抜価格
EA997RX-122	75×150	25	オス	170円
EA997RX-123	75×150	25	メス	170円


●材質…ポリエチレン
●耐久性と耐荷重性に優れた屋内外対応タイプ

コーナーふち

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-124	75×75	25	120円

●ブロック内でコマを分割した造りで、荷重を分散し変形を防ぎます。


[連結式]土砂落としマット

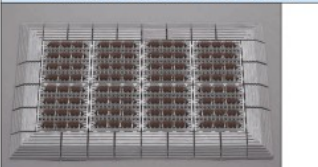

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-306	450×750	25	8,820円

●お客様組立品
●材質…ベース部:特殊ポリエチレン
ブラシ部:ナイロン
●室内、室外、風除室などに ●連結式

[連結式]土砂落としマット

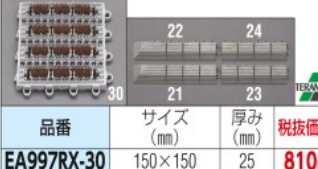

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-30	150×150	25	810円

角ふち


品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	接続	税抜価格
EA997RX-21	75×375	17	オス	420円
EA997RX-22	75×375	17	メス	420円

中ふち

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-23	75×300	17	370円
EA997RX-24	75×300	17	370円

●材質…(1枚価格)
ベース部:特殊ポリエチレン
ブラシ部:ナイロン
●極大ブラシで靴底の土砂をしっかりと落とします。
●室内、室外、風除室などに

連結マット(木目)

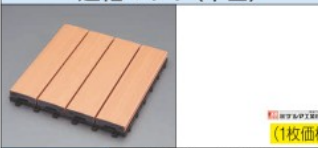

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RV-21	300×300	27	2,160円

●材質…上板表面被膜:SAS(木粉5%)
上板内部:HIPS(ハイインパクトポリスチロール)
ベース:再生ポリエチレン100%
●屋内・屋外使用可能
●ジョイント式
●木目調で水はけ効果の高いスノコマット


[OD色・連結式]樹脂製敷板(ロードマット)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RZ-50	500×500	45	15,900円

●連結式
●材質…ポリプロピレン
●耐荷重…6t/0.25㎡


[OD色・連結式]樹脂製敷板

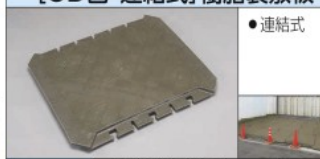

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RZ-60	894×750	40	OD色	5,940円

●材質…ポリエチレン
●耐荷重…3t/1枚
★敷板同士が押さえ合う為、強風によるめくり上がりを防止します

[連結式]樹脂製敷板

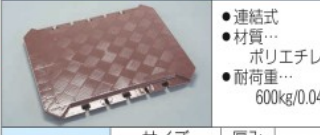

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RZ-80	750×900	43	5,940円

●連結式
●材質…ポリエチレン
●耐荷重…600kg/0.04㎡



https://www.esco-net.com

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。