
 


吸油マット

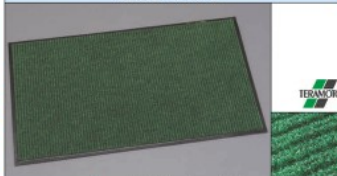


品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA929DL-31	450×750	8 (パイル:6)	3,370円
EA929DL-32	600×900	8 (パイル:6)	4,560円

●材質…  
 表面:ポリプロピレン100% (原着ポリプロピレン)  
 裏面:軟質塩化ビニール  
 ●吸油性に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。




吸油フロアシート

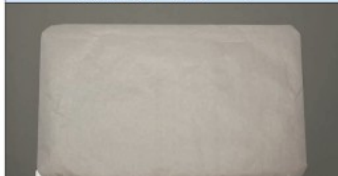


品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA929DL-36	600×900	0.5	1,500円

 ●材質…パイル、合成樹脂フィルム、アクリル系粘着剤、ポリエチレン  
 ●抜群の吸油速度で油污を除去  
 ●1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油  
 ●効果の持続は1~2週間。使用後は簡単に貼り換えが可能  
 ●飲食店やスーパーマーケットにおける厨房床からの油污れ拡散対策に!




ノンスリップマット(耐油)

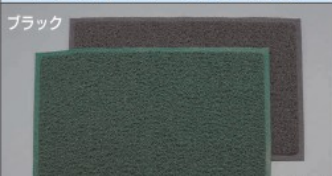

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RG-121	600×900	約14	グリーン	22,800円
EA997RG-122	600×900	約14	ブラック	22,800円

 ●材質…塩化ビニール (1枚価格)  
 ●マット表面の硬質チップにより、水や油による靴底の滑りを防止します。  
 ●水や油などが溜まらないコイル状構造でクッション性や通水性に優れます。



吸水マット



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-171	600×900	27	8,840円

●材質…  
 パイル(毛足)部:ポリエステル  
 裏地:TPEラミネート  
 ●マイクロファイバーのパイルで抜群の吸水力&速乾性  
 ●シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールーム等に。




吸水マット



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-176A	360×500	32	1,630円
EA997RX-177A	450×600	32	2,180円
EA997RX-178A	500×800	32	2,730円

●材質…ポリエステル100%  
 ●太×細モールドが指の間もしっかり吸水!  
 ●吸収と同時に蒸発を始める超速乾性

強粘着マットシート

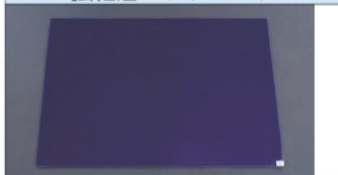


マットシート			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RE-11	600×900	3.5 (60枚層)	15,700円
EA997RE-12	600×1200	3.5 (60枚層)	17,600円

フレーム			
品番	サイズ (mm)	税抜価格	
EA997RE-11B	720×1020×5(t)	8,690円	
EA997RE-12B	720×1320×5(t)	10,800円	

●材質…ポリエチレンフィルム  
 ●カラー…ブルー  
 ●汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。  
 ●精密工場、クリーンルームなど、工場用



強粘着マットシート(帯電防止タイプ)

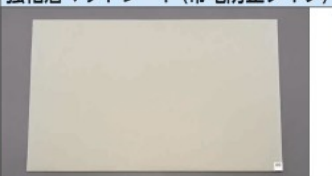

マットシート			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RE-13	600×900	3.5 (60枚層)	17,600円
EA997RE-14	600×1200	3.5 (60枚層)	23,600円

フレーム			
品番	サイズ (mm)	税抜価格	
EA997RE-11B	720×1020×5(t)	8,690円	
EA997RE-12B	720×1320×5(t)	10,800円	

●材質…ポリエチレンフィルム  
 ●カラー…クリア  
 ●汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。  
 ●半導体、精密機器、食品などの工場や病院の検査室などに




粘着足ふきマット用フレーム



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RE-11B	720×1020	5	8,690円
EA997RE-12B	720×1320	5	10,800円

●材質…SBRゴム  
 ●カラー…グリーン  
 ●EA997RE-11~16と組み合わせで使用下さい。

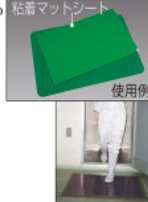

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



中粘着マットシート



マットシート			
品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RE-15	600×900	3.5 (60枚層)	15,700円
EA997RE-16	600×1200	3.5 (60枚層)	17,600円

フレーム			
品番	サイズ (mm)	税抜価格	
EA997RE-11B	720×1020×5(t)	8,690円	
EA997RE-12B	720×1320×5(t)	10,800円	

●材質…ポリエチレンフィルム  
 ●カラー…グリーン  
 ●汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。  
 ●病院、オフィス玄関など一般用



粘着足ふきマット



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RE-21A	600×900	1.0 (30枚層)	18,700円

●材質…ポリエチレンフィルム (10組価格)  
 ●カラー…ブルー  
 ●ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。  
 ●通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。



フロアカーペット



品番	サイズ	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RC-31	910mm×25m	3.3	レッド	31,400円
EA997RC-32	910mm×25m	3.3	ライトグレー	31,400円
EA997RC-33	910mm×25m	3.3	ダークグレー	31,400円

●材質…ポリプロピレン100% (裏加工:難燃ラテックスコーティング)  
 ●ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに  
 ●多目的に使用可能なパンチカーペットです。



フロアシート



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RD-22	1370	10	0.35	19,100円

●材質…PVC+防災加工  
 ●工場などの屋外通路や体育館・イベント会場の保護に

フロアマット




品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RG-101	450×750	9.2 (パイル:7.2)	グリーン	2,880円
EA997RG-102	450×750	9.2 (パイル:7.2)	グレー	2,880円
EA997RG-106	600×900	9.2 (パイル:7.2)	グリーン	4,820円
EA997RG-107	600×900	9.2 (パイル:7.2)	グレー	4,820円

●材質…表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール (1枚価格)

粘着マットシート(EA997RE-11~16)共通仕様

●EA997RE-11~16のマットシートとフレームを合わせてお使い下さい。  
 ●表面の特殊な粘着材で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。  
 ●汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。

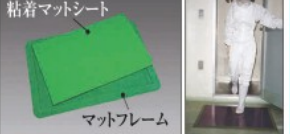

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。