


エコ・レインマット

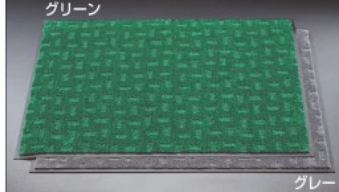

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RH-61	600×900	10.1 (パイル: 8.5)	グリーン	7,850円
EA997RH-62	900×1500	10.1 (パイル: 8.5)	グリーン	16,300円
EA997RH-71	600×900	10.1 (パイル: 8.5)	グレー	7,850円
EA997RH-72	900×1500	10.1 (パイル: 8.5)	グレー	16,300円

●吸水マット(速吸水性) (1枚価格)
 ●材質…表面: ポリエステル
 裏面: 軟質塩化ビニール
 ●速吸水性で靴底の水分を素早く吸い取り雨の日のフロアをきれいに保ちます。

玄関マット




品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RH-81	450×750	8	グリーン	3,860円
EA997RH-82	600×900	8	グリーン	5,940円
EA997RH-83	750×900	8	グリーン	7,720円
EA997RH-84	900×1200	8	グリーン	11,000円
EA997RH-85	900×1500	8	グリーン	14,300円
EA997RH-86	900×1800	8	グリーン	16,600円

●材質…表面: ナイロン100%、裏面: 軟質塩化ビニール
 ●室内通路等に
 ●裏面は水分を通しません。




玄関マット

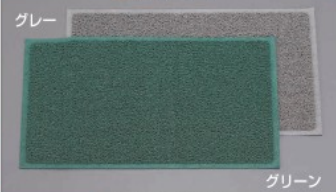

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RH-121	450×750	約10	グリーン	4,490円
EA997RH-122	600×900	約10	グリーン	6,150円
EA997RH-123	900×1500	約10	グリーン	15,100円
EA997RH-126	450×750	約10	グレー	4,490円
EA997RH-127	600×900	約10	グレー	6,150円
EA997RH-128	900×1500	約10	グレー	15,100円

●材質…塩化ビニール (1枚価格)
 ●細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
 ●汚れが下まで抜けないタイプなので床を保護します。

吸油クッションマット

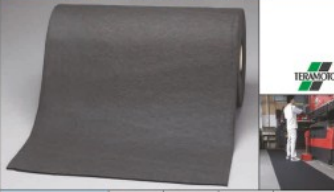

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-70	900	20	7	35,100円

●材質…ポリプロピレン
 ●7mm厚の豊かなクッション性で疲労軽減や足元の冷えを防止します。
 ●マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。
 ●床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。


[水・油] 吸収マット



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-80	900	20	4	33,300円

●材質…表面: レーヨン50%、ポリエステル50%
 裏面: 特殊ポリエチレン
 ●吸油性は自車の約2.7倍
 ●裏面はラミネート加工なので油などが床にしみ出す心配がありません。
 ●簡単にカットできるので様々な場所に使用できて経済的です。

オイルクリーンマット

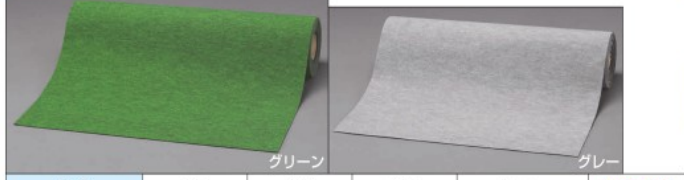

品番	幅	長さ	厚み	カラー	税抜価格
EA997RL-10A	910mm	10m	3mm	グリーン	23,900円
EA997RL-11	910mm	10m	3mm	グレー	23,900円

●材質…PP+PE+PET
 ●工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
 ※使い捨てタイプです。

疲労軽減・滑り防止用マット



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997R-101	900×600	5.5	5,460円
EA997R-103	900×1200	5.5	10,900円
EA997R-105	900×1800	5.5	16,400円

●材質…塩化ビニール
 ●オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
 ●組立ラインや工場などの立ち作業場での疲労軽減や滑り防止用に

[[EA997RX-181・182用] マットベース 品番 EA997RX-186 税抜価格 9,200円



再生ゴムクッションマット (寒冷地対応)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-36	450×750	約10	2,840円
EA997RX-37	600×900	約10	3,790円

●材質…再生ゴムチップ
 ●粒径の異なるチップの組合せにより、滑りにくい表面加工
 ★独自の凹凸構造で、冬のマット表面につく薄氷を踏圧で割ることができま。


業務用クッションマット



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RH-41A	500×600	約9	グリーン	4,760円
EA997RH-42A	500×900	約9	グリーン	6,620円
EA997RH-43A	500×1200	約9	グリーン	8,680円
EA997RH-44A	500×1500	約9	グリーン	10,500円

●材質…塩化ビニール (1枚価格)
 ●滑り止め、疲労防止
 ●塩化ビニールを発泡させスポンジ状にしたクッション性のあるマットで立ち仕事などの足下の疲労を軽減します。
 ●ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れているので、床からの冷えを効果的に防ぎます。

吸油マット

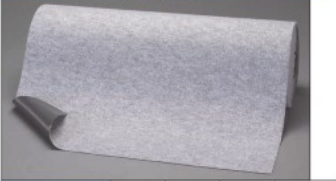

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RX-110	910	20	3	41,000円

●材質…表面: PET (ニロン不織布) 裏面: PVC
 ●機械油に強く、工場などの美観を保ちます。
 ●裏面滑り止め加工で安全もサポート


吸水・吸油マット



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA929DL-11	700×850	20	5,250円

●材質…マット: ポリプロピレン、ポリエステル
 ベース: NBR, PVC
 ●マットとベースは別売です。

吸油マット

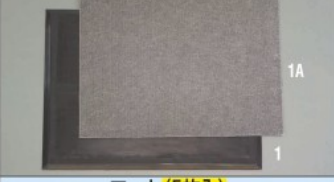

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA929DL-1A	700×850	4	8,170円
EA929DL-2A	850×1450	4	14,900円

●材質…マット: レーヨン、ポリエステル
 ベース: NBR, PVC
 ●マットとベースは別売です。

人工芝の固定に最適。粗面にもフィットの両面テープはP.1396～に掲載しています。

疲労軽減マット (底冷え防止)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RB-151	450×600	15	5,940円
EA997RB-152	750×900	15	8,910円
EA997RB-153	900×1500	15	19,600円
EA997RB-160	1200×5000	15	68,800円

●材質…PVC発泡
 ●極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果
 ●熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



疲労軽減マット (導電性)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RY-161	450×750	17	7,800円
EA997RY-162	750×900	17	15,500円

●材質…NBR
 ●用途…立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止

オフィス用品、備品

トランシーバー、メガホン

カメラ、双眼鏡

オフィス家具

ビジネスバッグ、キャリケース、靴メンテナンス

マット、人工芝、すのこ、シート