

伸縮調味料トレー

●材質…スチール(粉体塗装)



品番	サイズ(W×D×H)mm	耐荷重(kg)	税抜価格
EA912J-58	440~820×80×72	3	2,400円

●対応サイズ…幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。排気口カバーの高さ:約1.5m以下に対応

●スパイスや調味料などが置けるガードつきの棚で排気口上を有効活用!


収納バスケット



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA506AB-191	355×220×155	2,640円

●材質…本体:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木
●緩衝材4個付

[積み重ね型]収納バスケット



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA506AB-211	380×250×245	880円

●材質…ポリプロピレン
●積み重ねが出来るバスケットです。

バスケット



品番	容量(ℓ)	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA506AC-7A	約9.8	394×298×131	3,920円
EA506AC-8A	約18	481×360×168	6,000円

●材質…ポリプロピレン
●抗菌加工


さらしウエス



品番	サイズ	材質	税抜価格
EA944CT-100	330mm×10m	綿100%	1,160円

●お好みのサイズにカットして使えます。
★きれいに洗んだ出汁が取れます

深ざる(パイスケ)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA992CS-11	φ440×160(H)	2,090円

●材質…PE

[シリコン製]カップカバー



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA913VD-90	102×110×12(t)	350円

●電子レンジ対応
●材質…シリコン
●耐熱温度…220℃
●耐冷温度…-40℃

ざる(深型)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA506AC-111	300×300×60(H)	3,750円
EA506AC-112	400×300×60(H)	4,290円
EA506AC-113	450×300×60(H)	5,630円

●材質…ポリプロピレン

洗桶(折りたたみ式)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA508SV-11	400×315×150	960円

●容量…8ℓ
●材質…ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
●収納時サイズ…400×315×35(H)mm
●まな板としても使用できます。


調味料入れ



品番	容量	税抜価格
EA912J-59	650ml	640円

●サイズ…90(W)×150(D)×110(H)mm
●材質…PS樹脂、ABS樹脂
●耐熱温度…80℃
●スプーンを内部の板に引っ掛けて収納できるので、簡単に引き出せます。
●計量スプーン付(小さじ5ml)
●インデックスシール付

バスケット



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA951FE-141	235×220×60	1,650円

●緩衝材4個付
●キッチン小物などをスッキリ収納

バスケット



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA506AB-22A	295×165×120	1,470円

●材質…本体:スチール(粉体塗装)
取っ手:天然木

[ステンレス製]バスケット



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA951FE-79	390×260×265	2,140円
EA951FE-80	590×260×265	2,320円

●材質…ステンレス
●耐荷重…約7kg

シリコンマット



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA912J-60	350×350×2(t)	1,560円

●材質…シリコン樹脂
●耐熱温度…230℃

ざる



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA506AC-101	φ160×60(H)	250円
EA506AC-102	φ197×70(H)	270円
EA506AC-103	φ228×80(H)	310円
EA506AC-104	φ260×90(H)	420円
EA506AC-105	φ295×100(H)	500円
EA506AC-106	φ330×115(H)	620円
EA506AC-107	φ360×125(H)	810円

●材質…ポリプロピレン

ざる



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA506AC-301	φ170×65(H)	350円
EA506AC-302	φ205×75(H)	420円
EA506AC-303	φ230×90(H)	510円
EA506AC-304	φ265×100(H)	600円
EA506AC-305	φ300×115(H)	700円
EA506AC-306	φ330×125(H)	820円
EA506AC-307	φ360×135(H)	1,090円
EA506AC-308	φ390×145(H)	1,300円

●材質…ポリエチレン

耐熱オープンミット



品番	全長	税抜価格
EA353AB-101	240mm	6,930円
EA353AB-102	320mm	8,280円

●材質…ノーメックス生地
●耐熱温度…約300℃
●レーシングスーツと同じ材質で作られているので、耐火・耐熱・消火の働きをします。

バスケット



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA506AB-23	250×165×70	取扱中止

●材質…ポリプロピレン


調味料入れ



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA912J-211	115ml	65×60×115(H)	500円
EA912J-212	135ml	65×60×130(H)	630円
EA912J-213	200ml	75×65×145(H)	750円

●材質…本体・ふた:AS樹脂
底ゴム・パッキン:シリコンゴム
●注ぎやすい、液だれしにくい注ぎ口。
●底部がシリコンゴムですべりにくい。


バスケット



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA912J-221	240×160×10(H)	150円
EA912J-222	305×95×10(H)	150円

●材質…アルミニウム箔
●油圧の底がくっつかない凹凸加工。


バスケット

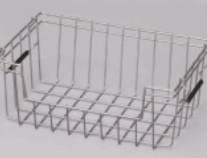

品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA506AB-22A	295×165×120	1,470円

●材質…ポリプロピレン

[シリコン製]ろうと

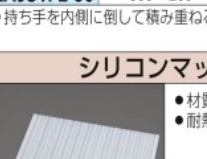

品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA912J-21A	222×167×147	420円
EA912J-22A	204×153×130	400円

●材質…シリコン
●耐熱温度…230℃
●耐冷温度…-40℃


三角コーナー水切り



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA912J-21A	222×167×147	420円
EA912J-22A	204×153×130	400円

●材質…ポリプロピレン
●抗菌加工
●水切りのよい構造です。

OD色大型ざる



品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA992CS-3	28.8	φ608×220(H)	1	2,600円
EA992CS-30	28.8	φ608×220(H)	5	9,400円

●材質…ポリエチレン

[シリコン製]コースター



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA913VD-85A	φ100×9(t)	350円

●材質…シリコン
●耐熱温度…220℃
●耐冷温度…-40℃
●ぶちが上った立体形状で水滴をキープ

ポットホルダー



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA913VD-100	200×230×7(t)	1,100円

●材質…表地:綿100%
クッション:ポリウレタンフォーム
マット:シリコン
●耐熱温度…110℃
●耐冷温度…-40℃
●表面はシリコン製なので、鍋敷きとしても使用できます。