

樹脂ワックス

アルカリ性

- 化学床、体育館用
- ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。



品番	内容量	標準使用量	税抜価格
EA920LE-40A	18ℓ	1500㎡	23,500円

ノンスリップワックス

アルカリ性

- 原液使用
- 化学床用
- 滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。



品番	内容量	標準使用量	税抜価格
EA920LE-41	18ℓ	1200㎡	11,400円

フローリング用滑り止め剤

弱アルカリ性

- 原液使用
- 水溶性
- 滑り止め、ほこり止め用



品番	内容量	標準使用量	税抜価格
EA920LE-56	4ℓ	900~1000㎡	6,990円
EA920LE-57	17ℓ	3500㎡	23,000円

●べたつかず、除塵効果があり、火気にも安全に使用できるコンディショナーです。

ワックス剥離剤

アルカリ性

- 希釈…5~20倍
- 化学床等に
- 樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行います。



品番	内容量	標準使用量	税抜価格
EA920LE-6	4ℓ	200㎡/㎡	4,510円

ワックス除去剤

中性

- フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスの除去に



品番	内容量	標準使用量	税抜価格
EA920L-21	1ℓ	50~70㎡/㎡	1,000円

ワックス剥離剤(超強力)

中性

- 希釈…5~20倍
- ノンリスタンプ
- 古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。



品番	内容量	標準使用量	税抜価格
EA920LE-7	4ℓ	200㎡/㎡	6,770円

磨き用コンパウンド

(1個価格)

品番	内容量	用途	税抜価格
EA920AP-12	100g	浴槽用	1,250円
EA920AP-13	100g	衛生陶器用	1,250円

- 適応…12:人工大理石・プラスチック製の浴槽
- 13:陶器製の便器・洗面台・タイル
- 頑固な水垢・輪ジミなど、洗剤では落とさしめなかった汚れを簡単に落とします。

洗面台クリーナー

弱アルカリ性

- 天然植物抽出のマイルドな洗浄成分
- スポンジ付



品番	内容量	税抜価格
EA922JD-5	120mℓ	590円

●デリケートな陶器をキズつけることなく、表面にごびりついた水あか・輪ジミ・黒ズミ等の汚れをスッキリ落とします。

鏡用クリーナー

弱アルカリ性

- 水アカ、油汚れ、ウロコ汚れも徹底除去
- スポンジ付



品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-141	60g	800円

ステンレス・アルミクリーナー

アルカリ性

- ステンレス、アルミ、クロムメッキ製品についた汚れをきれいに落とし、ツヤを出します。LOCTITE



品番	内容量	税抜価格
EA922FL	100mℓ	680円

研磨クリーナー

- スポンジ付




品番	内容量	税抜価格
EA922AT-1	250g	3,470円

- 金属、タイルの油汚れや水あかなどを落とします。
- 天然の鉱石と石けんで作った、環境にやさしいクリーナーです。

プラスチッククリーナー

- 帯電防止効果が得られ、埃や汚れ防止に役立ちます。




品番	内容量	税抜価格
EA922JD-1	43g	480円

●汚れや小キズを取り除き、美しい色合いと透明性を出します。

ステンレス・アルミクリーナー

- 錆の再発防止効果もあります。




品番	内容量	税抜価格
EA922JD-3	50g	480円

●ステンレス、鋳物、真鍮、クロムメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに

ステンレスクリーナー

アルカリ性

- ステンレス、金属部分の汚れ落としに
- 再汚染防止の保護効果があります。
- スプレー缶タイプ

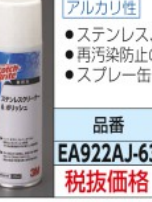

品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-63	420mℓ	1,680円

ステンレスクリーナー

中性

- 再汚染防止の保護効果があります。
- ステンレス、金属部分の汚れ落としに



品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-62	480mℓ	1,550円

電撃殺虫器(屋内用)

- 電源…AC100V
- 消費電力…6W
- サイズ…φ125×240(H)mm
- 重量…600g
- 据え置き設置、吊り下げ設置ができます。
- 蛍光灯…4W×1本



品番	有効面積	税抜価格
EA864AK-1	約25㎡	3,470円

[光誘引]捕虫器

- 電源…AC100~240V
- 使用電力…7W
- サイズ…φ132×220(H)mm
- 重量…600g
- 付属品…ACアダプター、清掃用ブラシ
- UV光源で蚊などの虫を誘引し、本体に取り込んで駆除します。



品番	有効面積	税抜価格
EA941B-201	約13㎡	6,060円

網袋方式捕虫器

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 使用電力…56W
- サイズ…φ305×250mm(捕虫袋除く)
- 重量…約2.2kg
- 誘虫ランプ…30W円形×1灯



品番	有効面積	税抜価格
EA864AH-1A	60~120㎡	29,000円
EA864AH-2	捕虫袋(1枚)	1,500円
EA864AH-3	誘虫ランプ30W	2,160円

●付属品…捕虫袋×2枚、吊り下げねじ×1個、スプリングフック×1個、チェーン×1本、反射シート×6枚

●誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲します。

●静音モーター採用

[コンパクト型]光誘引捕虫器

- 電源…AC100~240V(50/60Hz)
- 消費電力…7.5W
- サイズ…268(W)×56(D)×130(H)mm



品番	仕様	有効面積	税抜価格
EA941B-151	本体	10㎡	18,000円
EA941B-161	替シート(12枚)		3,270円

●重量…400g

●付属品…USBケーブル

●設置場所を選ばないコンパクトタイプ

●モバイルバッテリーでも駆動可能

[フレキシブル型]光誘引捕虫器

- 電源…AC100V~240V(50/60Hz)
- 消費電力…12W
- サイズ…160(W)×155(D)×500(H)mm
- 重量…800g
- 付属品…ACアダプター
- アーム可動式



品番	仕様	有効面積	税抜価格
EA941B-152	本体	50㎡	32,000円
EA941B-162	替シート(12枚)		3,100円

●アームを自由に可動させることができるので簡単にシートの交換ができ、人の視界に粘着面が映らないようにと調整できます。

[スタンド型]光誘引捕虫器

- 電源…AC100V~240V(50/60Hz)
- 使用電力…12W
- サイズ…235(W)×250(D)×860(H)mm
- 重量…5.7kg
- 付属品…ACアダプター
- 自立たないデザインの捕虫器の為、どんな場所でも違和感なくムシ対策ができます。
- 薬剤を一切使用してないので、安心して使える「ノンケミカル製品」です。



品番	仕様	有効面積	税抜価格
EA941B-153	本体	50㎡	58,000円
EA941B-163	替シート(12枚)		4,490円

カメムシ忌避剤

- カメムシの出発場所にぶらさげるだけ。
- マイクロカプセル特殊コーティングだから効果は長持ち。



品番	内容量	有効期間	税抜価格
EA941D-30	20g×12袋	2ヶ月	1,910円

スズメバチ誘引捕獲器


- サイズ…φ90×230(H)mm
- 重量…300g
- 入ったハチを溺れさせて退治します(薬剤不使用)
- 庭木などに吊るすだけの簡単設置
- 一度入ったら出にくい特殊キャップ



品番	内容量	税抜価格
EA941B-51	200mℓ	1,640円

カメムシキンチョール

- 対象害虫…カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
- 直接かけて速効駆除、入ってきたところにかけて侵入を予防します。
- カメムシのあのニオイをいい香りに変化する、ハーモナイズ香料配合。

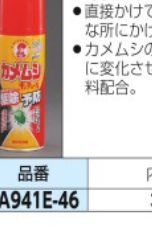

品番	内容量	税抜価格
EA941E-46	300mℓ	1,070円