

シールドレンズ付ヘルメット



- 厚生労働省保護帽検定合格品
- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 材質…ポリカーボネート

品番	頭サイズ	税抜価格
EA998BB-1	53~62cm	9,170円

●あごひも付

通気孔付ヘルメット



- 厚生労働省保護帽検定合格品
- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 材質…ABS樹脂
- あごひも付

品番	頭サイズ	税抜価格
EA998BB-11	53~62cm	4,420円

●二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。

ヘルメット



- 厚生労働省保護帽検定合格品
- 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
- 材質…ABS樹脂
- あごひも付
- グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。

品番	頭サイズ	カラー	税抜価格
EA998BB-21	53~62cm	ホワイト	2,950円
EA998BB-22	53~62cm	グリーン	2,950円
EA998BB-23	53~62cm	イエロー	2,950円

軽量ヘルメット(コンパクト型)



- 厚生労働省保護帽検定合格品
- 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
- 材質…PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド:EP型ポリエチレン成形品
ハンモック:型ポリエチレン成形品
あご紐:TP-116合繊編織テープ ワンタッチバックル

品番	頭サイズ	カラー	税抜価格
EA998BB-31	53~63cm	ホワイト	4,620円
EA998BB-32	53~63cm	イエロー	4,620円

●あごひも付

通気孔付軽量ヘルメット(コンパクト型)



品番	頭サイズ	カラー	税抜価格
EA998BB-36	53~63cm	ホワイト	4,790円
EA998BB-37	53~63cm	イエロー	4,790円

- 厚生労働省保護帽検定合格品
- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。
- 超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
- 全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減
- 発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
- あごひも付

シールドレンズ付軽量ヘルメット(コンパクト型)



品番	頭サイズ	カラー	税抜価格
EA998BB-41	53~63cm	ホワイト	8,590円
EA998BB-42	53~63cm	イエロー	8,590円

- 厚生労働省保護帽検定合格品
- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。
- 軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
- 全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減
- 発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
- あごひも付

ヘルメット



品番	頭サイズ	カラー	税抜価格
EA998BC-1	53~62cm	ホワイト	2,800円
EA998BC-2	53~62cm	イエロー	2,800円

- 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
- 材質…ABS樹脂
- あごひも付

防災用ヘルメット(折りたたみ式)




品番	頭サイズ	色	税抜価格
EA998AJ-1	52~61cm	ホワイト	6,560円
EA998AJ-2	52~61cm	イエロー	6,560円

- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 材質…ABS樹脂
- スチロールライナー付
- あごひも付
- ★引出しに収納できます。

エアライトシリーズの特長

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーでヘルメット内部に空間が広がって通気性が向上しました。墜落時保護用ヘルメットとしての検定も取得し、涼しさと安全性の両方を備えています。

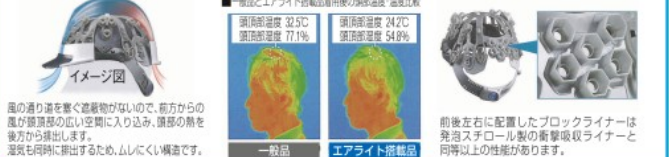

前後左右に配置したブロックライナーは発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能があります。

防災用ヘルメット(折りたたみ式)



品番	頭サイズ	税抜価格
EA998AJ-11	52~61cm	5,840円

- 飛来・落下物保護用
- 材質…PP+PE樹脂
- あごひも付
- 前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。

防災用ヘルメット(折りたたみ式)



品番	頭サイズ	税抜価格
EA998BA-1	47~62cm	6,110円

- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 材質…ABS樹脂
- スチロールライナー付
- あごひも付
- 収納袋付
- ★A4サイズのパッケージ付で本棚にぴったり収納できます。

ヘルメット用アゴひも



品番	税抜価格
EA998AP-1	770円

- 12mm幅
- 日焼けあごとつきにくく、汗が染み込みにくいです。
- ワンタッチ式
- 材質…塩化ビニル
- EA998A-1, AB-1, -2, AC-1, -3, AD-11~13用(P2059)

ヘルメット用アゴひも(反射テープ内蔵)



品番	税抜価格
EA998AP-11	1,100円

- 12mm幅
- 日焼けあごとつきにくく、汗が染み込みにくいです。
- アゴ紐が反射して夜間の作業も安全です。
- ワンタッチ式
- 材質…塩化ビニル
- EA998A-1, AB-1, -2, AC-1, -3, AD-11~13用(P2059)

ヘルメット収納バッグ



品番	税抜価格
EA925FE-1	1,970円

- サイズ…300(W)×250(D)×200(H)mm
- 材質…ナイロン
- 保護帽と墜落制止用器具を同時に収納できます。
- パトロールなどの移動時に便利

ヘルメットラック



品番	入数	税抜価格
EA998AZ-7	1個掛け用×2	1,830円
EA998AZ-8	1個掛け用×8	6,450円

- サイズ(1個)…236(W)×157(D)×168(H)mm
- 連結可能
- 壁面木ねじ取付式
- 作業服等を掛けられるフック付
- スペースに合った組み合わせが選べます。
- 様々な形状の作業ヘルメットを収納できます。
- 材質…本体・差込み部分:ポリアセタール
滑り止めスポンジ:ウレタンフォーム

ヘルメット用カバー



品番	サイズ	税抜価格
EA998AX-46	フリー	1,290円

- 材質…ポリエチレン
- ヘルメットは別売です。

ボストンバッグ



品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA925FE-2	360×260×310	6,840円

- 材質…裏ゴム引きナイロン生地製
- 外ポケット1個付
- 保護帽、墜落制止用器具、安全靴を一括で収納できます。
- パトロール等の移動時に便利です。

*印のあるヘルメットは10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
 ※指定書体、サイズ及び位置を図面にてご指示下さい。(納期約10日)
 ※見積り依頼書は下記URLから商品詳細で品番を検索して頂くと、添付されています。
 URL: <http://www.esco-net.com>

ヘルメットラック



品番	入数	税抜価格
EA998AZ-1A	1個掛け用×1	1,710円
EA998AY-1A	1個掛け用×1 (マグネット付)	1,820円

- サイズ…240×275mm
- 材質…ポリプロピレン
- EA998AY-1A
- 連結可能
- スチールデスク等の金属面に簡単に取付けできる保護帽収納ラックです。(AY-1Aのみ)
- 上部のたるみで釘やフックにも取付可能
- ビス・ワッシャー・名札シール付
- Eコマース取得商品

ヘルメットラック



品番	入数	税抜価格
EA998AZ-2A	2個掛け用×1	2,570円
EA998AZ-6A	2個掛け用×3	6,420円

- 2個掛け用サイズ…240×550mm
- 材質…ポリプロピレン
- 人数や場所に合わせた連結できます。
- ヘルメットの形を問わず収納できます。
- 回収したポリプロピレンを再生利用したエコ製品です。
- 取付ねじ付
- Eコマース取得商品

Eコマース取得商品は仕様欄に記入しています。