


### デジタル耳栓

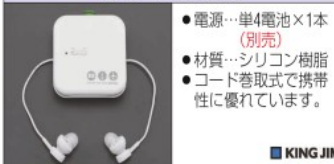

- 電源…単4電池×1本 (別売)
- 材質…シリコン樹脂
- コード巻取りで携帯性に優れています。

KING JIM

品番	遮音	税抜価格
EA800WT	20dB	4,980円

- 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
- 布製ポーチ付

### [カモフラージュ]耳栓(ディスペンサー付)



- 材質…発泡ウレタン
- 完全密封型容器
- 無駄使いを軽減し費用削減できます。
- 簡単に挿入可能なテーパー形状のデザイン
- 壁面取付け用ディスペンサー付

PVCフリー (500組価格)

品番	遮音	税抜価格
EA800VH-23	33dB	16,200円

### イヤーマフ



(アメリカ)

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WD-6	29dB	270g	3,840円

- 低周波から高周波帯まで広く遮音します。
- スチールヘッドバンドで高温下でも使用できます。
- カップ上下調整可能

### イヤーマフ



(アメリカ)

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WM-6	25dB	270g	2,490円

- カップ上下調整可能
- プラスチック製ヘッドバンド

### イヤーマフ[ネックバンド型]



(アメリカ)

- ネックバンド型

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WS-10	19dB	約140g	2,940円

- 帽子をかぶっていても使えます。
- 保護めがねをつけていても心地よくフィットします。

### ヘルメット取付型イヤーマフ




(アメリカ)

- カップ上下調整可能

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WS-9	26dB	280g	2,940円

- 差し込み可能スロットサイズ…31mm
- ヘルメットのスロットに差し込むタイプです。

### [充電式] デジタル耳栓(ワイヤレス)

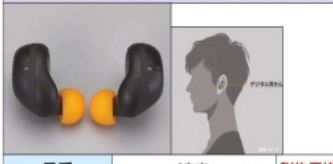

品番	遮音	税抜価格
EA800WT-1	20dB	13,000円

- 電源…リチウムイオンバッテリー
- 連続使用時間…イヤホン:12時間 充電ケース込み:40時間

- 重量…イヤホン:15g 充電ケース:45g
- 付属品…イヤピース(XS,S,M,L) 充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)
- 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
- 見た目に違和感のない完全ワイヤレスタイプです。

### 耳栓(ケース入)



(アメリカ)

- 壁面取付け用ディスペンサー付

品番	遮音	入数	税抜価格
EA800VH-24	33dB	250組	8,040円
EA800VH-25	33dB	500組	15,500円

- 材質…発泡ウレタン
- 簡単に挿入可能なテーパー形状のデザイン
- 底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。

### イヤーマフ[絶縁構造]



(アメリカ)

- 絶縁構造

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WD-8	29dB	230g	4,100円

- カップ上下調整可能

### イヤーマフ



(アメリカ)

- カップ上下調整可能

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WM-10	30dB	355g	4,990円
EA800WM-11	替パッド(1組)		1,880円

- クッションヘッドバンド付
- 大型ソフトクッションにより快適に使用できます。

### イヤーマフ



(アメリカ)


品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WS-11A	22dB	280g	2,750円

- 細面の方に合うサイズのイヤーマフ
- 薄型カップ
- カップ上下調整可能

### 手袋のめやす

- (メーカーにより差があります。参考にして下さい)
- Sサイズは、手のひら回り、約17.8~20.3cmです。
  - Mサイズは、手のひら回り、約20.3~22.8cmです。
  - Lサイズは、手のひら回り、約22.8~25.4cmです。
  - LLサイズは、手のひら回り、約25.4~28cmです。

### [充電式] デジタル耳栓

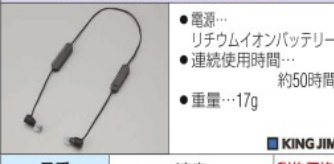

品番	遮音	税抜価格
EA800WT-2	25dB	8,500円

- 電源…リチウムイオンバッテリー
- 連続使用時間…約50時間
- 重量…17g

- 付属品…シリコンイヤピース(XS,S,M,L)、ウレタンイヤピース(フリーサイズ)、USBケーブル(A-microBタイプ)、ポーチ
- IP52
- スイッチ一つで、集中できる環境をつくる。
- コードは絡みづらく丈夫な素材です。

### イヤーマフ[絶縁構造]



(アメリカ)

- 絶縁構造

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WD-2	28dB	260g	2,690円

- カップ上下調整可能
- クッションヘッドバンド付

### イヤーマフ



(アメリカ)

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WM-1	29dB	360g	6,390円

- 独自のレインボーカーラーと滑らかな曲線形で洗練された外観とスタイルを提供
- スプリングスチールヘッドバンド(調整可能)
- コンパクトに収納できます。

### イヤーマフ[絶縁構造]



(アメリカ)

- 中・高騒音用
- 絶縁構造

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WS-1	26dB	170g	2,140円

- カップ上下調整可能
- ソフトクッションヘッドバンド、パッド付
- ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。

### イヤーマフ付ヘルメット



- 材質…帽体:ABS、イヤーマフ:PE、取付部品:POM
- 差込み部品:POM

品番	遮音	重量	カラー	税抜価格
EA998AM-1A	36dB(周波数4000Hzの場合)	567g	オレンジ	7,400円

- ヘルメット…飛来・落下物用、墜落時保護用(兼用型)
- イヤーマフ…騒音吸収用スポンジ
- イヤーマフを取り外すと保護帽のみで使用可
- ヘルメット頭サイズ…53~62cm

### ヘルメットマークについて

- 物体の飛来又は落下による危険を防止又は軽減する為のもの。
- 作業中の頭部感電による危険を防止する為のもの。使用電圧:7,000V以下。

### 耳栓(ケース入)



(アメリカ)

品番	遮音	入数	カラー	税抜価格
EA800VH-21	33dB	250組	グリーン	9,070円
EA800VH-22	33dB	500組	グリーン	17,600円
EA800VH-23	33dB	500組	カモ	16,200円

- 壁面取付け用ディスペンサー付
- 材質…発泡ウレタン
- 簡単に挿入可能なテーパー形状のデザイン
- 完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。

### イヤーマフ



(アメリカ)

- カップ上下調整可能
- クッションヘッドバンド付

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WD-5A	24dB	210g	3,140円

### イヤーマフ[カモ]



(アメリカ)

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WM-4	29dB	360g	5,860円

- 6段階のカップ位置調整付で快適なフィット感を提供
- パネリングのヘッドバンドは疲労感が少なく、ワイヤーバンドより耐久性があります。
- コンパクトに収納できます。

### イヤーマフ[絶縁構造]



(アメリカ)

- 絶縁構造

品番	遮音	重量	税抜価格
EA800WS-7	23dB	120g	1,510円

- プラスチックヘッドバンド
- カップ上下調整可能

現場の目安	騒音表	人が感じる目安
ジェット機の離陸	140 dB(A)	耳がこわれそう
リベット打ち・くい打ち	130	耳が痛くなる
自動車のクラクション	120	さげび声(30cm)
電車のガード下	110	非常にやかましい
地下鉄の車内	100	どなり声
交響楽の演奏(さびしい)	90	電話が聞こえない
大声で会話	80	非常に静か
TVラジオの音	70	静か(夜)睡眠が妨げられる
普通の会話	60	非常に静か
静かな事務室	40	静か(夜)睡眠が妨げられる
夜の郊外住宅地	30	非常に静か
木の葉のそよぎ	20	ささやき声

### PVCフリーマークについて

MOLDEX社の製品及び包装に至るまで、PVC(ポリ塩化ビニル)をしておりません。廃棄時には有害な化学物質を出すPVCを使用しないことで環境への影響を最小限にとどめることができます。