

発熱ウォーマー(首用)



- 材質…ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

品番	サイズ	頭周辺	頸周辺	税抜価格
EA915GX-1	フリー	53~65cm	27~43cm	2,390円

- 襟元から出ていく熱を逃がしません。
- 前開きファスナーで着脱が簡単です。

発熱ウォーマー(腰用)



- 材質…ナイロン、ポリエステル

品番	サイズ	ウエスト周	税抜価格
EA915GX-6	フリー	60~95cm	2,860円
EA915GX-7	LL	85~115cm	2,860円

- 腰とお腹をしっかりと温めます。
- 体のラインに沿った弓なり形状で密着度UP
- 腹部と背部にカイロを入れるポケット付

発熱ウォーマー(手首用)



- 材質…ナイロン、ポリエステル

品番	サイズ	手首周	税抜価格
EA915GX-11	M	13~17cm	2,390円
EA915GX-12	L	16~20cm	2,390円

(1双価格)

- 手の甲まで覆うことが出来るため、指先を使いつながら保温が出来ます。

発熱ウォーマー(ひざ用)



- 材質…ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、合成繊維(アクリレート系)
- 膝の形に合わせた立体縫製でぴったりフィット

品番	サイズ	膝上10cm周	税抜価格
EA915GX-21A	M	33~41cm	2,560円
EA915GX-22A	L	41~50cm	2,560円

(1枚価格)

発熱ウォーマー(足首用)



- 材質…ナイロン、ポリエステル

品番	サイズ	足首周	税抜価格
EA915GX-31	フリー	16~29cm	2,390円

- 足の甲とアキレス腱をカバーします。(左右1組価格)
- カイロを入れるポケット付
- 足首を温めて寒さ対策に

滑り防止用スパイク



- 材質…ゴム
- 重量…21:380g、22:390g、23:460g
- 履いている靴に紐を巻きつけて簡単に装着できます。

品番	サイズ	税抜価格
EA998ZB-21	小(24~24.5cm)	7,970円
EA998ZB-22	中(25~25.5cm)	7,970円
EA998ZB-23	大(26~27cm)	7,970円

(1足価格)

アイススパイク



(アメリカ)

品番	サイズ	スパイク長	税抜価格
EA998ZB-3	155×235mm (フリーサイズ)	4mm	3,280円

(1足価格)

- 耐久性があり効果が長持ちします
- 材質…本体:ゴム、スパイク:スチール
- 重量…約217g
- 簡単に着脱可能
- 滑ったり、転んだりする危険を防ぎます。

滑り防止用スパイク



品番	サイズ(mm)	スパイク長	税抜価格
EA998ZA	45(W)×345(L)	10mm	4,380円


(1足価格)

- 材質…本体:スチール、ベルト:合成皮革、布ゴム
- 重量…約136g
- マジックテープ式で着脱が簡単です。
- 傾斜面の草刈りなどの作業時、すべりやすい坂道等に最適です。

発熱ウォーマー(モイスクア®)

モイスクア®とは

モイスクア®は繊維の間に特殊な構造を有する繊維を配合し、汗を吸い取り、蒸発させることで、肌を乾かすことなく、常に最適な湿度を維持します。

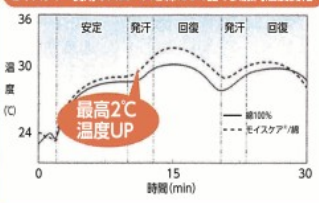

モイスクア®使用のスムースと綿100%品の衣服内温度変化

最高2℃温度UP

滑り防止用スパイク




- 材質…合成ゴム、鉄
- 重量…52:100g、53:130g
- 簡単に着脱可能
- 収納袋付

品番	適応シューズサイズ	スパイク長	税抜価格
EA998ZB-52	22.5~24.5cm	4mm	960円
EA998ZB-53	24.5~27cm	4mm	960円

(1足価格)

滑り防止用スパイク

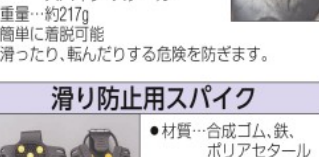

- 材質…合成ゴム、鉄、ポリアセタール
- 重量…81:288g、82:297g
- サイズ…145(W)×312(L)mm

品番	適応シューズサイズ	スパイク長	税抜価格
EA998ZB-81	23.5~26.5cm	2.5mm	1,660円
EA998ZB-82	26.5~29.0cm	2.5mm	1,660円

(1足価格)

- 10個のスパイクが付いているので滑りにくい。
- 収納袋付

滑り防止用スパイク



- 材質…合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他
- 重量…約150g

品番	適応シューズサイズ	スパイク長	税抜価格
EA998ZB-43	23~26cm	3.5mm	1,120円
EA998ZB-44	26~29cm	3.5mm	1,120円

(1足価格)

- サイズ…136(W)×239(L)mm
- 靴に巻きつけるだけの簡単装着
- 収納袋付

かんじき



品番	サイズ	スパイク長	税抜価格
EA998ZB-1	340×235mm	6mm	3,620円

(1足価格)

LED安全ベスト



- 着丈…60cm

品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-13A	紺	白	2,760円
EA983R-14A	黄	黄	2,760円
EA983R-15A	紺	黄	2,760円

(1枚価格)

- ウエスト…フリー(130cmまで)
- 反射テープ幅…60mm
- 材質…反射テープ:PVCマイクロプリズム、メッシュ:ポリエステル100%
- 電源…単3電池×2本(別売)
- 高輝度マイクロプリズムテープにより、昼間でもよく光ります。

かんじき



- 材質…アルミ合金、ポリエチレン
- 重量…31:1650g、32:1840g

品番	適応シューズサイズ	スパイク長	税抜価格
EA998ZB-31	24.5~28.0cm	6mm	7,980円
EA998ZB-32	24.5~29.0cm	6mm	9,000円

(1足価格)

- 軽量アルミフレームでラクラク歩行。
- 着脱簡単なラチェット式
- 収納袋付

安全ベスト(フルハーネス用)



- 着丈…40cm
- ウエスト…約100~130cm
- 反射テープ幅…70mm

品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-251	紺	白	2,650円
EA983R-252	紺	黄	2,650円
EA983R-253	黄	黄	2,650円

(1枚価格)

- メッシュ生地:ポリエステル100%
- 反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)
- 前側開き部分:ターポリン
- フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。

LED安全ベスト(フルハーネス用)



品番	カラー	反射テープ色	税抜価格
EA983R-256	紺	白	4,930円
EA983R-257	紺	黄	4,930円
EA983R-258	黄	黄	4,930円

(1枚価格)

- 着丈…40cm
- ウエスト…約100~130cm
- 反射テープ幅…70mm
- 材質…メッシュ生地:ポリエステル100%
- 反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)
- 前側開き部分:ターポリン
- 電源…単3電池×2個(別売)
- 光源…LED球×15個
- フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。

LED安全ベスト



- 着丈…58cm

品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-71	黄	黄	5,910円
EA983R-72	紺	白	5,910円
EA983R-73	紺	黄	5,910円

(1枚価格)

- ウエスト…約95~125cm (マジックテープで調整可能)
- 反射テープ幅…60mm
- 材質…反射材:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
- 電源…単3電池×2個(別売)
- 光源…赤色LED球×24個
- ポケット×3箇所(表側・内側左右)
- 腰の部分にもLED球があり、視認性がアップ。

LED安全ベスト



- 着丈…58cm
- ウエスト…約95~125cm (マジックテープで調整可能)

品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-61	黄	黄	2,350円
EA983R-62	紺	白	2,350円
EA983R-63	紺	黄	2,350円

(1枚価格)

- 着丈…60.5cm
- ウエスト…約88~123cm(マジックテープにより調整可能)
- 反射テープ幅…60mm
- 材質…反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
- 電源…単3電池×2個(別売)
- 光源…LED球×16個

LED安全ベスト



品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-61	黄	黄	2,350円
EA983R-62	紺	白	2,350円
EA983R-63	紺	黄	2,350円

(1枚価格)

- 着丈…60.5cm
- ウエスト…約88~123cm(マジックテープにより調整可能)
- 反射テープ幅…60mm
- 材質…反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
- 電源…単3電池×2個(別売)
- 光源…LED球×16個

LED安全ベスト



- 着丈…58cm
- ウエスト…約95~125cm (マジックテープで調整可能)

品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-74	ネイビー	ゴールド	5,910円

(1枚価格)

- 反射テープ幅…60mm
- 材質…テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
- 電源…単3電池×2個(別売)
- 光源…黄色LED球×24個
- 腰の部分にもLED球が付いており視認性抜群です。

電池は P.1966 ~ P.1968 に掲載しています。



LED安全ベスト



- 着丈…58cm
- ウエスト…約95~125cm (マジックテープで調整可能)

品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-75	オレンジ	ホワイト	5,910円

(1枚価格)

- 反射テープ幅…60mm
- 材質…テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
- 電源…単3電池×3個(別売)
- 光源…緑色LED球×24個
- 腰の部分にもLED球が付いており視認性抜群です。

LED安全ベスト



- 着丈…58cm
- ウエスト…約95~125cm (マジックテープで調整可能)

品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-75	オレンジ	ホワイト	5,910円

(1枚価格)

- 反射テープ幅…60mm
- 材質…テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
- 電源…単3電池×3個(別売)
- 光源…緑色LED球×24個
- 腰の部分にもLED球が付いており視認性抜群です。

ヘルメット
ゴーグル
めがね
マスク
イヤーマフ
耳栓

手袋
腕カバー
サボーター
ニーパッド
靴下
スニーカー
安全靴
長靴
レイン
ウェア
作業服

暑さ対策
用品
防寒用品

安全ベスト
メーカー
パッド