

LED反射たすき



 
- 電源…CR2450×1個(付属)
- 光源…赤色LED×6個
- 点灯パターン…点滅・点灯・消灯
- 重量…約67g

ESKO (1枚価格)

品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RF-11	50×1,400	イエロー	約430mm	1,870円

- 材質…表:PVC、内側:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
- 面ファスナーによる3段階の長さ調整可
- 暗い夜道や光源のない場所でもLEDで視認性アップ。

反射マーカーストラップ(巻き付き式)




●材質…PVC

品番	サイズ(mm)	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RE-2A	40×285×1	約80mm	720円

- 夜間の車のライトにこすり反射します。
- 特殊金属板内蔵により、腕に軽く当てると巻きつけることができます。

 腕章(反射材付)



品番	サイズ	税抜価格
EA983RG-11	400×90mm	1,350円

- 材質…塩化ビニル
- 安全ピンを使用しないプリズム式反射材

反射セーフティ伸縮アームバンド



品番	サイズ(mm)	色	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RT-41	50×450	ホワイト	約600mm	1,070円
EA983RT-42		オリーブ	約600mm	1,070円
EA983RT-43		オリーブ	約600mm	1,070円
EA983RT-44		ライム	約600mm	1,070円
EA983RT-45		レッド	約600mm	1,070円

- 高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。
- 通気性があり、ストレッチ性があります。
- マジックテープ止め

反射セーフティベルト



品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RS-22	50×1,280	イエロー	約1220mm	2,240円
EA983RS-23		オレンジ	約1220mm	2,240円
EA983RS-24		レッド	約1220mm	2,240円
EA983RS-25		グリーン	約1220mm	2,240円

- 反射材がビニールコーティングされているので、耐久性に優れます。
- 裏面にポリエステルが裏打ちされています。反射材入りで夜間も視認性が高い。

[LED] マーカーバンド(巻き付き式)



(アメリカ)

- 光源…赤色LED(点灯・点滅切替可)

品番	サイズ(mm)	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RA-27	33×183	約120mm	1,940円

- 電源…CR2032×1個(付属)
- 夜間や早朝のランニング、ウォーキング、暗がりでの作業等の安全確保に

[LED] セーフティライト



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RD-21	67×35×35	約400mm	1,580円

- 6つの発光バンドで視認性が高く安全です
- 付属品…アームバンド、自転車サドル取付用アタッチメント
- 電源…単4電池×2本(別売)
- 光源…高輝度黄橙色LED球5灯
- 点灯パターン…点灯・速点滅・遅点滅・外向きスクロール点滅・内向きスクロール点滅・交互点滅

反射セーフティバンド(マジック式)



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RT-1	38×177	オレンジ	約340mm	450円
EA983RT-2A		イエロー	約340mm	470円

- 高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)
- 材質…ポリエステル
- マジック部分は先端から10cm

セーフティリストバンド

品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RT-11	38×228	オレンジ	約480mm	450円
EA983RT-12		イエロー	約480mm	570円

- 反射材幅…-1:19mm、-11:20mm、-2A:-12・-21:-22:25mm
- 通気性があり、ストレッチ性のある素材使用
- マジックテープ止

セーフティアームバンド

品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RT-21	38×304	オレンジ	約520mm	620円
EA983RT-22		イエロー	約520mm	660円

反射セーフティ伸縮ベルト



品番	サイズ(mm)	色	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RS-31	50×2,286	ホワイト	約1575mm	1,600円
EA983RS-32		オリーブ	約1575mm	1,600円
EA983RS-33		オリーブ	約1575mm	1,600円
EA983RS-34		ライム	約1575mm	1,600円
EA983RS-35		レッド	約1575mm	1,600円

- 高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。
- 伸縮性があります。

[LED] マーカー



品番	サイズ(mm)	最大巻き付け径	仕様	税抜価格
EA983RC-1	38×10×185	—	フック式	800円
EA983RC-2	32×15×383	約90mm	巻き付き式	940円

- 赤色LED球
- 電源…CR2032×1個(付属)
- 1:フックタイプで引っ掛けるだけの簡単取り付け
- 2:バンドタイプで巻き付けるだけの簡単取り付け
- 赤色LEDと反射素材で暗がりの中で存在をアピール

ELPA

片面マジックバンド(高視認性)



ESCO

品番	幅	長さ	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA944M-131	25mm	420mm	—	約95mm	310円
EA944M-132	25mm	570mm	—	約143mm	350円
EA944M-133	50mm	1300mm	蛍光オレンジ	約366mm	900円
EA944M-134	50mm	1600mm	—	約461mm	1,080円
EA944M-135	50mm	1800mm	—	約525mm	1,200円
EA944M-141	25mm	420mm	—	約95mm	310円
EA944M-142	25mm	570mm	—	約143mm	350円
EA944M-143	50mm	1300mm	蛍光イエロー	約366mm	900円
EA944M-144	50mm	1600mm	—	約461mm	1,080円
EA944M-145	50mm	1800mm	—	約525mm	1,200円

- 高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)
- 材質…ポリエステル
- マジック部分は先端から10cm

反射セーフティ伸縮バンド



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	色	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RT-31	50×177	ホワイト	約260mm	470円
EA983RT-32		オリーブ	約260mm	470円
EA983RT-33		オリーブ	約260mm	470円
EA983RT-34		ライム	約260mm	470円
EA983RT-35		レッド	約260mm	470円

- 高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。
- 通気性があり、ストレッチ性があります。
- マジックテープ止め

反射セーフティ伸縮ベルト



品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RS-41	40×2700	オリーブ	約1220mm	2,240円
EA983RS-42		オリーブ	約1220mm	2,240円
EA983RS-43		ブラック	約1220mm	2,240円

- 高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です
- 伸縮性があります。

[LED] マーカーバンド(巻き付き式)



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RD-11	38×350	オレンジ	約280mm	800円
EA983RD-12		グリーン	約280mm	800円

- 電源…CR2032×1個(付属)
- 光源…高輝度LED
- 点灯パターン…点灯・点滅
- 面全体が光るので視認性良好です。
- 巻き付けるだけの簡単取り付け

FOX FIRE

反射マーカーストラップ(マジック式)




- 材質…本体:ポリプロピレン
- 反射材:軟質塩化ビニール
- 通気が簡単なマジックテープ止め

品番	サイズ(mm)	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RE-1A	約40×370	約90mm	800円

- 夜間の道路ぎわでの作業に

[LED] マーカーバンド(巻き付き式)

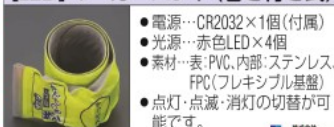

品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RF-1	50×420	イエロー	約125mm	790円

- 電源…CR2032×1個(付属)
- 光源…赤色LED×4個
- 素材…表:PVC、内部:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
- 点灯・点滅・消灯の切替が可能です。

- まっすぐ伸ばして軽くあてると、くると巻きつきます。
- 反射材とLEDライトで光源のない暗い夜道でもしっかり目立って安心です。

反射セーフティベルト



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	カラー	最大巻き付け径	税抜価格
EA983RS-12	50×1,325	イエロー	約1220mm	2,070円
EA983RS-14		レッド/オレンジ	約1220mm	2,070円

- 蛍光色で視認性が高く、紫外線にも劣化しにくいビニールコーティング。
- 反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。

QRコードでサンプル動画をチェック!



注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。



電池は、P.1966～に掲載しています。

https://www.esco-net.com 商品詳細はこちら 商品に関する詳しい情報がご覧になれます。