

### ヘルメット識別標識




●ヘルメットバンドと連動した標識を標示することで、色で役割の識別ができます。

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983BV-81	300×450×1	2,200円

●材質…エココニボード  
●付属品…  
ネームステッカー×12枚(職長・監視員・作業主任者・合同者・安全当番・新規入場者・玉掛・安全パトロール・作業指揮者・誘導員・クレーン運転者・無地)・カラスステッカー×5枚(蛍光イエロー・青・緑・蛍光ピンク・赤)

### スティックライト

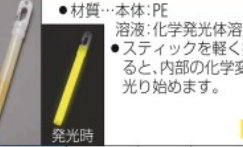

●材質…本体:PE  
溶液:化学発光体溶液  
●スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。

品番	発光カラー	発光時間	サイズ	税抜価格
EA983RM-1	イエロー	10~12時間	φ15×190mm	550円

### ミニスティックライト



●材質…本体:PE  
溶液:化学発光体溶液  
●コンサート、飾り付け、アウトドア、防災などに

品番	発光カラー	発光時間	サイズ(mm)	税抜価格
EA983RM-51	グリーン	4~6時間	φ7.5×75	110円
EA983RM-52	ブルー	4~6時間	φ7.5×75	110円
EA983RM-53	ピンク	4~6時間	φ7.5×75	110円

●スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。

### LED誘導灯(赤青兼用)



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-5	φ35×275	190	2,060円
EA983FR-6	φ35×365	210	2,300円

●電源…単3電池×3本(別売)  
●材質…本体:ポリカーボネート  
ハンドル:ABS樹脂  
●光源…赤色LED:9灯  
青色LED:9灯  
白色LED:1灯  
●赤点滅→青点滅→先端白点滅→OFF  
●防滴構造 ●マグネット付  
●先端に白色LED灯がついています。  
●重量は電池を含みます。

### LED誘導灯(ホルダー付)



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-126	φ34×520	301	1,620円

●電源…単2電池×2本(別売)  
●材質…ライト部:PVC  
グリップ:ABS  
●光源…赤色LED×6本  
●速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯  
●重量は電池を含みます。

### LED誘導灯



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-301	φ30×520	140	1,400円

●保管や携帯に便利なクリップとストラップ付  
●電源…単2電池×2本(別売)  
●材質…チューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABS  
●光源…超高輝度LED6灯  
●点灯→高速点滅→低速点滅→OFF  
●防滴構造

### ヘルメット用バンド



●ヘルメット周囲のふちの有無に関係なく使用できます。  
●前後に動かせるので、前からも後ろからも良く見えます。

品番	カラー	税抜価格
EA983RH-1	レッド	1,300円
EA983RH-2	蛍光ピンク	1,300円
EA983RH-3	蛍光イエロー	1,300円
EA983RH-4	ブルー	1,300円
EA983RH-5	グリーン	1,300円

●材質…ネオプレンゴム  
●サイズ…90×310mm

### ヘルメット用ホルダー付ホイッスル




●ホイッスルサイズ…  
47×18×21mm

品番	仕様	税抜価格
EA998AZ-21	溝付ヘルメット用	1,730円
EA998AZ-22	溝無ヘルメット用	1,540円
EA998AZ-23	全溝付ヘルメット用	1,730円

●材質…ポリスチレン  
●使わないホイッスルをスムーズに収納できます。  
●ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。  
●一部取り付けできないヘルメットがあります。  
●ヘルメットは別売です。


### スティックライト(高輝度)

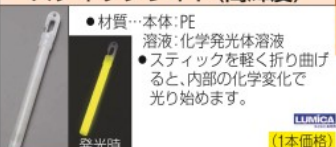

●材質…本体:PE  
溶液:化学発光体溶液  
●スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。

品番	発光カラー	発光時間	サイズ	税抜価格
EA983RM-11	イエロー	1時間	φ15×190mm	190円

### スティックライト(ホルダー付)

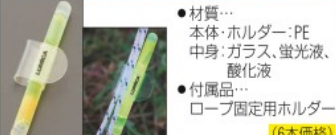


●材質…本体:ホルダー:PE  
中身:ガラス、蛍光液、酸化液  
●付属品…ロープ固定用ホルダー

品番	発光カラー	発光時間	サイズ(mm)	税抜価格
EA983RM-110	グリーン	6時間	φ7.5×75	680円

●曲げるだけで光ります。  
●完全防水で雨天でも使用可能

### ミニスティックライト

 

●デコレーションに最適なミニサイズ  
●材質…本体:PE  
溶液:化学発光体溶液

品番	発光カラー	発光時間	サイズ(mm)	入数(本)	税抜価格
EA983RM-31	グリーン	4~6時間	φ4.5×37	5	310円
EA983RM-32	レッド	4~6時間	φ4.5×37	5	310円
EA983RM-36	グリーン	4~6時間	φ6×50	5	420円
EA983RM-37	レッド	4~6時間	φ6×50	5	420円
EA983RM-131	グリーン	4~6時間	φ4.5×37	100	4,620円
EA983RM-132	レッド	4~6時間	φ4.5×37	100	4,620円
EA983RM-136	グリーン	4~6時間	φ6×50	100	6,600円
EA983RM-137	レッド	4~6時間	φ6×50	100	6,600円
EA983RM-151	グリーン	4~6時間	φ7.5×75	50	4,620円

●夜間訓練の目標に最適  
●スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。

5本価格 (-31~32:1本あたり62円) (-36~37:1本あたり84円)  
100本価格 (-131~132:1本あたり46円) (-136~137:1本あたり66円)  
50本価格 (-151:1本あたり92円)

### LED誘導灯



品番	色	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-9	青	φ30×560	330	2,030円

●電源…単2電池×3本(別売)  
●材質…ライト部:ポリカーボネート  
グリップ部:ABS樹脂  
●防犯、ボランティアを示す青色です。  
●点灯・点滅切替式 ●重量は電池を含みます。

### LED誘導灯(ショート)



品番	色	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-91	赤	φ34×390	98	970円
EA983FR-92	黄	φ34×390	98	970円
EA983FR-93	青	φ34×410	108	970円

●使用電池…-91~-92:単2電池×2本(別売)  
-93:単2電池×3本(別売)  
●材質…本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス  
●点灯・点滅切替式  
●点灯ボタン→速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯  
●ベルトクリップ、ストラップ付

 
### LED誘導灯



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-102	83(W)×49(D)×581(L)	400	3,940円


●材質…ライト部:ポリカーボネート  
グリップ:ABS樹脂  
●光源…赤色LED×12個  
●点灯→消灯→点滅→消灯  
●LED部分の幅が広く、今までの誘導灯と比べ明るさ2倍で視認性バツグン  
●重量は電池(単2電池)を含みます。  
●電源…単2電池×2本(別売)  
●手元部:白色LED×2個  
※付属のアダプターを使用する場合:単3電池×2本(別売)

### スティックライト



①スティックを軽く折り曲げて下さい。パキッと音がして光り始めます。  
②全体が光るように軽く振って下さい。  
※発光時間は使用状況により異なります。

### スティックライト (アメリカ)

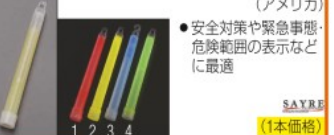

品番	発光カラー	発光時間	サイズ(mm)	税抜価格
EA983RL-1	レッド	8時間	φ18×150	650円
EA983RL-2	イエロー	8時間	φ18×150	650円
EA983RL-3	ブルー	8時間	φ18×150	650円
EA983RL-4	グリーン	8時間	φ18×150	650円

●安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適

### スティックライト(高発光体)



●材質…本体:PP、溶液:化学発光体溶液  
●ライブイベントなどに  
●スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。

品番	発光カラー	発光時間	サイズ(mm)	税抜価格
EA983RM-21	イエロー	15分	φ15×190	160円
EA983RM-22	ブルー	15分	φ15×190	160円
EA983RM-23	ホワイト	15分	φ15×190	160円
EA983RM-24	レッド	15分	φ15×190	160円


### LED誘導灯



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-1	φ30×520	300	1,740円

●電源…単2電池×2本(別売)  
●材質…プラスチック  
●光源…超高輝度LED6灯  
●プッシュ式点灯点滅3段階切替 ●防滴構造  
●重量は電池を含みます。

### LED誘導灯(赤青兼用)

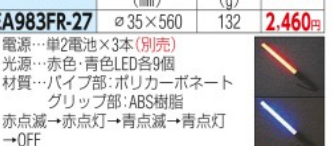

品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-27	φ35×560	132	2,460円

●電源…単2電池×3本(別売)  
●光源…赤色・青色LED各9個  
●材質…パイプ部:ポリカーボネート  
グリップ部:ABS樹脂  
●赤点滅→赤点灯→青点滅→青点灯→OFF


### LED誘導灯(ロング)



品番	色	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-109	赤	φ34×800	326	1,560円
EA983FR-113	黄	φ34×800	313	1,560円
EA983FR-114	青	φ34×820	384	1,560円

●電源…-109~-113:単2電池×2本(別売)、-114:単2電池×3本(別売)  
●材質…ライト部:PVC  
グリップ:ABS  
●光源…-109:赤色LED×12本、-113:黄色LED×12本、-114:青色LED×12本  
●速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯  
●重量は電池を含みます。

### 警笛付LED誘導灯

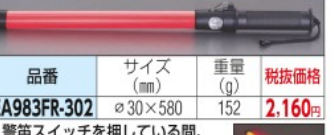

品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-302	φ30×580	152	2,160円

●警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます  
●電源…単2電池×2本(別売)  
●材質…チューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABS  
●光源…パイプ部:赤色LED×12個  
手元部:白色LED×2個  
●赤点滅→赤点灯→手元部白色LED点灯→OFF  
●警笛音量…約95dB