

誘導灯ホルダー



- φ34mmまでの誘導灯に適合
- サイズ…44(W)×120(H)mm
- 重量…25g
- ベルト通し幅…50mm
- 材質…合成皮革

品番 EA983FR-210 税抜価格 450円

誘導灯ホルダー



- ベルト通し幅…60mm
- 材質…メッシュ生地
- 重量…200・42g・201・48g
- 上下の反射材で夜間の視認性アップ

上下に反射材付

品番	サイズ	税抜価格
EA983FR-200	120×470mm	480円
EA983FR-201	120×670mm	710円

手旗



- 材質…ポリエステル
- 付属品…両面テープ
- 棒サイズ…φ12×650mm

品番	サイズ	カラー	税抜価格
EA916XL-16A	450×450mm	赤	480円
EA916XL-17A	450×450mm	白	480円
旗のみ(1枚)			
EA916XL-11A	450×450mm	赤	180円
EA916XL-12A	450×450mm	白	180円

LEDシグナルライトセット(マグネットベース付)



品番	発光パターン	税抜価格
EA983FS-630	点灯・点滅	3,900円
替部品		
EA983FS-639	マグネットベースのみ	1,450円
EA758YA-3A	単3電池(4本)	560円

品番	LED	電池寿命	重量(電池含)
EA983FS-630	18灯	約48~96時間	842g

- 光源…赤色LED球18灯
- 電源…単3電池×4本(別売)
- 材質…ポリカーボネート
- サイズ…159×102×38mm
- スタンド、マグネット付

LEDシグナルライト

(アメリカ)



品番	発光パターン	税抜価格
EA983FS-633	点灯・点滅	2,600円

オプション

品番	LED	電池寿命	重量(電池含)
EA983FS-640	コーン用ブラケットのみ		1,340円
EA758YA-3A	単3電池(4本)		560円

- スタンド、マグネット付
- 材質…ポリカーボネート
- 光源…赤色LED球18灯
- 電源…単3電池×4本(別売)
- サイズ…159×102×38mm

誘導灯ホルダー



- φ34mmまでの誘導灯に適合
- サイズ…44(W)×120(H)mm
- 重量…25g
- ベルト通し幅…50mm
- 材質…合成皮革

品番 EA983FR-210 税抜価格 450円

 
大旗(蛍光色)



品番	サイズ	カラー	税抜価格
EA916XL-21	900×1100mm	蛍光レッド	1,660円
EA916XL-22	900×1100mm	蛍光イエロー	1,660円

- 材質…ポリエステル
- 蛍光色なので視認性に優れます。
- グリップ部分・棒の端をしっかりと補強してあるので耐久性抜群です。


高輝度LEDシグナルライトの発光パターン



品番	仕様	税抜価格
EA983FS-642	耐荷重11kg(2個入)	1,580円
EA983FS-643	耐荷重40kg(1個入)	1,340円

●EA983FS-613・623・633用

誘導灯用防水カバー

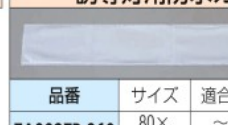

品番	サイズ	適合誘導灯	税抜価格
EA983FR-260	80×620mm	～580mmまで	490円

- 材質…PVC
- スライドジッパー付

耐水性安全旗

(アメリカ)



品番	サイズ	税抜価格
EA983TZ-2	457×457mm	1,160円

- オレンジ色で視認性良好です。
- 旗はメッシュ状になっており、耐水性があります。
- バンジーコード付
- フック開き…22mm
- リング内径…22mm

高輝度LEDシグナルライトセット(マグネットベース付)




品番	発光パターン	税抜価格
EA983FS-610	点灯・点滅・交互点灯	4,630円
EA983FS-620	スクロール点滅	5,450円

品番	LED	電池寿命	重量(電池含)
EA983FS-610	26灯	点灯30時間、点滅100時間	920g
EA983FS-620	20灯	100時間	921g

- 光源…高輝度赤色LED球
- 電源…単3電池×4本(別売)
- サイズ…159×95×57mm
- 材質…ポリカーボネート

●EA983FS-613・623・633用

 高輝度LEDシグナルライト



品番	発光パターン	税抜価格
EA983FS-613	点灯・点滅・交互点灯	3,200円
EA983FS-623	スクロール点滅	3,440円
EA758YA-3A	単3電池(4本)	560円

品番	LED	電池寿命	重量(電池含)
EA983FS-613	26灯	点灯30時間、点滅100時間	367g
EA983FS-623	20灯	100時間	359g

- 光源…高輝度赤色LED球
- 電源…単3電池×4本(別売)
- サイズ…159×95×57mm
- 材質…ポリカーボネート
- スタンド、マグネット付

LED警告灯[マグネット付/電池式]



品番	連続使用時間	税抜価格
EA983FR-52	9時間	2,160円
EA758YA-4A	単4電池(4本)	560円

- 電源…単4電池×3本(別売)
- 光源…赤色LED球16灯
- サイズ…87×87×27mm
- 重量…139g
- 強力マグネット・吊り下げ用フック付
- 車に踏まれても壊れにくい設計(約21まで)

LEDマーカーライト[マグネット付/電池式]



品番	連続使用時間	税抜価格
EA983FR-40A	約20～30時間	1,950円
EA758YA-3A	単3電池(4本)	560円

- 光源…赤色LED球
- 電源…単3電池×4本(別売)
- サイズ…φ95×45(H)mm
- 重量…130g
- ポリカーボネート製
- 裏面マグネット付

[充電式]LED警告灯(マグネット付)



品番	連続使用時間	税抜価格
EA983FR-50	7時間	3,680円

- 電源…3.7V(リチウムイオン700mAh)
- 光源…赤LEDx16灯
- サイズ…φ105×35mm
- 重量…284g
- 材質…透明部分:ポリカーボネート
- 外装部分:熱可塑性エラストマー
- 付属品…USBケーブル、シガーソケット、専用充電器
- 9種類の点灯・点滅機能付
- (回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)
- マグネット付

LED警告灯[マグネット付/電池式]



品番	連続使用時間	税抜価格
EA983FR-51	9時間	1,870円
EA758YA-4A	単4電池(4本)	560円

- 光源…赤色LED球12灯
- 白色LED球3灯
- サイズ…φ100×30mm
- 重量…126g
- 材質…プラスチック
- 9種類の点灯・点滅機能付(回転・フラッシュ・点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)
- マグネット付

<https://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい
情報がご覧いただけます。



サンプル



QRコードをお手持ちの携帯端末で
読み込むことで動画をご覧いただけます。

(※端末によっては読み込みができない場合があります。)