

回転灯用クランプ



- 回転灯用クランプ
- マグネット式・ねじ式のものにも取付できます。

品番 EA983FS-50 税抜価格 2,550円

- 取付穴サイズ…6~9mm
- φ18~50mmパイプまたは、厚さ10~50mmの看板・角材などに取り付けられます。
- 仕上…クロメートメッキ
- 天板の取付穴を変えると傾く方向を変えられます。
- 重量…580g

単管パイプ用保安灯ホルダー



- 工事保安灯用設置金具
- 保安灯を単管φ48.6mmに取付ける事ができます。
- クランプ径…48.6mm
- ホルダー径…39.5~41mm
- 材質…鉄、塩ビ

品番 EA983FS-81 税抜価格 1,010円

- ホルダーは90°毎に回転します。

LED警告灯(マグネット付/電池式)



- 電源…単3電池×3本(別売)
- 光源…LED球×9灯

マグネット付

品番	色	連続使用時間	重量	税抜価格
EA983FR-131	赤	8時間	0.39kg	14,500円
EA983FR-132	黄	8時間	0.39kg	14,500円

プザー・マグネット付

品番	色	連続使用時間	重量	税抜価格
EA983FR-141	赤	20時間	0.4kg	17,300円
EA983FR-142	黄	20時間	0.4kg	17,300円

- サイズ…155(W)×109(D)×70(H)mm
- 動作…変則点滅
- 材質…レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ABS
- 国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km。道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯
- IP54

[ソーラー式]LEDピカピカチューブ



品番	サイズ	税抜価格
EA983FX-30	φ23mm×10m+10m	16,500円

- 電源…ソーラー式
- 光源…LED球
- 連続使用時間…約5日
- 充電器サイズ…70×430×30mm
- センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。
- 充電器は単管プラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。

高輝度蓄光反射緑石紙



- 材質…蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂

品番	サイズ	税抜価格
EA983FR-46	φ110×11(H)mm	2,560円

- 日光や照明器具からの光を蓄えて暗闇で光ります。
- 照明灯の無い場所での安全対策に最適です。
- 裏面に接着剤を塗布して取り付けて下さい。



[電池式]LEDピカピカチューブ



品番	サイズ	LED色	税抜価格
EA983FX-41	φ22×10m	緑	3,940円
EA983FX-42	φ22×10m	青	3,940円
EA983FX-43	φ22×10m	白	3,940円
EA983FX-44	φ22×10m	赤	3,440円

- 電源…単1電池×4本(別売)
- 光源…LED球
- 電池寿命…約70時間
- 明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。

カットコーン用キャップ



品番	税抜価格
EA983FS-18	110円

- 適用サイズ…φ38.5~40.5mm
- 材質…EVA
- コーンに取り付けて、現場点滅灯・保安灯と組み合わせで使用できます。
- EA983FT-61A、62A用

自動点滅LEDピカピカチューブ



品番	サイズ	税抜価格
EA983FX-10A	φ22mm×10m	5,500円

- 電源…AC100V
- LED40個使用
- 明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
- 50本まで接続可能


[電池式]LEDピカピカチューブ



品番	サイズ	税抜価格
EA983FX-25	φ10mm×2m	1,500円

- 電源…単3電池×3本(別売)
- 光源…LED球
- 電池寿命…約80時間
- 明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
- ON/OFFスイッチ付

ライトコーン(LED付)

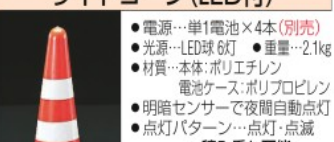

品番	サイズ(mm)	反射テープ	税抜価格
EA983FT-2	385×385×700(H)	有	7,130円

- 電源…単1電池×4本(別売)
- 光源…LED球6灯
- 材質…本体:ポリプロピレン
- 電池ケース:ポリプロピレン
- 明暗センサーで夜間自動点灯
- 点灯パターン…点灯・点滅
- 積み重ね可能

やわらかコーン



品番	サイズ(mm)	色	反射テープ	入数(本)	税抜価格
EA983FT-50	380×380×700(H)	赤	無	10	17,800円
EA983FT-51	380×380×700(H)	赤	有	10	22,400円
EA983FT-50Y	380×380×700(H)	黄	無	2	3,960円
EA983FT-51Y	380×380×700(H)	黄	有	2	4,840円
EA983FT-66	380×380×700(H)	青	無	2	3,960円
EA983FT-67	380×380×700(H)	青	有	2	4,840円

- 重量…1kg
- 材質…ダイオキシンが発生しないEVA樹脂
- 優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
- 寒さに強いので寒冷地でも大活躍。脆化温度-70℃


伸縮式ライトコーン(LED/ウエイト付)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983FT-421	300×300×500(H)	3,740円
EA983FT-422	350×350×700(H)	4,230円

- LED付で、暗所でも視認性抜群です
- 電源…単3電池×2本(別売)
- 光源…LED球
- 材質…PVC
- 重量…421:2.6kg、422:3.2kg
- 点灯パターン…点滅
- 折りたんでコンパクトに収納できます。
- 視認性抜群な反射バンド付き
- ウエイト一体型ですぐに使用可能


やわらかカットコーン(キャップ付)

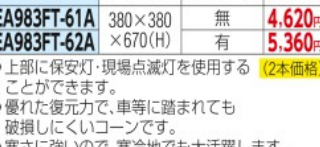

品番	サイズ(mm)	反射テープ	税抜価格
EA983FT-61A	380×380	無	4,620円
EA983FT-62A	×670(H)	有	5,360円

- 上部に保安灯・現場点滅灯を使用することができます。
- 優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
- 寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。

伸縮式カラーコーン

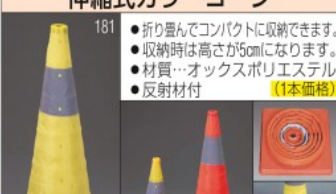


品番	サイズ(mm)	色	重量(g)	税抜価格
EA983FT-182	245×245×410	イエロー	1460	1,560円
EA983FT-187	295×295×410	オレンジ	1460	1,560円
EA983FT-192	295×295×620	イエロー	1700	2,180円
EA983FT-197	295×295×620	オレンジ	1700	2,180円

品番	サイズ(mm)	色	重量(g)	税抜価格
EA983FT-181	245×245×410	イエロー	460	1,070円
EA983FT-186	245×410	オレンジ	460	1,070円
EA983FT-191	295×295×620	イエロー	700	1,680円
EA983FT-196	295×295×620	オレンジ	700	1,680円

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

やわらかカットコーン(キャップ付)

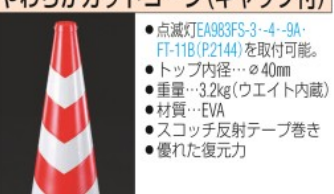

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983FT-3	370×370×775(H)	6,150円

伸縮式ミニカラーコーン



品番	サイズ(mm)	色	税抜価格
EA983FT-201	130×130×200(H)	オレンジ	970円
EA983FT-202	130×130×200(H)	イエロー	970円
EA983FT-203	130×130×200(H)	蛍光イエロー	970円

- 重量…135g
- 材質…土台部:ポリプロピレン
- 伸縮部:ポリプロピレン
- 生地:オックスポリエステル
- 折りたんでコンパクトに収納できます。



電池は、P.1966~P.1968に掲載しております。

墜落防止用器具・ハーネス

セルフテールランヤード

工事現場保安用品

屋内安全・保安用品