

キーボックス(プッシュボタン式)



- 全天候型
- 鍵の紛失、置き忘れ、受け渡しを解消
- プッシュボタン式
- 番号設定可能

品番	幅	ツル径	税抜価格
EA983ZA	60mm	φ8.3mm	9,620円

品番	外寸サイズ(mm)	内寸サイズ(mm)
EA983ZA-67	82×53×174(H)	58×35×83(H)

キーボックス(プッシュボタン式)




- 鍵の安全な受け渡しに。(アメリカ)

品番	幅	ツル径	クリアランス	タテヨコ	税抜価格
EA983ZA-66	82	—	—	—	7,120円
EA983ZA-67	82	10	47	36	7,600円

品番	外寸サイズ(mm)	内寸サイズ(mm)
EA983ZA-66	82×53×119(H)	58×35×83(H)
EA983ZA-67	82×53×174(H)	58×35×83(H)

- 番号設定可能 (12桁プッシュボタン式)
- プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
- 材質…本体:ダイキャスト、ツル:スチール(ビニールコーティング)
- 66は壁面取付用(穴径:φ6mm×4)
- ※-66に壁面取付用のビスは付属していません。

キーボックス(プッシュボタン式)

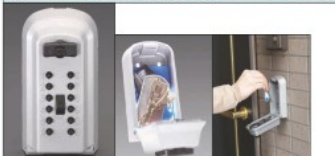


品番	幅	税抜価格
EA983ZA-31	76mm	10,800円

品番	外寸サイズ(mm)	内寸サイズ(mm)
EA983ZA-31	76×57×127(H)	55.8×22.7×101.5(H)

- 材質…本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
- プッシュボタン式、番号設定可能
- 背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
- 内部にも仕切りがあり鍵の出し入れがスムーズに行えます。●壁面取付(ビス付属)
- 鍵だけでなくカードも保管可能。
- 耐久性・耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。

キーボックス(プッシュボタン式)

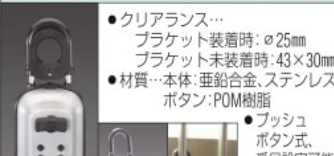

- クリアランス…ブラケット装着時:φ25mm、ブラケット未装着時:43×30mm
- 材質…本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
- プッシュボタン式、番号設定可能

品番	幅	ツル径	税抜価格
EA983ZA-32	76mm	φ10mm	11,600円

品番	外寸サイズ(mm)	内寸サイズ(mm)
EA983ZA-32	76×57×184(H)	55.8×22.7×101.5(H)

- 鍵だけでなくカードも保管可能。
- ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。●全天候型
- 耐久性・耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。

キーボックス(プッシュボタン式)



品番	幅	税抜価格
EA983ZA-35	88mm	21,000円

品番	外寸サイズ(mm)	内寸サイズ(mm)
EA983ZA-35	88×65×120(H)	60×40×95(H)

- 材質…本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
- 鍵だけでなくカードも保管可能。
- プッシュボタン式、番号設定可能
- 壁面取付用(穴径:φ4.9mm×4)
- ※壁面取付用のビスは付属していません。
- 保護カバー付

番号設定のマークについて

番号設定が可能なことを示しています。

番号設定が不可なことを示しています。

防犯用品

鍵・錠

防犯用品

ミラー

タグ・ブランク



品番	材質	サイズ(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA591HD-1	アルミ(厚さ1mm)	13×33	3.2	530円
EA591HD-2	アルミ(厚さ1mm)	16×64	3.2	1,000円
EA591HD-3	アルミ(厚さ1mm)	19×44	3.2	535円
EA591HD-4	アルミ(厚さ1mm)	25×51	3.2	615円
EA591HD-5	アルミ(厚さ1mm)	25×64	3.2	885円
EA591HD-6	アルミ(厚さ1mm)	25×76	3.2	885円
EA591HD-7	アルミ(厚さ1mm)	38×76	3.2	1,180円
EA591HD-11	真鍮(厚さ1mm)	13×33	3.2	810円
EA591HD-12	真鍮(厚さ1mm)	16×64	3.2	1,550円
EA591HD-13	真鍮(厚さ1mm)	19×44	3.2	1,160円
EA591HD-14	真鍮(厚さ1mm)	25×51	3.2	1,320円
EA591HD-15	真鍮(厚さ1mm)	25×64	3.2	2,210円
EA591HD-16	真鍮(厚さ1mm)	25×76	3.2	2,210円
EA591HD-18	真鍮(厚さ1mm)	38×76	3.2	2,940円
EA591HD-21	SUS(厚さ0.8mm)	13×33	3.2	305円
EA591HD-22	SUS(厚さ0.8mm)	16×64	3.2	510円
EA591HD-23	SUS(厚さ0.8mm)	19×44	3.2	400円
EA591HD-24	SUS(厚さ0.8mm)	25×51	3.2	500円
EA591HD-25	SUS(厚さ0.8mm)	25×64	3.2	735円
EA591HD-26	SUS(厚さ0.8mm)	25×76	3.2	815円
EA591HD-27	SUS(厚さ0.8mm)	38×76	3.2	1,250円

タグ・ブランク



- アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています


品番	材質	サイズ(mm)	穴径(mm)	色	税抜価格
EA591HG-31A	アルミ(厚さ1mm)	29×52	3.2	赤	1,150円
EA591HG-32A	アルミ(厚さ1mm)	29×52	3.2	黒	1,490円
EA591HG-33A	アルミ(厚さ1mm)	29×52	3.2	金	1,490円
EA591HG-34A	アルミ(厚さ1mm)	29×52	3.2	橙	1,490円
EA591HG-35A	アルミ(厚さ1mm)	29×52	3.2	緑	1,490円

タグ・ブランク



品番	材質	サイズ(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA591HE-1	アルミ(厚さ1mm)	16×48	3.2	490円
EA591HE-2	アルミ(厚さ1mm)	16×71	4.0	600円
EA591HE-3	アルミ(厚さ1mm)	19×79	4.0	600円
EA591HE-5	アルミ(厚さ1mm)	25×54	3.2	615円
EA591HE-11	真鍮(厚さ1mm)	16×48	3.2	945円
EA591HE-25	SUS(厚さ1mm)	25×54	3.2	510円

タグ・ブランク

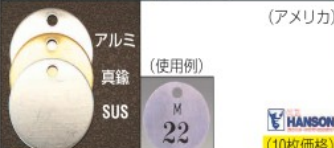

品番	材質	サイズ(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA591HG-1	アルミ(厚さ1mm)	25	4.8	290円
EA591HG-2	アルミ(厚さ1mm)	28	4.8	380円
EA591HG-3	アルミ(厚さ1mm)	32	4.8	395円
EA591HG-4	アルミ(厚さ1mm)	35	4.8	460円
EA591HG-5	アルミ(厚さ1mm)	38	4.8	465円
EA591HG-6	アルミ(厚さ1mm)	51	4.8	680円
EA591HG-7	アルミ(厚さ1mm)	76	4.8	795円
EA591HG-11	真鍮(厚さ1mm)	25	4.8	520円
EA591HG-13	真鍮(厚さ1mm)	32	4.8	835円
EA591HG-14	真鍮(厚さ1mm)	35	4.8	1,050円
EA591HG-15	真鍮(厚さ1mm)	38	4.8	1,170円
EA591HG-16	真鍮(厚さ1mm)	51	4.8	1,860円
EA591HG-17	真鍮(厚さ1mm)	76	4.8	2,460円
EA591HG-21	SUS(厚さ0.8mm)	25	4.8	230円
EA591HG-22	SUS(厚さ0.8mm)	28	4.8	370円
EA591HG-23	SUS(厚さ0.8mm)	32	4.8	380円
EA591HG-24	SUS(厚さ0.8mm)	35	4.8	400円
EA591HG-25	SUS(厚さ0.8mm)	51	4.8	725円
EA591HG-26	SUS(厚さ0.8mm)	76	4.8	2,380円

タグ・ブランク



品番	材質	サイズ(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA591HJ-1	アルミ(厚さ1mm)	27×27	3.1	430円
EA591HJ-11	真鍮(厚さ1mm)	27×27	3.1	780円
EA591HJ-21	SUS(厚さ0.8mm)	27×27	3.1	980円

タグ・ブランク



品番	材質	サイズ(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA591HF-1	アルミ(厚さ1mm)	19×34	2.4	385円
EA591HF-2	アルミ(厚さ1mm)	25×48	3.2	560円
EA591HF-3	アルミ(厚さ1mm)	29×52	3.2	600円
EA591HF-11	真鍮(厚さ1mm)	19×34	2.4	745円
EA591HF-12	真鍮(厚さ1mm)	25×48	3.2	1,130円
EA591HF-13	真鍮(厚さ1mm)	29×52	3.2	1,230円
EA591HF-21	SUS(厚さ0.8mm)	19×34	2.4	370円
EA591HF-22	SUS(厚さ0.8mm)	25×48	3.2	615円
EA591HF-23	SUS(厚さ0.8mm)	29×52	3.2	735円

タグ・ブランク



品番	材質	サイズ(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA591HC-1	アルミ(厚さ1mm)	25×25	4.8	390円
EA591HC-2	アルミ(厚さ1mm)	32×32	4.8	435円
EA591HC-3	アルミ(厚さ1mm)	38×38	4.8	495円
EA591HC-4	アルミ(厚さ1mm)	51×51	4.8	710円
EA591HC-11	真鍮(厚さ1mm)	25×25	4.8	780円
EA591HC-12	真鍮(厚さ1mm)	32×32	4.8	990円
EA591HC-13	真鍮(厚さ1mm)	38×38	4.8	1,340円
EA591HC-21	SUS(厚さ0.8mm)	25×25	4.8	350円
EA591HC-22	SUS(厚さ0.8mm)	32×32	4.8	455円

タグ・ブランク



品番	材質	サイズ(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA591HK-1	アルミ(厚さ1mm)	26×26	4.7	390円
EA591HK-2	アルミ(厚さ1mm)	32×32	4.7	440円
EA591HK-3	アルミ(厚さ1mm)	38×38	4.7	500円
EA591HK-11	真鍮(厚さ1mm)	26×26	4.7	710円
EA591HK-12	真鍮(厚さ1mm)	32×32	4.7	910円
EA591HK-13	真鍮(厚さ1mm)	38×38	4.7	1,250円
EA591HK-21	SUS(厚さ1mm)	26×26	4.7	345円
EA591HK-23	SUS(厚さ1mm)	38×38	4.7	590円

<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧になれます。