

車出口用安全ミラー(接着式)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(kg)	税抜価格
EA724ZL-1	150×210	280R	0.21	24,000円
EA724ZL-2	320×250	400R	0.43	38,000円

- 平面
- フラット型凸面機能ミラー
- 屋外設置可
- 鏡面材質…特殊プラスチック
- 専用コンクリート用ボンド付


車出口用安全ミラー(ビス止式)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(kg)	税抜価格
EA724ZL-2A	320×250	400R	0.52	45,600円
EA724ZL-3A	480×370	700R	1.3	64,000円

- 平面
- フラット型凸面機能ミラー
- 屋外設置可
- 鏡面材質…アクリル
- 取付金具付
- ビス止めタイプ


フォークリフト用出口安全ミラー

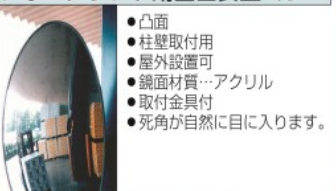

品番	サイズ(mm)	曲面	重量(kg)	税抜価格
EA724ZL-11	330×550	860R	1.35	38,000円

- 凸面
- 柱壁取付用
- 屋外設置可
- 鏡面材質…アクリル
- 取付金具付
- 死角が自然に目に入ります。


[クリップ付]拡大ミラー

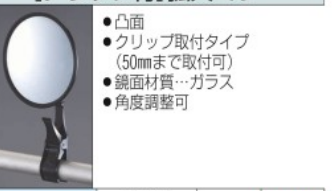

品番	サイズ(mm)	曲面	税抜価格
EA724Z-13D	φ150×240(L)	300R	2,900円

- 凸面
- クリップ取付タイプ(50mmまで取付可)
- 鏡面材質…ガラス
- 角度調整可

点検ミラー(平面)

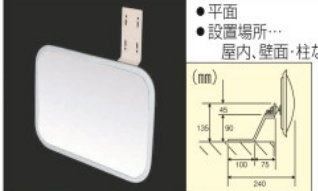

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA724ZW-6	300×200	1	8,350円

- 平面
- 設置場所…屋内、壁面・柱など
- 鏡面材質…ガラス
- 取付金具、補助ステー付

ガレージミラー



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-2	150×180	600R	280	2,460円

- 凸面
- 設置場所…壁面・天井
- 鏡面材質…ガラス
- 壁面取付金具付
- 角度調整可


ガレージミラー(挟み込みタイプ)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-3	150×180	600R	590	2,460円

- 凸面
- 鏡面材質…ガラス
- 取付幅…45~170mmまで
- 角度調整可能
- ブロック・扉などに挟み込んで取付けられます。
- 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。

[クリップ付]ガレージミラー

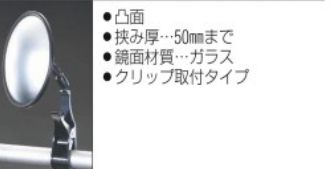

品番	サイズ(mm)	曲面	税抜価格
EA724Z-14B	φ148×240(L)	120R	2,900円

ガレージミラー(ポール取付タイプ)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-4	150×180	600R	590	2,460円

- 凸面
- 鏡面材質…ガラス
- ポール取付径…φ25~60mmまで
- 角度調整可能

ガレージミラー(クリップタイプ)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-5	150×180	600R	590	5,230円

- 凸面
- 鏡面材質…ガラス
- 取付可能サイズ…パイプ:φ20~60mm 板厚:10~60mm
- フレキシブルシャフトサイズ…φ15.9×200mm
- 角度調整可能

ガレージミラー



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-11	230×190	300R	580	4,000円
EA724ZS-12	310×230	600R	750	5,540円
EA724ZS-13	390×290	1000R	990	7,310円

- 凸面
- 設置場所…壁面
- 鏡面材質…ガラス(鏡面飛散防止加工)
- 壁面取付金具付
- 角度調整可

ガレージミラー(挟み込みタイプ)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-42	230×190	300R	890	5,310円
EA724ZS-52	310×230	600R	1060	6,850円
EA724ZS-62	390×290	1000R	1300	8,620円

- 凸面
- 鏡面材質…ガラス(鏡面飛散防止加工)
- 取付幅…45~170mmまで
- 角度調整可能
- ブロック・扉などに挟み込んで取付けられます。
- 取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。

ガレージミラー(ポール取付タイプ)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-43	230×190	300R	890	5,540円
EA724ZS-53	310×230	600R	1060	6,690円
EA724ZS-63	390×290	1000R	1300	8,620円

- 凸面
- 鏡面材質…ガラス(鏡面飛散防止加工)
- ポール取付径…φ25~60mmまで
- 角度調整可能

ガレージミラー(クリップタイプ)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-44	230×190	300R	600	7,460円
EA724ZS-54	310×230	600R	800	8,620円

- 凸面
- 鏡面材質…ガラス(鏡面飛散防止加工)
- 取付可能サイズ…パイプ:φ20~60mm 板厚:10~60mm
- フレキシブルシャフトサイズ…φ15.9×200mm
- 角度調整可能

ガレージミラー(マグネット取付タイプ)



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-45	230×190	300R	1000	7,620円
EA724ZS-55	310×230	600R	1200	8,770円

- 凸面
- 鏡面材質…ガラス(鏡面飛散防止加工)
- フレキシブルシャフトサイズ…φ15.9×200mm
- 角度調整可能

ツインミラー



品番	サイズ(mm)	曲面	重量(kg)	税抜価格
EA724ZS-21	175×150(1個)	300R	0.76	4,390円
EA724ZS-22	230×190(1個)	300R	1.1	7,310円

- 凸面
- 左右確認可
- 屋外設置可
- 鏡面材質…ガラス(鏡面飛散防止加工)
- 取付金具付

カーブミラー




品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZS-31	135×160	300R	340	5,690円

- 凸面
- 設置場所…壁面
- フレームサイズ…185×210×20mm
- カラー…シルバーストーン
- 鏡面材質…ガラス(鏡面飛散防止加工)
- 付属の両面テープで、簡単に取付できます。

鏡の映り具合(曲面)

 曲率半径=Rとは、鏡の曲がり具合を数値で表したものです。例えば曲面R300だと、半径300mm(直径600mm)の球体の表面を切り取ったものとお考え下さい。この数値が低いほど、鏡の曲がり具合が大きくなります。鏡の曲がり具合が大きいほど、視界は広くなりますが、反面、像は小さくなります。



曲面の状態は、長所と短所を併せ持つため、用途に合わせた選定が必要になります。

ミラー材質比較

	ガラス	アクリル	ステンレス
明るさ(反射)	85%	80%	60%
耐候性	◎	△	○
映り具合	◎	△	○
耐衝撃性	×	△	○
重さ	普通	軽い	重い
特徴	映りが良い。表面に傷が入りにくい。耐候性・耐久性に優れる。割れやすい。	軽くて、割れにくい。温度差等でひずみ・ゆがみが出やすい。	衝撃に強く、割れない。実物より少し暗く映る。