

ハンディポンプ



- 電源…AC100V
- サイズ…143×253×279(H)mm
- 重量…4.8kg
- 接続ホース…
吸込側:19mm
吐出側:15~18mm
- 水槽の水の入替などに

日立

品番	出力	消費電力 (50/60Hz)	税抜価格
EA345AD-1C	30W	110/160W	28,000円
EA345AD-2C	60W	130/190W	31,000円
品番	揚水量		
EA345AD-1C	20ℓ/分 (50Hz:全揚程1.5m時) 25ℓ/分 (60Hz:全揚程1.5m時)		
EA345AD-2C	23ℓ/分 (50Hz:全揚程2m時) 28ℓ/分 (60Hz:全揚程2m時)		

ハンディポンプ



- 電源…AC100V
- サイズ…306×180×242(H)mm
- 重量…6.9kg
- 接続ホース…
吸込側:25mm
吐出側:15・19・25mm
- 汚れた水の入替などに

日立

品番	出力	消費電力 (50/60Hz)	税抜価格
EA345AD-11C	80W	140/200W	42,000円
品番	揚水量		
EA345AD-11C	40ℓ/分 (50Hz:全揚程2m時) 50ℓ/分 (60Hz:全揚程2m時)		

(雑排水用) 水中ポンプ



非自動型 自動型

品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345PA-50A	50Hz	150W	32	22,300円
EA345PA-60A	60Hz	150W	32	22,300円
EA345PB-50	50Hz	400W	40	34,300円
EA345PB-60	60Hz	400W	40	34,300円
EA345PC-50	50Hz	400W	50	38,300円
EA345PC-60	60Hz	400W	50	38,300円
品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345PA-150A	50Hz	150W	32	31,200円
EA345PA-160A	60Hz	150W	32	31,200円
EA345PB-150	50Hz	400W	40	46,300円
EA345PB-160	60Hz	400W	40	46,300円
EA345PC-150	50Hz	400W	50	51,700円
EA345PC-160	60Hz	400W	50	51,700円

自動型

品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345PA-50A	5.0m	80ℓ/分	203×136	5.3
EA345PA-60A	5.0m	80ℓ/分	×376(H)	5.3
EA345PB-50	6.5m	80ℓ/分	236×162	7.1
EA345PB-60	6.5m	80ℓ/分	×360(H)	7.1
EA345PC-50	9.3m	80ℓ/分	236×162	7.1
EA345PC-60	10.0m	80ℓ/分	×360(H)	7.1
EA345PA-150A	5.0m	80ℓ/分	203×176	6.0
EA345PA-160A	5.0m	80ℓ/分	×376(H)	6.0
EA345PB-150	6.5m	80ℓ/分	236×173	7.7
EA345PB-160	6.5m	80ℓ/分	×374(H)	7.7
EA345PC-150	9.3m	80ℓ/分	236×173	7.7
EA345PC-160	10.0m	80ℓ/分	×374(H)	7.7

- 夾雑物を含む汚水や、厨房の雑排水用
- 電源…単相100V

(泥水用) 水中ポンプ



- 土木、工事現場の泥水排水用
- 電源…AC100V
- ハイスピン羽根車と攪拌羽根が強力に泥水を排水

日立

品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345RX-50	50Hz	550W	50	41,800円
EA345RX-60	60Hz	550W	50	41,800円
品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345RX-50A	50Hz	550W	50	54,400円
EA345RX-60A	60Hz	550W	50	54,400円

自動運転型

品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345RX-50	9.0m	100ℓ/分	241×186	15
EA345RX-60	9.0m	100ℓ/分	×391(H)	14
EA345RX-50A	9.0m	100ℓ/分	241×208	14.6
EA345RX-60A	9.0m	100ℓ/分	×421(H)	15.6

吸上陸上ポンプ



- 一般工事
底水排水用
- 電源…
AC100V

日立

品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345RE-50	50Hz	480W	25	84,000円
EA345RE-60	60Hz	480W	25	84,000円
品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
RE-50	6.9m	50ℓ/分	φ240×	12.5
RE-60	7.8m	55ℓ/分	307(H)	12.5

- 特殊ノズルで小さくぼみの「たまり水」も吸水
- 逆流防止弁内蔵

(雑排水用) 横型水中ポンプ



日立

品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345PG-50	50Hz	250W	50	39,200円
EA345PG-60	60Hz	250W	50	39,200円
品番	最大 全揚程	最大 吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345PG-50	2m	220ℓ/分	150×342 ×220(H)	6.7
EA345PG-60	2m	220ℓ/分	150×342 ×220(H)	6.7

- 電源…単相100V
- 雑排水用
- 接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。

一般工事中水中ポンプ(軟弱異物対応型)



日立

品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345RY-50	50Hz	400W	50	43,200円
EA345RY-60	60Hz	400W	50	43,200円
品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345RY-50	6.0m	130ℓ/分	φ193×	12.2
EA345RY-60	6.0m	130ℓ/分	337(H)	12.2

- 一般工事排水用
- 電源…単相100V
- 軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造
- 安定した吐出量のハイスピンタイプ

水中ポンプ



日立

品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345RY-150	50Hz	400W	50	37,600円
EA345RY-160	60Hz	400W	50	37,600円
品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345RY-150	8.0m	100ℓ/分	241×184	11.3
EA345RY-160	8.0m	100ℓ/分	×328(H)	11.3
EA345RY-250	8.0m	100ℓ/分	241×207	11.9
EA345RY-260	8.0m	100ℓ/分	×358(H)	11.9

自動運転型

品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345RY-150	8.0m	100ℓ/分	241×184	11.3
EA345RY-160	8.0m	100ℓ/分	×328(H)	11.3
EA345RY-250	8.0m	100ℓ/分	241×207	11.9
EA345RY-260	8.0m	100ℓ/分	×358(H)	11.9

(汚物用) 水中ポンプ



- 土木、建築現場の汚物などに
- 電源…AC100V
- 長時間の運転も安心な過熱保護装置付

KYOCERA

品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345CE-50	50Hz	200W	32・40・50	26,700円
EA345CE-60	60Hz	210W	50	26,700円
品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345CE-50	5.5m	170ℓ/分	183×178 ×329(H)	3.7
EA345CE-60	6m	170ℓ/分	183×178 ×329(H)	3.7

(狭溝用) 水中ポンプ




- 一般工事排水用
- 電源…単相100V
- 全面水路形設計により、湯水運転においてもモータ冷却効果が高く過熱しにくい設計です。

日立

品番	周波数	出力	口径 (mm)	税抜価格
EA345R-260	60Hz	150W	32	40,400円
品番	全揚程	吐出量	サイズ (mm)	重量 (kg)
EA345R-260	4m	80ℓ/分	205×170× 415(H)	11.5

ポンプの最大全揚程、最大吐出量とは

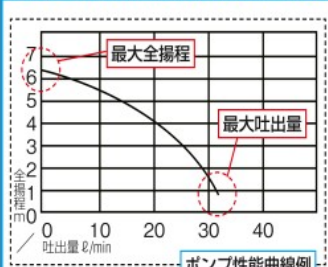

性能曲線の様に最大全揚程時の吐出量は0ℓ/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。