

バルブ

ねじ込み管
継手

高圧継手

溶接継手

フランジ

ガスケット

フランジ
ボルトフレキシブル
メタルホース

防振継手

小径配管
継手サニタリー
配管継手塩ビ
パイプ塩ビ管
継手塩ビ
バルブ水道配管
資材混合栓・
水栓トイレ
設備用品水栓補修
部品シャワー
用品

排水部材

給水設備用
継手配管補修用
継手配管支持
金具配管保護
資材

空調資材

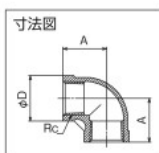
バルブ・配管
識別用品スプレー
ノズル

Screwed type Pipe Fitting

ねじ込み管継手(ステンレス)

RoHS

用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
材質 ●ステンレス(SCS13A)
製造国 ●中国

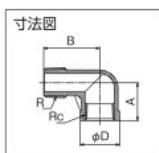
VLタイプ
(エルボ)

エルボ

発注単位1個

(価格改定日 19.07) フローバル株式会社[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	A (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-0362	VL-01	¥ 506	¥ 630	6	1/8	19	15.5	60	31	70(119)
734-0371	VL-02	¥ 506	¥ 630	8	1/4	19	22	40	55	166(80)
734-0389	VL-03	¥ 513	¥ 640	10	3/8	23	26	40	83	169(63)
734-0397	VL-04	¥ 576	¥ 720	15	1/2	27	28	40	86	551(98)
734-0401	VL-06	¥ 849	¥ 1,060	20	3/4	32	34	20	142	247(100)
734-0419	VL-08	¥ 1,207	¥ 1,510	25	1	38	43	10	238	152(92)
734-0427	VL-10	¥ 1,737	¥ 2,170	32	1 1/4	46	51	15	345	43(50)
734-0435	VL-12	¥ 2,024	¥ 2,530	40	1 1/2	48	59	12	463	76(129)
734-0443	VL-16	¥ 3,056	¥ 3,820	50	2	57	73	6	714	29(56)

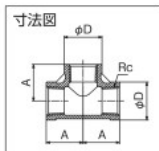
VSLタイプ
(ストリートエルボ)

ストリートエルボ

発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-2471	VSL-02	¥ 833	¥ 1,040	8	1/4	19	30	22	40	50	480(60)
734-2489	VSL-03	¥ 840	¥ 1,050	10	3/8	23	35	26	40	81	79(64)
734-2497	VSL-04	¥ 1,137	¥ 1,420	15	1/2	27	40	28	40	87	161(146)
734-2501	VSL-06	¥ 1,449	¥ 1,810	20	3/4	32	47	34	20	138	78(54)
734-2519	VSL-08	¥ 2,017	¥ 2,520	25	1	38	54	43	10	218	35(51)
734-2527	VSL-10	¥ 2,801	¥ 3,500	32	1 1/4	46	62	51	12	320	9(53)
734-2535	VSL-12	¥ 3,481	¥ 4,350	40	1 1/2	48	68	59	8	442	17(114)
734-2543	VSL-16	¥ 5,304	¥ 6,630	50	2	57	79	73	4	722	10(84)

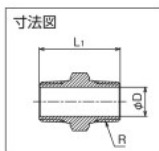
VTタイプ
(チーズ)

チーズ

発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	A (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-2705	VT-01	¥ 697	¥ 870	6	1/8	19	15.5	40	41	39(87)
734-2713	VT-02	¥ 697	¥ 870	8	1/4	19	22	40	78	143(61)
734-2721	VT-03	¥ 697	¥ 870	10	3/8	23	26	20	123	180(77)
734-2730	VT-04	¥ 791	¥ 990	15	1/2	27	28	30	122	189(56)
734-2748	VT-06	¥ 1,160	¥ 1,450	20	3/4	32	34	15	204	154(105)
734-2756	VT-08	¥ 1,657	¥ 2,070	25	1	38	43	20	319	50(58)
734-2764	VT-10	¥ 2,329	¥ 2,910	32	1 1/4	46	51	8	442	6(34)
734-2772	VT-12	¥ 2,793	¥ 3,490	40	1 1/2	48	59	6	602	13(87)
734-2781	VT-16	¥ 4,377	¥ 5,470	50	2	57	73	5	920	12(30)

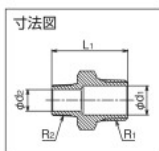
V6Nタイプ
(六角ニップル)

六角ニップル

発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L1 (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
733-9364	V6N-01	¥ 353	¥ 440	6	1/8	32	5	80	20	71(53)
733-9372	V6N-02	¥ 353	¥ 440	8	1/4	34	8.5	60	26	515(94)
733-9381	V6N-03	¥ 353	¥ 440	10	3/8	36	11	40	39	415(67)
733-9399	V6N-04	¥ 480	¥ 600	15	1/2	42	15	25	54	574(66)
733-9402	V6N-06	¥ 697	¥ 870	20	3/4	47	19	15	98	302(88)
733-9411	V6N-08	¥ 944	¥ 1,180	25	1	52	26	20	138	202(82)
733-9429	V6N-10	¥ 1,337	¥ 1,670	32	1 1/4	56	33.5	15	203	21(34)
733-9437	V6N-12	¥ 1,834	¥ 2,290	40	1 1/2	60	39	15	294	78(96)
733-9445	V6N-16	¥ 2,657	¥ 3,320	50	2	66	50	9	418	49(100)

VRNタイプ
(異径ニップル)

異径ニップル

発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L1 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-1792	VRN-0201	¥ 489	¥ 610	8×6	1/4×1/8	33	8.5	5	60	25	164(59)
734-1814	VRN-0302	¥ 489	¥ 610	10×8	3/8×1/4	35	11	8.5	40	34	533(88)
734-1849	VRN-0403	¥ 664	¥ 830	15×10	1/2×3/8	39	15	11	25	51	429(85)
734-1881	VRN-0604	¥ 920	¥ 1,150	20×15	3/4×1/2	45	19	15	15	83	362(115)
734-1920	VRN-0806	¥ 1,344	¥ 1,680	25×20	1×3/4	50	26	19	20	134	190(83)
734-1962	VRN-1008	¥ 2,369	¥ 2,960	32×25	1 1/4×1	54	33.5	26	15	198	37(68)
734-2004	VRN-1210	¥ 3,313	¥ 4,140	40×32	1 1/2×1 1/4	59	39	33.5	12	278	23(230)
734-2047	VRN-1612	¥ 5,080	¥ 6,350	50×40	2×1 1/2	63	50	39	9	395	10(112)

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>