

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

グローバル

Screwed type Pipe Fitting

FLOBAL



ねじ込み管継手(ステンレス)



同商品群
在庫数 296アイテム

用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。
仕様 ●JIS B0203準拠
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
製造国 ●中国

管工機材

バルブ

ねじ込み管継手

高圧継手

溶接継手

フランジ

ガasket

フランジボルト

フレキシブル
メタルホース

防振継手

小径配管
継手

サニタリー
配管継手

塩ビ
パイプ

塩ビ管
継手

塩ビ
バルブ

水道配管
資材

混合栓・
水栓

トイレ
設備用品

水栓補修
部品

シャワー
用品

排水部材

給水設備用
継手

配管補修用
継手

配管支持
金具

配管保護
資材

空調資材

バルブ・配管
識別用品

スプレー
ノズル

スプレー
ノズル

スプレー
ノズル

スプレー
ノズル

PTソケット 材質・ステンレス(SUS304TP)


発注単位1個

(価格改定日 19.07) フローバル備 [882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-1555	VPTS-01	¥ 553	¥ 690	6	1/8	23	15	60	22	366(76)
734-1563	VPTS-02	¥ 553	¥ 690	8	1/4	29	19	60	40	482(79)
734-1571	VPTS-03	¥ 553	¥ 690	10	3/8	30	22	40	46	429(116)
734-1580	VPTS-04	¥ 791	¥ 990	15	1/2	38	27	20	83	305(64)
734-1598	VPTS-06	¥1,129	¥1,410	20	3/4	40	33	30	120	133(86)
734-1601	VPTS-08	¥1,256	¥1,570	25	1	45	40	20	176	93(98)
734-1610	VPTS-10	¥2,146	¥2,680	32	1 1/4	51	49	12	252	35(146)
734-1628	VPTS-12	¥2,393	¥2,990	40	1 1/2	54	55.5	10	318	37(28)
734-1636	VPTS-16	¥3,306	¥4,130	50	2	64	68	20	538	16(73)



VPTS-01
(PTソケット)

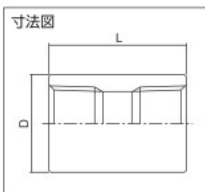

ソケット 材質・ステンレス(SUS304TP)


発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-2586	VSO-01	¥ 266	¥ 330	6	1/8	20	14	80	14	203(63)
734-2594	VSO-02	¥ 266	¥ 330	8	1/4	25	17	60	23	645(127)
734-2608	VSO-03	¥ 266	¥ 330	10	3/8	26	21	40	30	239(69)
734-2616	VSO-04	¥ 287	¥ 360	15	1/2	33	25	30	46	280(108)
734-2624	VSO-06	¥ 369	¥ 460	20	3/4	36	31	50	69	160(66)
734-2632	VSO-08	¥ 520	¥ 650	25	1	43	38	24	112	116(116)
734-2641	VSO-10	¥ 721	¥ 900	32	1 1/4	48	47	30	168	36(200)
734-2659	VSO-12	¥ 840	¥1,050	40	1 1/2	48	53	24	204	128(204)
734-2667	VSO-16	¥1,289	¥1,610	50	2	56	66	14	334	90(167)



VSOタイプ
(ソケット)

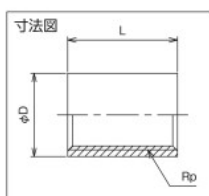

異径ソケット 材質・ステンレス(SCS13A)

発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-2055	VRS-0201	¥ 489	¥ 610	8×6	1/4×1/8	25	80	26	256(131)
734-2071	VRS-0302	¥ 489	¥ 610	10×8	3/8×1/4	28	40	38	261(82)
734-2101	VRS-0403	¥ 737	¥ 920	15×10	1/2×3/8	34	20	61	293(124)
734-2144	VRS-0604	¥ 944	¥1,180	20×15	3/4×1/2	38	30	83	324(95)
734-2187	VRS-0806	¥1,330	¥1,660	25×20	1×3/4	42	20	130	243(114)
734-2225	VRS-1008	¥2,311	¥2,890	32×25	1 1/4×1	48	12	207	34(95)
734-2268	VRS-1210	¥3,240	¥4,050	40×32	1 1/2×1 1/4	52	10	257	13(109)
734-2306	VRS-1612	¥4,826	¥6,030	50×40	2×1 1/2	58	12	393	16(64)



VRSタイプ
(異径ソケット)



ニップル 材質・ステンレス(SUS304TP)


発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L1 (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
734-1229	VN-01	¥ 184	¥ 230	6	1/8	24	10.5	200	6.8	324(438)
734-1237	VN-02	¥ 184	¥ 230	8	1/4	26	13.8	100	10.0	310(152)
734-1245	VN-03	¥ 184	¥ 230	10	3/8	28	17.3	60	14.0	308(53)
734-1253	VN-04	¥ 240	¥ 300	15	1/2	34	21.7	40	27.0	426(92)
734-1261	VN-06	¥ 266	¥ 330	20	3/4	38	27.2	20	41.0	269(95)
734-1270	VN-08	¥ 369	¥ 460	25	1	42	34	25	56.0	235(122)
734-1288	VN-10	¥ 513	¥ 640	32	1 1/4	50	42.7	35	79.0	35(40)
734-1296	VN-12	¥ 586	¥ 730	40	1 1/2	50	48.6	25	90.0	93(90)
734-1300	VN-16	¥ 840	¥1,050	50	2	58	60.5	15	161.0	77(83)



VNタイプ
(ニップル)

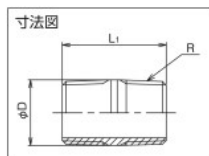

ブッシング 材質・ステンレス(SCS13A)


発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
733-9569	VBU-0201	¥ 287	¥ 360	8×6	1/4×1/8	17	80	13	305(121)
733-9585	VBU-0302	¥ 287	¥ 360	10×8	3/8×1/4	18	80	18	336(75)
733-9615	VBU-0403	¥ 344	¥ 430	15×10	1/2×3/8	21	50	27	572(117)
733-9658	VBU-0604	¥ 480	¥ 600	20×15	3/4×1/2	24	30	53	381(70)
733-9691	VBU-0806	¥ 777	¥ 970	25×20	1×3/4	27	40	83	172(58)
733-9739	VBU-1008	¥1,064	¥1,330	32×25	1 1/4×1	30	18	140	104(87)
733-9771	VBU-1210	¥1,384	¥1,730	40×32	1 1/2×1 1/4	32	15	156	58(87)
733-9810	VBU-1612	¥1,984	¥2,480	50×40	2×1 1/2	36	8	301	42(60)



VBUタイプ
(ブッシング)

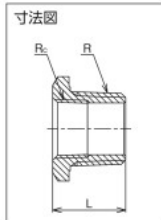

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>