

ねじ込み管継手(ステンレス製)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

管工機材

バルブ

ねじ込み管継手

高圧継手

溶接継手

フランジ

ガスケット

フランジボルト

フレキシブルメタルホース

防振継手

小径配管継手

サンタリー配管継手

塩ビパイプ

塩ビ管継手

塩ビバルブ

水道配管資材

混合栓・水栓

トイレ設備用品

水栓補修部品

シャワー用品

排水部材

給水設備用継手

配管補修用継手

配管支持金具

配管保護資材

空調資材

バルブ・配管識別用品

スプレーノズル

フローバル 日本


Screwed type Pipe Fitting

ストリートエルボ(ステンレス)

同商品群
在庫数 296 アイテム



VSLタイプ

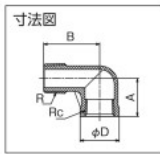

用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
材質 ●ステンレス(SCS14A(SUS316))
製造国 ●中国

発注単位1個

(価格改定日 19.07) フローバル株[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5177	VSL-S14-02	¥ 880	¥1,100	8	1/4	19	30	22	40	55	136(152)
836-5178	VSL-S14-03	¥1,200	¥1,500	10	3/8	23	35	26	40	90	25(50)
836-5179	VSL-S14-04	¥1,520	¥1,900	15	1/2	27	40	28	40	132	19(29)
836-5180	VSL-S14-06	¥2,024	¥2,530	20	3/4	32	47	34	20	210	6(14)
836-5181	VSL-S14-08	¥2,993	¥3,740	25	1	38	54	43	10	310	10(46)

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>

フローバル 日本


Screwed type Pipe Fitting

チーズ(ステンレス)

同商品群
在庫数 296 アイテム



VTタイプ

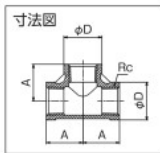

用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
材質 ●ステンレス(SCS14A(SUS316)) 製造国 ●中国

発注単位1個

(価格改定日 19.07) フローバル株[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	A (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5171	VT-S14-01	¥1,104	¥1,380	6	1/8	19	15.5	40	44	7(27)
836-5172	VT-S14-02	¥1,104	¥1,380	8	1/4	19	22	40	87	98(189)
836-5173	VT-S14-03	¥1,200	¥1,500	10	3/8	23	26	20	140	36(60)
836-5174	VT-S14-04	¥1,289	¥1,610	15	1/2	27	28	30	181	85(129)
836-5175	VT-S14-06	¥1,840	¥2,300	20	3/4	32	34	15	270	4(10)
836-5176	VT-S14-08	¥2,577	¥3,220	25	1	38	43	20	485	14(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>

フローバル 日本


Screwed type Pipe Fitting

六角ニップル(ステンレス)

同商品群
在庫数 296 アイテム



V6Nタイプ

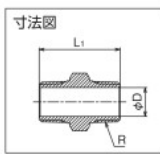

用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
材質 ●ステンレス(SCS14A(SUS316)) 製造国 ●中国

発注単位1個

(価格改定日 19.07) フローバル株[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L1 (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5206	V6N-S14-01	¥ 600	¥ 750	6	1/8	32	5	80	23	78(312)
836-5207	V6N-S14-02	¥ 600	¥ 750	8	1/4	34	8.5	60	32	240(85)
836-5208	V6N-S14-03	¥ 600	¥ 750	10	3/8	36	11	40	53	183(83)
836-5209	V6N-S14-04	¥ 784	¥ 980	15	1/2	42	15	25	91	227(69)
836-5210	V6N-S14-06	¥1,200	¥1,500	20	3/4	47	19	15	145	173(102)
836-5211	V6N-S14-08	¥1,617	¥2,020	25	1	52	26	20	206	68(1104)

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>

フローバル 日本


Screwed type Pipe Fitting

ユニオン(ステンレス)

同商品群
在庫数 296 アイテム



VUタイプ

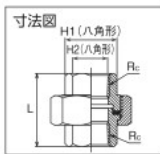

用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
材質 ●ステンレス(SCS14A(SUS316)) 製造国 ●中国

発注単位1個

(価格改定日 19.07) フローバル株[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5182	VU-S14-01	¥2,209	¥2,760	6	1/8	30.5	15	25	40	79	6(40)
836-5183	VU-S14-02	¥2,209	¥2,760	8	1/4	34	19	31	25	123	19(87)
836-5184	VU-S14-03	¥2,304	¥2,880	10	3/8	38	23	37	15	186	10(67)
836-5185	VU-S14-04	¥2,577	¥3,220	15	1/2	41	27	42	30	247	46(132)
836-5186	VU-S14-06	¥3,360	¥4,200	20	3/4	48.5	33	49	12	363	16(40)
836-5187	VU-S14-08	¥4,329	¥5,410	25	1	54	41	59	10	557	7(9)

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>

フローバル 日本

 
Screwed type Pipe Fitting

ブッシング(ステンレス)

同商品群
在庫数 296 アイテム



VBUタイプ (価格改定日 19.07) フローバル株[882605]



用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
材質 ●ステンレス(SCS14A(SUS316))
製造国 ●中国

発注単位1個

(価格改定日 19.07)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	H (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	H (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5212	VBU-S14-0201	¥464	¥580	8×6	1/4×1/8	17	17	80	18	93(170)	836-5217	VBU-S14-0603	¥ 880	¥1,100	20×10	3/4×3/8	24	32	30	105	240(71)
836-5213	VBU-S14-0301	¥464	¥580	10×6	3/8×1/8	18	21	80	29	108(141)	836-5218	VBU-S14-0604	¥ 880	¥1,100	20×15	3/4×1/2	24	32	30	81	206(177)
836-5214	VBU-S14-0302	¥464	¥580	10×8	3/8×1/4	18	21	80	27	174(93)	836-5219	VBU-S14-0804	¥1,289	¥1,610	25×15	1×1/2	27	38	40	141	174(72)
836-5215	VBU-S14-0402	¥544	¥680	15×8	1/2×1/4	21	26	50	48	583(83)	836-5220	VBU-S14-0806	¥1,289	¥1,610	25×20	1×3/4	27	38	40	123	66(123)
836-5216	VBU-S14-0403	¥544	¥680	15×10	1/2×3/8	21	26	50	43	195(95)											

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>