


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

フローバル  Screwed type Pipe Fitting  
**FLOBAL** **プラグ(ステンレス)**

同商品群  
在庫数 **296** アイテム



VPタイプ

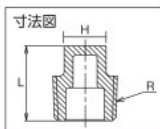


用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。  
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠  
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)  
材質 ●ステンレス(SCS14A(SUS316)) 製造国 ●中国

発注単位1個 (価格改定日 19.07) フローバル備[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	H (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5227	VP-S14-01	¥369	¥460	6	1/8	16	7	300	10	51(232)
836-5228	VP-S14-02	¥369	¥460	8	1/4	19	9	100	19	92(98)
836-5229	VP-S14-03	¥369	¥460	10	3/8	21	12	80	34	71(37)
836-5230	VP-S14-04	¥513	¥640	15	1/2	25	14	80	43	99(112)
836-5231	VP-S14-06	¥697	¥870	20	3/4	28	17	45	76	21(70)
836-5232	VP-S14-08	¥920	¥1,150	25	1	31	19	45	117	18(34)


☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>

フローバル  Screwed type Pipe Fitting  
**FLOBAL** **キャップ(ステンレス)**

同商品群  
在庫数 **296** アイテム



VCタイプ

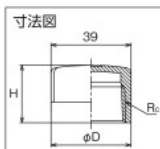


用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。  
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠  
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)  
材質 ●ステンレス(SCS14A(SUS316)) 製造国 ●中国

発注単位1個 (価格改定日 19.07) フローバル備[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	D (mm)	H (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5221	VC-S14-01	¥489	¥610	6	1/8	17.5	15	120	20	3(50)
836-5222	VC-S14-02	¥489	¥610	8	1/4	22	18	80	36	40(334)
836-5223	VC-S14-03	¥489	¥610	10	3/8	26	20	40	53	43(33)
836-5224	VC-S14-04	¥664	¥830	15	1/2	30	21	40	69	51(63)
836-5225	VC-S14-06	¥871	¥1,090	20	3/4	32	24	30	71	70(94)
836-5226	VC-S14-08	¥1,129	¥1,410	25	1	39	28	24	104	19(32)


☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>

フローバル  Screwed type Pipe Fitting  
**FLOBAL** **パネルユニオン(ステンレス)**

同商品群  
在庫数 **296** アイテム



VPUタイプ

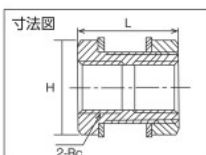


用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。  
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠  
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)  
材質 ●ステンレス(SUS316) 製造国 ●中国

発注単位1個 (価格改定日 19.07) フローバル備[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	H (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5250	VPU-01	¥1,409	¥1,760	6	1/8(Rc)	25	20.1	150	29	19(46)
836-5251	VPU-02	¥1,631	¥2,040	8	1/4	25	24.7	100	40	101(62)
836-5252	VPU-03	¥2,111	¥2,640	10	3/8	30	30.5	75	62	55(131)
836-5253	VPU-04	¥2,560	¥3,200	15	1/2	35	35.2	30	96	78(200)


☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>

フローバル  Nipple  
**FLOBAL** **ニップル(ステンレス)**

同商品群  
在庫数 **296** アイテム



VNタイプ

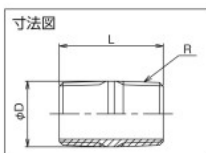

特長 ●ステンレス配管に対応しています。 用途 ●蒸気・空気・ガス・油用。  
仕様 ●適用規格:JIS B2301、JIS B2302、JIS B2308、JIS B 0203準拠  
●最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)  
材質 ●ステンレス(SUS316TP) 製造国 ●中国

発注単位1個 (価格改定日 19.07) フローバル備[882605]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	呼び径 (A)	呼び径 (B)	L (mm)	D (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5188	VN-316-01	¥290	¥360	6	1/8	24	10.5	200	5.8	9(32)
836-5189	VN-316-02	¥290	¥360	8	1/4	26	13.8	100	10.4	51(73)
836-5190	VN-316-03	¥290	¥360	10	3/8	28	17.3	60	15.7	29(24)
836-5191	VN-316-04	¥353	¥440	15	1/2	34	21.7	40	25.3	84(55)
836-5192	VN-316-06	¥401	¥500	20	3/4	38	27.2	20	39.3	49(42)
836-5193	VN-316-08	¥544	¥680	25	1	42	34	25	63.6	38(80)

☎商品のお問い合わせ:0120-453-802 <http://www.flobal.jp/>

## メーカーカタログライブラリーのご紹介

本文よりもさらに詳しい情報をご提供するため、  
ご請求方法 オレンジブック掲載の約600社のメーカーカタログを取り揃えています。

メーカーカタログの  
発注コードを  
オレンジブック.Com  
または、FAXにて  
ご注文ください。



ご希望のカタログが簡単に注文でき、すぐにお手元に届きます。

※オレンジブックガイドに掲載しています。