

# 食品用容器/ステンレスバット

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ボトル・容器

ワタナベ




Commercial Aluminum Cup

## 業務用アルミカップ

New

同商品群  
在庫数 4 アイテム

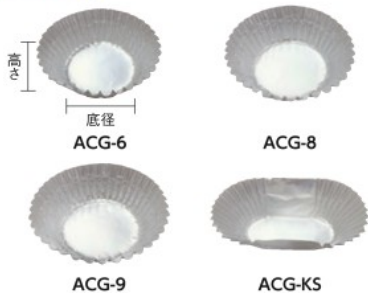

特長 ●業務用アルミカップ深型のたっぷり500枚入りです。  
材質 ●アルミニウム箔  
製造国 ●中国

発注単位1パック

ワタナベ工業㈱[981998]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	外径×高さ (mm)	厚さ (μ)	パック入数 (枚)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
243-8883	ACG-6	¥250	¥540	40(底径)×25	10	500	60	128	-
243-8885	ACG-8	¥348	¥752	49(底径)×30.5	10	500	40	190	-
243-8884	ACG-9	¥389	¥840	55(底径)×31	10	500	32	215	-
243-8882	ACG-KS	¥333	¥720	30(底)×66(底)×28.5	10	500	50	188	-

☎商品のお問い合わせ:0866-94-0221 <http://www.watanabe-ind.co.jp/>

ビン・ボトル

ポリ缶

オイル・  
オイルジョッキ

スプレー  
容器

洗浄瓶

パーツ  
ケース

食品用  
容器

バット

カゴ

スチール  
容器

ステンス  
タンク

ペール缶

ドラム缶

缶用  
コック・カバー

フロンケミカル




Fluororesin PFA Coating Tray

## フッ素樹脂(PFA)コーティングバット

同商品群  
在庫数 40 アイテム

特長 ●ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。  
●フッ素樹脂(PFA)を内面に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。  
仕様 ●コーティング色:チョコレート  
材質 ●ステンレス(SUS304)  
製造国 ●日本

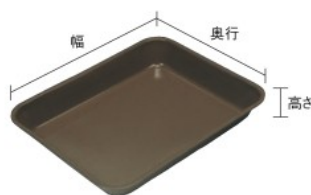

NR0376-002

発注単位1枚

株式会社フロンケミカル[899896]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-8645	NR0376-001	¥3,300	¥3,300	158×128×25	1	100	39(91)
835-8646	NR0376-002	¥5,000	¥5,000	210×170×30	1	100	31(141)
835-8647	NR0376-003	¥7,400	¥7,400	248×201×38	1	150	18(258)
835-8648	NR0376-004	¥10,300	¥10,300	297×232×50	1	170	17(95)
835-8649	NR0376-005	¥12,200	¥12,200	325×260×53	1	200	15(375)
835-8650	NR0376-006	¥14,500	¥14,500	355×270×63	1	650	3(100)
835-8651	NR0376-007	¥17,800	¥17,800	410×295×67	1	700	3(75)
835-8652	NR0376-008	¥24,600	¥24,600	482×338×80	1	1500	4(45)
835-8653	NR0376-009	¥34,200	¥34,200	580×370×90	1	1800	3(-)
835-8654	NR0376-010	¥41,500	¥41,500	580×420×110	1	2300	1(-)
835-8655	NR0376-011	¥63,500	¥63,500	635×420×150	1	3300	0(-)

浅型

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-8656	NR0374-001	¥3,500	¥3,500	200×140×15	1	200	29(94)
835-8657	NR0374-002	¥4,300	¥4,300	220×155×15	1	200	41(999)
835-8658	NR0374-003	¥5,000	¥5,000	260×175×16	1	300	19(999)
835-8659	NR0374-004	¥6,100	¥6,100	285×205×17	1	400	18(225)
835-8660	NR0374-005	¥7,700	¥7,700	320×230×18	1	400	12(60)
835-8661	NR0374-006	¥9,200	¥9,200	350×250×19	1	600	19(950)
835-8662	NR0374-007	¥11,500	¥11,500	385×285×20	1	700	16(146)

中浅型

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-8663	NR0375-001	¥9,400	¥9,400	300×230×40	1	500	17(-)
835-8664	NR0375-002	¥11,400	¥11,400	325×260×40	1	600	2(20)
835-8665	NR0375-003	¥12,700	¥12,700	355×270×40	1	600	0(-)
835-8666	NR0375-004	¥14,600	¥14,600	408×290×40	1	800	23(-)
835-8667	NR0375-005	¥20,400	¥20,400	480×335×45	1	1200	5(63)
835-8668	NR0375-006	¥29,600	¥29,600	575×367×60	1	1800	10(999)
835-8669	NR0375-007	¥36,600	¥36,600	580×425×70	1	2200	16(160)

深型

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-8670	NR0377-001	¥4,500	¥4,500	135×106×59	1	200	23(384)
835-8671	NR0377-002	¥6,800	¥6,800	185×123×67	1	300	8(48)
835-8672	NR0377-003	¥8,400	¥8,400	195×140×72	1	300	4(37)
835-8673	NR0377-004	¥9,300	¥9,300	215×154×75	1	400	9(225)
835-8674	NR0377-005	¥10,700	¥10,700	230×173×78	1	450	6(300)
835-8675	NR0377-006	¥12,900	¥12,900	270×188×80	1	500	7(100)
835-8676	NR0377-007	¥14,400	¥14,400	300×203×82	1	600	11(367)
835-8677	NR0377-008	¥17,000	¥17,000	330×230×85	1	700	1(-)
835-8678	NR0377-009	¥18,600	¥18,600	350×243×86	1	800	0(-)
835-8679	NR0377-010	¥20,200	¥20,200	365×260×90	1	900	1(20)
835-8680	NR0377-011	¥25,100	¥25,100	405×283×93	1	1200	3(75)
835-8681	NR0377-012	¥28,500	¥28,500	430×313×96	1	1400	0(-)
835-8682	NR0377-013	¥36,300	¥36,300	474×342×112	1	1500	0(-)
835-8683	NR0377-014	¥40,700	¥40,700	512×372×122	1	1700	0(-)
835-8684	NR0377-015	¥54,800	¥54,800	555×395×150	1	1820	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6357-1816 <http://www.flon.co.jp/>