


オーグメンテッド カテゴリー6 (EM-Cat.6A) (屋内用)

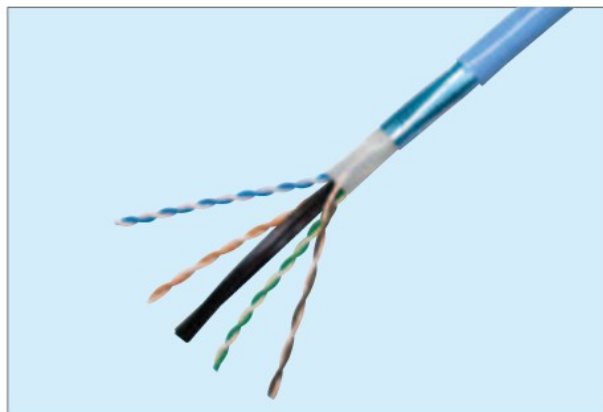

適合部材 PANDUIT製「CJ6X88TG□□」



10Gigaコイル(エコ) [EM-TPCC 6A]

(ECO Material&耐燃性) Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6

●特長

- ・Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
- ・ReelexⅡ梱包形式を採用
- ・エイリアンクロストーク対応
- ・コネクタ端末部のシールド処理が不要
- ・周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
- ・レングスマーク付き

●外被色

色	
色名	薄青

その他の色はご要望に応じ製作致します。


●構造表

サイズ×対数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	条長 (m)	在庫
EM-TPCC 6A 23AWG×4P	7.7	53	200	○

●対応アプリケーション

10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	10GBASE-T
----------	------------	------------	-------------	-----------

カテゴリー6 (EM-Cat. 6) (屋内用)

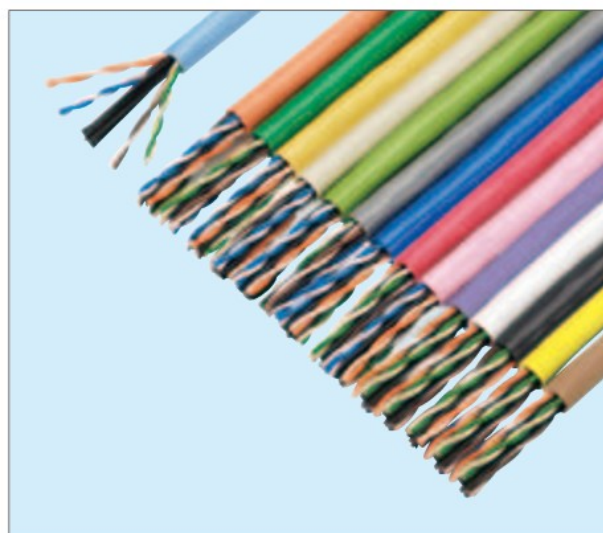

ハイパーコイル(エコ) [EM-TPCC 6]

(ECO Material&耐燃性) Twisted pair Communications Cable for LAN Category6

●特長

- ・ReelexⅡ 梱包形式を採用
- ・レングスマーク付き

●外被色 (全14色)

色														
色名	薄青 (標準)	橙	緑	黄	パー ラ	若草	灰	青	赤	ピンク	紫	白	黒	薄黄

その他の色はご要望に応じ製作致します。

●構造表

サイズ×対数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	条長 (m)	在庫
EM-TPCC 6 0.5mm×4P	6.0	36	300	○

●対応アプリケーション

10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX
----------	------------	------------	-------------