


ワンタッチコネクタ QSM (ミニ)

FESTO

テクニカルデータ


ユニオンストレート QSM

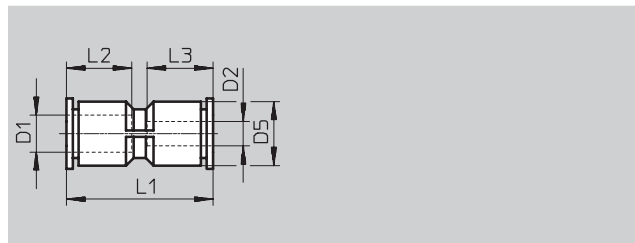

外形寸法と型式データ										
チューブ外径	有効径	チューブ外径	D5 ∅	L1	L2	L3	質量	製品番号	型式	PU ¹⁾
D1	[mm]	D2					[g]			
3	1.9	3	6	20	9.5	9.5	1.5	★153323	QSM-3	10
								130757	QSM-3-100	100
4	2.6	4	8	23.5	11.5	11.5	2	★153324	QSM-4	10
								130758	QSM-4-100	100
6	3.7	6	10.5	25	12	12	4	★153325	QSM-6	10
								130759	QSM-6-100	100
異径										
3	1.1	2	6	19.1	9.3	8.4	1	133029	QSM-3-2	10
4	1.7	3	8	23.9	11.6	11.6	2.1	★153326	QSM-4-3	10
								130760	QSM-4-3-100	100
6	2.7	4	10.4	24.9	11.6	11.6	3	★153327	QSM-6-4	10
								130761	QSM-6-4-100	100

1) 最少販売単位

隔壁ユニオン QSMS

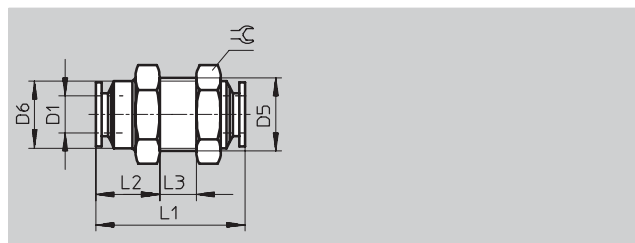

外形寸法と型式データ											
チューブ外径	有効径	D5	D6 ∅	L1	L2	L3 max.	≒	質量	製品番号	型式	PU ¹⁾
D1	[mm]							[g]			
3	1.7	M8x0.75	7	19.5	7	7.5	10	3	★153375	QSMS-3	10
4	2.2	M10x1	9	24	9.5	7.5	12	6	★153376	QSMS-4	10
									130780	QSMS-4-100	100
6	3.7	M12x1	11	25	11	6	14	9	★153377	QSMS-6	10
									130781	QSMS-6-100	100

1) 最少販売単位

Festo core product range

★受注後、24時間以内に出荷可能
☆在庫から5日以内に出荷可能