


ワンタッチコネクタ QS (スタンダード)

テクニカルデータ

FESTO

ユニオンエルボ QSL

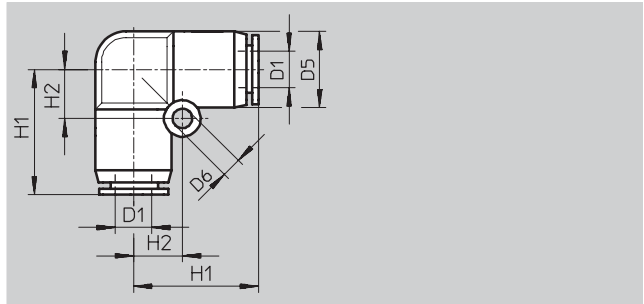

外形寸法と型式データ									
チューブ外径	有効径	D5	D6	H1	H2	質量	製品番号	型式	PU ¹⁾
D1	[mm]	∅	∅			[g]			
4	2.3	10	3.2	16.9	6.5	5.1	★153070	QSL-4	10
							130740	QSL-4-100	100
6	3.6	12.5	3.2	20.1	8	7.3	★153071	QSL-6	10
							130741	QSL-6-100	100
8	4.6	15	4.2	22.4	10	11	★153072	QSL-8	10
							130742	QSL-8-50	50
10	6.2	17.5	4.2	26.2	12	17	★153073	QSL-10	10
							130743	QSL-10-50	50
12	7.7	21	4.2	29.4	14	25	★153074	QSL-12	10
							130744	QSL-12-20	20
16	10.8	25	4.2	33.1	12	31	★153075	QSL-16	1
							133194	QSL-16-20	20

1) 最少販売単位