
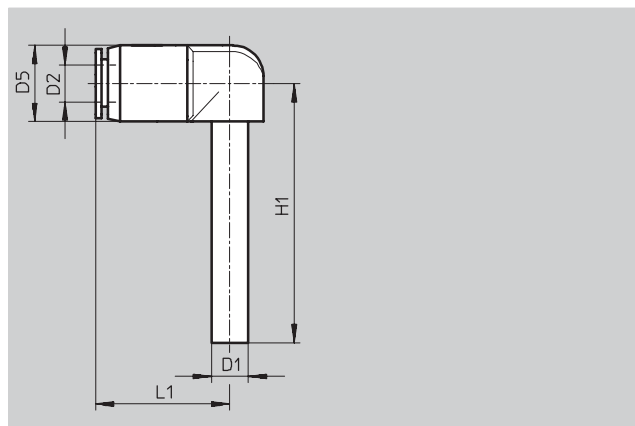


ワンタッチコネクタ QS (スタンダード)

FESTO

テクニカルデータ

ソケットエルボ QSL-__H

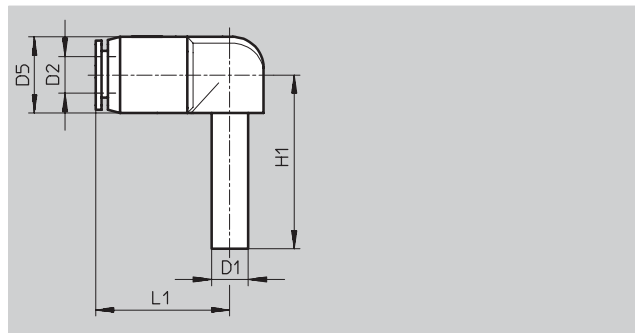

ロングワンタッチスリーブ

外形寸法と型式データ									
スリーブ径φ	有効径	チューブ外径	D5	H1	L1	質量	製品番号	型式	PU ¹⁾
D1	[mm]	D2	∅			[g]			
4	2	4	10	25	16.8	2.7	★153056	QSL-4H	10
							130745	QSL-4H-100	100
6	3.2	6	12.5	28.5	19.8	3.9	★153057	QSL-6H	10
							130746	QSL-6H-100	100
8	4.7	8	14.5	30.7	21.8	5.7	★153058	QSL-8H	10
							130747	QSL-8H-50	50
10	5.7	10	17.5	33.7	24.9	9.6	★153059	QSL-10H	10
							130748	QSL-10H-50	50
12	6.8	12	21	39	28.9	15	★153060	QSL-12H	10
異 径									
6	2.4	4	12.5	28.5	17.7	3.6	★153061	QSL-6H-4	10
8	3.5	6	14.5	30.7	21.9	5.2	★153062	QSL-8H-6	10
10	4.9	8	17.5	33.7	24.6	8	★153063	QSL-10H-8	10
12	6.1	10	21	39	28.7	14	★153064	QSL-12H-10	10
ロングワンタッチスリーブ									
4	2	4	10	36	16.8	2.8	★153065	QSL-4HL	10
6	3.1	6	12.5	42	19.8	4.2	★153066	QSL-6HL	10
8	4.5	8	14.5	46.7	21.8	6.2	★153067	QSL-8HL	10
10	5.6	10	17.5	51.7	24.9	11	★153068	QSL-10HL	10
12	6.7	12	21	59.5	28.95	16	★153069	QSL-12HL	10

1) 最少販売単位

Festo core product range

★受注後、24時間以内に出荷可能

☆在庫から5日以内に出荷可能