



●頑丈な構造


7000L-1本立は、Ⅱ°17°P31.8-1.6を使用。

7000-2本立~7000-5本立には L 3.0×40のアングルを使用。



●背面にも固定穴を増設。


従来の底部に加え、背面に10φの固定穴を4か所ご用意。壁面への固定の際などにご利用いただけます。※7000-1本立は底部の穴10φ-6か所のみになります。

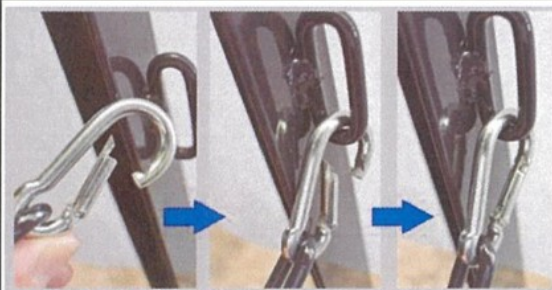

●安心のスプリングフック固定。

容器チェーンの固定にはスプリングフックを使用。本体側リングに軽く押し当てるだけで、チェーンを完全に固定できます。振動等で外れにくいので、地震や衝突による容器の転倒方向への初動を軽減、転倒の可能性を減少させることが可能です。

■ ボンベスタンド 7000ℓ×3本立

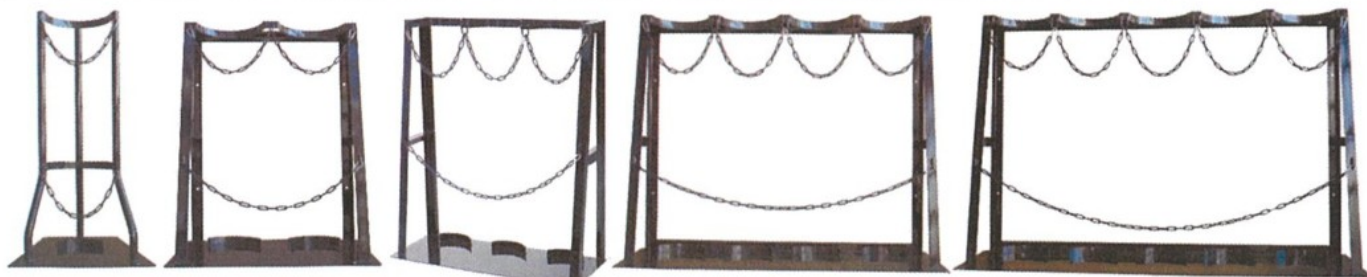

■ ボンベスタンド 7000×1本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ×2本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ×3本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ×4本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ×5本立

商品名 品名・規格・仕様	寸法(ミリメートル) 全幅×奥行×高さ	重量(kg)	容器固定クサリ仕様(4.8φ共通)			アンカー等,固定穴10φ		備考
			上段	中段	スプリングフック止	底面部	背面部	
ボンベスタンド7000ℓ×1本立	550×450×1000	10.0	有(個別掛け)	有(個別掛け)	○	有(6)	無	
ボンベスタンド7000ℓ×2本立	700×350×1000	16.0	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(5)	有(4)	
ボンベスタンド7000ℓ×3本立	920×350×1000	19.0	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	有(4)	
ボンベスタンド7000ℓ×4本立	1240×350×1000	24.0	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	有(4)	
ボンベスタンド7000ℓ×5本立	1510×350×1000	28.5	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	有(4)	

※ アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。

- ・ ご希望により7000ℓ×6本立などの特注も承ります。下段のフックも容器毎の個別固定が必要な場合は、別途【上中バンド仕様】のご用意もございます。
- ・ その他の本数、配列、ガス種、の搭載用容器架台の製作もお問い合わせください。

代理店



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com