


ポートコネクタ

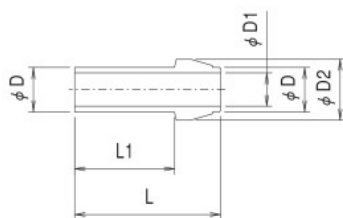


ミリサイズ

品番	呼び径D	D1	D2	L	L1
PUW-PC-6	6	4	9.1	28	19
PUW-PC-8	8	6	11	28.5	19.5
PUW-PC-10	10	7.5	13.1	32	23
PUW-PC-12	12	9.5	16.6	41.5	28

インチサイズ

品番	呼び径D	D1	D2	L	L1
PUW-PC-3.2	3.2	1.8	6.2	25	16
PUW-PC-6.35	6.35	4.5	9.4	28	19
PUW-PC-9.52	9.52	7	12.6	30.5	21.5
PUW-PC-12.7	12.7	10	17.4	42	28.5
PUW-PC-15.88	15.88	12	20.5	44	30.5
PUW-PC-19.05	19.05	15	23.7	44	30.5
PUW-PC-25.4	25.4	21	30	51	35.7

インサートブッシュ

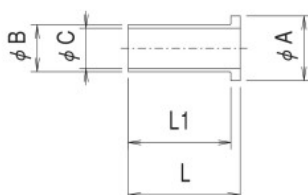

ミリサイズ

品番	呼び径	L	L1	A	B	C
PUW-IN-6	6	16	14.5	6	4	3
PUW-IN-8	8	17	15.5	8	6	5
PUW-IN-10	10	18	16.5	10	8	7
PUW-IN-12	12	18	16.5	12	10	9

インチサイズ

品番	呼び径	L	L1	A	B	C
PUW-IN-6.35	6.35	16	14.5	6.35	4.5	3.5
PUW-IN-9.52	9.52	18	16.5	9.52	6.9	5.9
PUW-IN-12.7	12.7	18	16.5	12.7	9.5	8.5
PUW-IN-19.05	19.05	25	23.5	19.05	15.88	13.6
PUW-IN-25.4	25.4	32	30	25.4	22.2	19.5
PUW-IN-6.35-CKH	6.35	16	14.5	6.35	3.9	2.9
PUW-IN-9.52-CKH	9.52	18	16.5	9.52	6.3	5.3

※パワフルロックを樹脂チューブで使用する際は、インサートブッシュをチューブ先端に装着して施工して下さい。
PFAチューブは、内径が異なるため、品番末尾に-CKHが付属するものをご使用下さい。

(注) パワフルロックを樹脂チューブで使用する際は、締付回転数がP.38の記載と異なり、3/4回転となります。
過剰な締付けを行うとチューブが切断する恐れがあります。
トータルの締付けが1-1/4回転を越えた場合これ以上の着脱・増締めは行わないで下さい。