


固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車60mm



- 兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。
- 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。

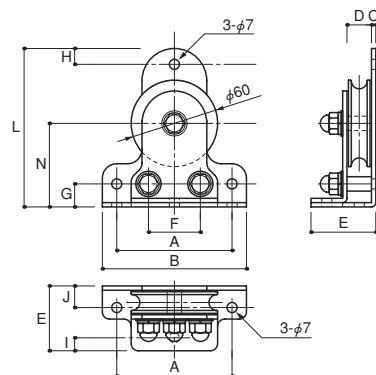


品 番	枠 材	車 材	使用軸受	車 幅 (mm)	車ミゾ幅 (mm)	使用荷重 (kg)	自 重 (g)	使用ロープ径 (mm)	価 格
KK60-9	ステンレス(304電解)	ステンレス	ステンレス含油メタル	15	11	200	620	~10	¥16,400
KK60-9B	ステンレス(304電解)	ステンレス	SS#608ZZ	15	11	200	620	~10	¥29,700

■サイズ

車径 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	N (mm)
60	80	100	3	17	45	36	16	11	9	15	110	58

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車60mm

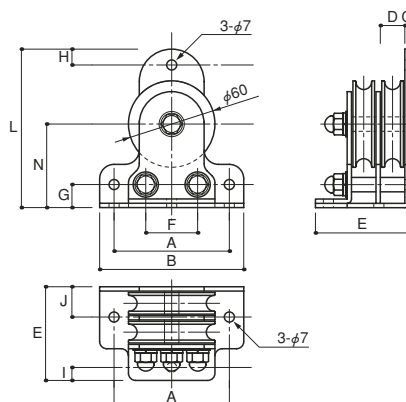

品 番	枠 材	車 材	使用軸受	車 幅 (mm)	車ミゾ幅 (mm)	使用荷重 (kg)	自 重 (g)	使用ロープ径 (mm)	価 格
KK60-11	ステンレス(304電解)	ステンレス	ステンレス含油メタル	15	11	200	1,020	~10	¥30,800
KK60-11B	ステンレス(304電解)	ステンレス	SS#608ZZ	15	11	200	1,020	~10	¥55,100

■サイズ

車径 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	L (mm)	N (mm)
60	80	100	3	17	65	36	16	11	9	21	110	58