




高圧用 ねじ込み継手 PT 丸 S / 丸ソケット

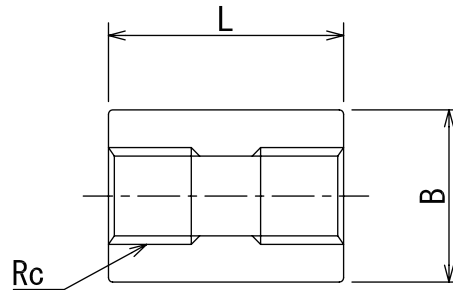

材質

ステンレス鋼
 SUS304・316・316L
 炭素鋼
 S25C・SS

サイズ

6A 8A 10A
 15A 20A 25A
 32A 40A 50A
 65A 80A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

ねじ込み式 (PT)

規格表

Sch.80

品名	サイズ		B	L
PT 丸 S	6A・8A	1/8・1/4	22	28
PT 丸 S	10A	3/8	27(25)	33
PT 丸 S	15A	1/2	32	37
PT 丸 S	20A	3/4	38	42
PT 丸 S	25A	1	46	45
PT 丸 S	32A	1 1/4	55	52
PT 丸 S	40A	1 1/2	63(65)	56
PT 丸 S	50A	2	76(75)	66
PT 丸 S	65A	2 1/2	95	69
PT 丸 S	80A	3	110	74

注) ()の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 →PT 丸 S-10A-SU4
 SUS316 の場合 →PT 丸 S-10A-SU6
 SUS316L の場合→PT 丸 S-10A-SU6 L
 炭素鋼の場合 →PT 丸 S-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。