




NPT 継手 NPT HC / ハーフソケット

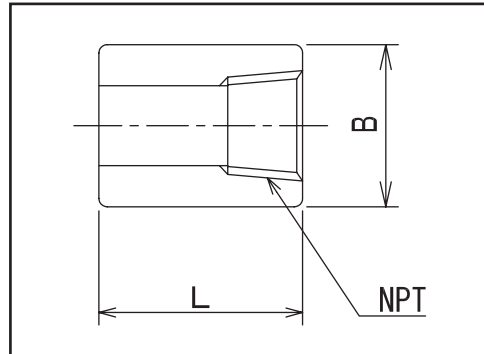

材質

ステンレス鋼
 SUS304
 炭素鋼

サイズ

8A 10A 15A
 20A 25A 32A
 40A 50A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

NPT 継手

規格表

Sch.80

品名	サイズ		B	L
	8A	1/4		
NPT-HC	10A	3/8	22	19
NPT-HC	15A	1/2	28.5 (30)	24
NPT-HC	20A	3/4	35	25.5
NPT-HC	25A	1	45	30 (31)
NPT-HC	32A	1 1/4	57.4 (60)	33.5 (34)
NPT-HC	40A	1 1/2	63.5 (65)	40
NPT-HC	50A	2	76 (75)	43

注) () の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 →NPT-HC-8A-SU4
 炭素鋼の場合 →NPT-HC-8A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。