


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トキオ **TOKIO** Stacking Chair
日本 **スタッキングチェア**

同商品群
在庫数 **16** アイテム
comeco
グリーン購入法適合

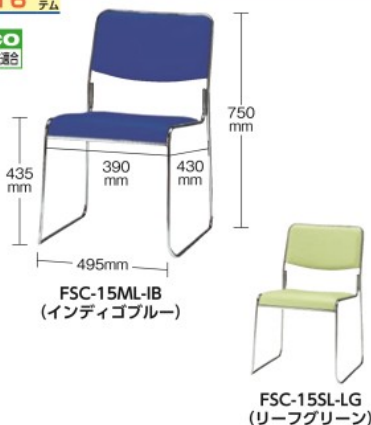

特長 ●連結樹脂具により連結可能です。 ●食堂・会議室・公共施設に最適です。
仕様 ●積み重ね可能(4脚まで)
材質 ●背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム 製造国 ●日本

【スチールパイプ】材質 ●脚部:φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	メーカー希望 小売価格 (1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★493-2528	FSC-15ML-IB	¥10,571	¥14,800	ビニールレザー張り	インディゴブルー	390×430×435	4	4.4	159(60)
★493-2536	FSC-15ML-LG	¥10,571	¥14,800	ビニールレザー張り	リーフグリーン	390×430×435	4	4.4	35(500)


【ステンレスパイプ】材質 ●脚部:φ13mmステンレスパイプ(電解研磨仕上げ)

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	メーカー希望 小売価格 (1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★493-2544	FSC-15SL-IB	¥16,971	¥21,600	ビニールレザー張り	インディゴブルー	390×430×435	4	4	48(105)
★493-2552	FSC-15SL-LG	¥16,971	¥21,600	ビニールレザー張り	リーフグリーン	390×430×435	4	4	46(220)

☎商品のお問い合わせ:058-247-3311 <https://www.fujisawa-co.com/>

トキオ **TOKIO** Stacking Chair
日本 **スタッキングチェア**

同商品群
在庫数 **16** アイテム
comeco
グリーン購入法適合

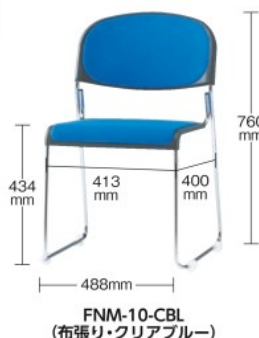

特長 ●部品交換時や廃棄処分時に簡単に分解できる
機構になっています。

仕様 ●積み重ね可能(4脚まで)

●連結樹脂具付

材質 ●背部・座部:PP樹脂成型品・オレフィン系フォーム

●脚部:φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)

製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	メーカー希望 小売価格 (1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
341-8758	FNM-10-CBL	¥10,429	¥14,600	布張り(再生PET)	クリアブルー	413×400×434	4	4.2	281(97)
341-8740	FNM-10-BK	¥10,429	¥14,600	布張り(再生PET)	ブラック	413×400×434	4	4.2	41(49)
493-2501	FNM-10-LB	¥10,143	¥14,200	ビニールレザー張り	インディゴブルー	413×400×434	4	4.2	353(310)
493-2510	FNM-10-LG	¥10,143	¥14,200	ビニールレザー張り	リーフグリーン	413×400×434	4	4.2	133(380)

☎商品のお問い合わせ:058-247-3311 <https://www.fujisawa-co.com/>

Chitose **アイリスチトセ** Stacking Chair
日本 **ミーティングチェア“HGSシリーズ”(コンパクトタイプ)**

同商品群
在庫数 **23** アイテム
comeco
グリーン購入法適合



特長 ●コンパクト設計のため、スペースを無駄なく活用できます。
●背部に握り穴がついているため、着座時の椅子引きや
片付けの際の移動に便利です。

●付属の連結金具で着座時の安定感を確保できます。

仕様 ●積み重ね可能(8脚まで)

●ブラパート付(横連結可)

材質 ●背部:ポリプロピレン(PP)

●脚部:φ12.7mmスチールパイプ、粉体塗装

製造国 ●中国



発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	メーカー希望 小売価格 (1脚)	張地	色	座幅×座奥行×座高 (mm)	梱包数 (脚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
364-0370	HGS-41PP-BK	¥9,840	¥12,300	PP樹脂	ブラック	390×450×415	4	3.7	77(48)
364-0388	HGS-41PP-W	¥9,840	¥12,300	PP樹脂	ホワイト	390×450×415	4	3.7	18(43)
364-0400	HGS-43PV-GN	¥12,320	¥15,400	ビニールレザー	グリーン	390×450×430	4	4.4	2(17)
364-0396	HGS-43PV-B	¥12,320	¥15,400	ビニールレザー	ブルー	390×450×430	4	4.4	53(80)

【専用荷物受棚】特長 ●座面下にセットすることで、荷物などの置き場所が確保できます。
●セット時も連結は可能です。 製造国 ●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
364-0418	HGS-TN1	¥2,160	¥2,400	464×375×99	4	0.74	19(190)

【専用台車】仕様 ●HGS-41PP(16脚まで)/HGS-43PV(12脚まで)
材質 ●フレーム:25.4φスチールパイプ焼き付け塗装
●キャスター:ゴム 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★455-4159	AD-20	¥54,500	¥54,500	690×530×865	1	10	0(-)

☎商品のお問い合わせ:079-568-4671 <http://www.irischitose.co.jp/>