
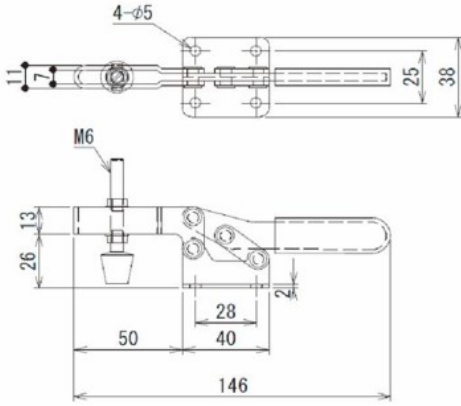






THL-40


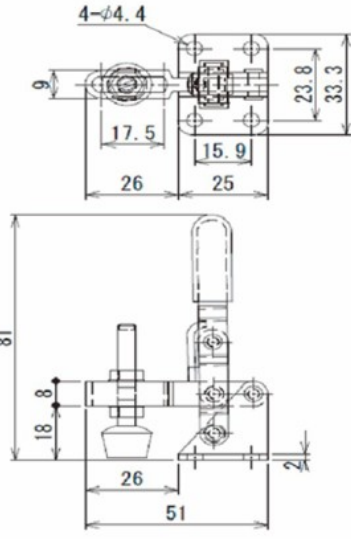




※価格は 税抜き単価です。

Aタイプ	THL-40-A	クランプ力調整機構有り ゴム付	960円	 クランプ力調整 (-) ドライバー ゴム付き	 <p>※型番によりクランプボルトが異なります。 代表図：THL-40-A CADデータダウンロードいただけます。 http://www.fleclam.com</p>
	THL-40-A-N	クランプ力調整機構有り	880円	 クランプ力調整 (-) ドライバー	
Bタイプ	THL-40-B	クランプ力調整機構無し ゴム付	810円	 ゴム付き	
	THL-40-B-N	クランプ力調整機構無し	780円		
Cタイプ	THL-40-C	本体のみ (押さえ部無し)	690円		

注意:クランプ力調整はハンドル操作の重さを確認しながら
締過ぎに注意して適切に調整して下さい。故障などの原因になります。

TVL-10

※価格は 税抜き単価です。

Aタイプ	TVL-10-A	クランプ力調整機構有り 塩化ビニール付	780円	 クランプ力調整 (-) ドライバー ゴム付き	 <p>※型番によりクランプボルトが異なります。 代表図：TVL-10-A CADデータダウンロード http://www.fleclam.com</p>
	TVL-10-A-N	クランプ力調整機構有り	750円	 クランプ力調整 (-) ドライバー	
Bタイプ	TVL-10-B	クランプ力調整機構無し ゴム付	630円	 ゴム付き	
	TVL-10-B-N	クランプ力調整機構無し	600円		
Cタイプ	TVL-10-C	クランプ本体のみ (押さえ部無し)	550円		

注意:クランプ力調整はハンドル操作の重さを確認しながら
締過ぎに注意して適切に調整して下さい。故障などの原因になります。