


How to Order

30 シリーズのご注文は全て型番 (Part No.) にてお願いします。

When placing an order for the 30 series products, please specify the part number.

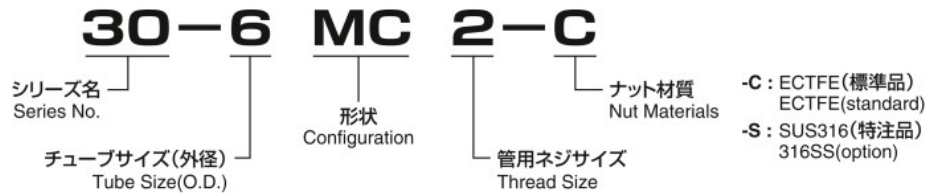

*「-C」 ナット : 耐腐食用 (100℃まで、但しφ19は80℃まで)

*「-C」 Nut : Corrosion-resistant type,
working temperature up to 100°C
(※80°C for 19mm O.D.)

適用チューブサイズ (外径) Tube Sizes (O.D.)		呼び径 (外径) Nominal Diameter (O.D.)
ミリサイズ mm	インチサイズ inch	
1 ~ 3	1/8	3
4	—	4
6	1/4	6
8	5/16	8
10	3/8	10
12	—	12
—	1/2	12.7
13	—	13
19	3/4	19

管用ネジサイズ Pipe Thread sizes	
JIS 管用テーバーネジ R, Rc(PT)	表記方法 Notation
R, Rc 1/8"	2
R, Rc 1/4"	4
R, Rc 3/8"	6
R, Rc 1/2"	8
R, Rc 3/4"	12
R, Rc 1"	16
アメリカ管用ネジ NPT	表記方法 Notation
NPT 1/8"	2N
NPT 1/4"	4N
NPT 3/8"	6N
NPT 1/2"	8N
NPT 3/4"	12N
NPT 1"	16N