

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ボトル・容器

**フルブラ** Dia Spray Swing 300 **“ダイヤスプレー スウィング300”** RoHS



**特長** ●使いやすいハンドル操作で  
どんな角度でも霧がでます。  
●吐出力:1ml  
**仕様**  
**材質** ●本体:ポリプロピレン (PP)  
●容器:ペット (PET)  
●吸上ホース:シリコンゴム  
**製造国** ●日本

**注意**  
●55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

発注単位1個 (価格改定日 20.09) 株式会社フルブラ [803814]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (ml)	色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
126-1702	703-01	¥730	¥730	300	レッド	12	83	192(178)
126-3269	703-02	¥730	¥730	300	グリーン	12	83	133(370)
126-1726	703-03	¥730	¥730	300	アイボリー	12	83	96(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-0331 http://www.furupla.co.jp/

**フルブラ** Dia Sprayer Swing 500 **“ダイヤスプレー スウィング500”** RoHS



**特長** ●使いやすいハンドル操作で  
どんな角度でも霧がでます。  
●吐出力:1ml  
**仕様**  
**材質** ●本体:ポリプロピレン (PP)  
●容器:PET樹脂  
●吸上ホース:シリコンゴム  
**製造国** ●日本

**注意**  
●55℃以上のお湯・塗料など不可。

発注単位1個 (価格改定日 20.09) 株式会社フルブラ [803814]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (ml)	色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
295-0324	705-01	¥840	¥840	500	レッド	12	102	4405(74)
295-0332	705-02	¥840	¥840	500	グリーン	12	102	4094(80)
295-0341	705-03	¥840	¥840	500	アイボリー	12	102	3293(77)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-0331 http://www.furupla.co.jp/

ピン・ボトル

ポリ缶

オイル・オイルジョッキ

スプレー容器

洗浄瓶

パーツケース

食品用容器

バット

カゴ

スチール容器

ステンスタング

ペール缶

ドラム缶

缶用コック・カバー

**フルブラ** Dia Spray Swing 1000 **“ダイヤスプレー スウィング1000”** RoHS



**特長** ●使いやすいハンドル操作で  
どんな角度でも霧がでます。  
●吐出力:1ml  
**仕様**  
**材質** ●本体:ポリプロピレン (PP)  
●容器:ペット (PET)  
●吸上ホース:シリコンゴム  
**製造国** ●日本

**注意**  
●55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

発注単位1個 (価格改定日 20.09) 株式会社フルブラ [803814]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (ml)	色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
126-1724	708-01	¥1,150	¥1,150	1000	レッド	12	135	108(450)
126-1661	708-02	¥1,150	¥1,150	1000	グリーン	12	135	71(-)
126-3243	708-03	¥1,150	¥1,150	1000	アイボリー	12	135	86(717)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-0331 http://www.furupla.co.jp/

**フルブラ** Dia Sprayer Two Way **“ダイヤスプレー ツーウェイ”** RoHS



**特長** ●ハンドルを押したときも、引いたときも霧が出ます。  
●霧の角度が調整できます。  
●直射にすると約7m噴射できます。  
**仕様**  
**材質** ●本体:ポリプロピレン (PP)  
●ノズル:真鍮 (スズコパルトメッキ)  
●容器:ポリエチレン (PE)  
**製造国** ●日本

**注意**  
●60℃以上のお湯・塗料など不可。

発注単位1個 (価格改定日 20.09) 株式会社フルブラ [803814]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (ml)	色	ノズル長 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
810-6495	590-01	¥3,100	¥3,100	1700	レッド	300	420	116(140)
810-6496	590-02	¥3,100	¥3,100	1700	グリーン	300	420	93(81)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-0331 http://www.furupla.co.jp/

**フルブラ** Dia Sprayer Yodel **“ダイヤスプレー ヨーデル”** RoHS



**特長** ●使いやすいハンドル操作で  
細かい霧が出ます。  
●吐出力:1ml  
**仕様**  
**材質** ●本体:ポリプロピレン (PP)  
●容器:ポリエチレン (PE)  
●ノズル:ステンレス (520のみ)  
**製造国** ●日本

**注意**  
●60℃以上のお湯・塗料など不可。

発注単位1個 (価格改定日 20.09) 株式会社フルブラ [803814]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (ml)	色	ノズル長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
295-0286	505	¥570	¥570	500	イエロー	-	12	95	3306(84)
295-0294	520	¥1,050	¥1,050	500	イエロー	180	12	120	500(81)

☎商品のお問い合わせ:03-3834-0331 http://www.furupla.co.jp/

**エポカ** Spray Gun **“GALAXIA100 360°”** RoHS



**特長** ●横向き、逆向きでも噴霧できます。  
●耐久性に優れたスプレーです。  
●霧状からジェット状に調整可能です。  
**用途** ●ガーデニング用。  
●清掃作業用。  
**材質** ●タンク:高密度ポリエチレン (HDPE)  
●ガasket:ポリエチレン (PE)  
●ノズル:真鍮  
**製造国** ●イタリア

発注単位1個 (価格改定日 20.09) EPOCA社 [195900]


発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (ml)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-9170	8527.P01	¥551	¥770	1045	121×115×269	20	105	480(157)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://orange-book.com/

**コンドル** Canyonspray H-500 **“キャンニオンスプレー H-500”** RoHS



**特長** ●どのような角度からでも連続噴射が可能です。  
●吸引口にはネットを採用し、ゴミの流入による目詰まりを防ぎます。  
●ノズルを回すと噴霧量の調節が可能です。  
**仕様**  
●吐出力:1.2ml  
**材質** ●容器:ポリプロピレン (PP)  
●ジャバラホース:低密度ポリエチレン (LDPE)  
**製造国** ●日本

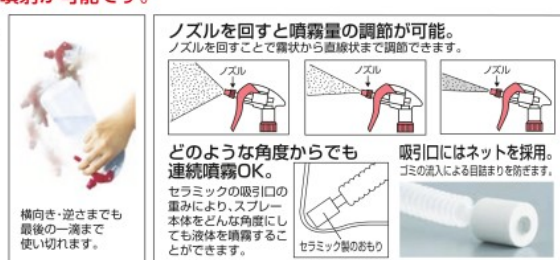

発注単位1個 (価格改定日 20.09) 山崎産業株式会社 [936704]

発注コード	品番	OP	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (ml)	色	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
484-2375	C356-000X-MB	R	¥901	¥970	500	赤	110×80×240	30	80	2841(76)
484-2383	C356-000X-MB	Y	¥901	¥970	500	黄	110×80×240	30	80	1509(104)

☎商品のお問い合わせ:0120-941-239 http://www.yamazaki-sangyo.co.jp/