


規格寸法表

頭部形状：薄平型

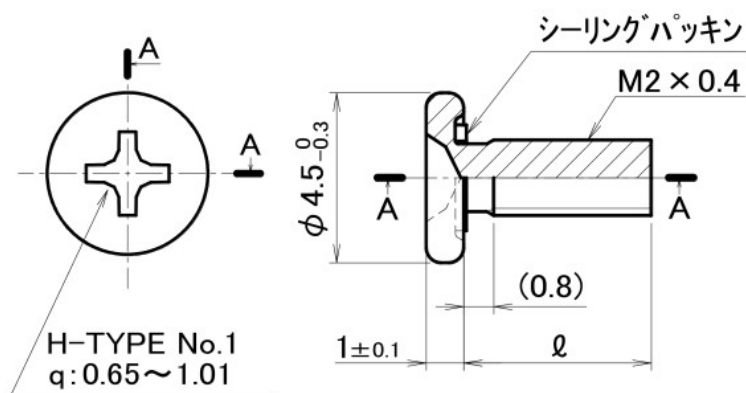


ℓ	許容差
4~10	0 -0.4

【材質】

- ・ねじ : ステンレス(SUSXM7)
- ・シーリングパッキン : NBR(ニトリルゴム)
SR(シリコーン)
FKM(フッ素ゴム)

シールアップ®タッピン(Pタイプ / 頭部形状:トラス型)

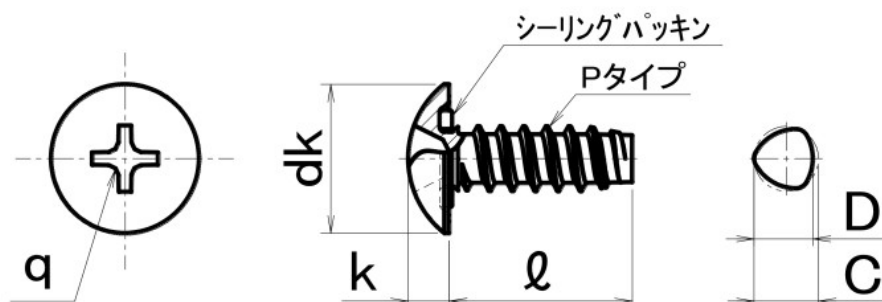

種類	ねじの呼び (d)	ピッチ	dk		k		q		ねじ外径			
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	最大	最小	C		D	
									最大	最小	最大	最小
トラス	2.0	0.794	4.5	0 -0.4	1.2	±0.1	1.01	0.65	2.12	2.02	2.04	1.94
	3.0	1.270	6.9	0 -0.5	1.9	±0.15	1.72	1.34	3.15	3.03	3.05	2.93
	4.0	1.588	9.4		2.5		2.13	1.60	4.16	4.04	4.02	3.90
	5.0	1.814	11.8	0 -0.6	3.1		2.83	2.29	5.19	5.05	5.03	4.89

【材質】

- ・ねじ : ステンレス(SUSXM7)
- ・シーリングパッキン : NBR(ニトリルゴム)
SR(シリコーン)
FKM(フッ素ゴム)

	許容差
10以下	0 -0.8
10を越え20以下	0 -1.2